



スライドスイッチ(バリュー品)


RoHS

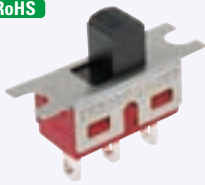

MSL-512512*

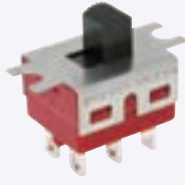

MSL-512522*

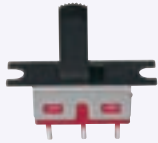

MSL-512512*L



MSL-512522*L

UL CSA



ココが
特長

パネル取付タイプの小型スライドスイッチです

- 海外規格No.は 1152ページ参照
- ツマミが長いタイプを追加しました。



Order
注文例

型式
MSL-5125122-10P

出荷日

1~9パック	翌日(当日)
10パック~	都度見積

当日出荷は、17時まで(に都度お申し付けください)

在庫品



1パック 10個入


型式	機能動作	回路	機能動作および接触端子番号			取得規格		端子	標準単価		
			左	中央	右	UL	CSA		1~2 パック	3~5 パック	6~9 パック
MSL-5125122-10P	ON-ON	単極双投	ON 2-1	-	ON 2-3	●	●	ハンダ	¥1,500	¥1,350	¥1,200
MSL-5125122L-10P	ON-ON					●	●		¥1,750	¥1,550	¥1,400
MSL-5125123-10P	ON-OFF-ON					●	●		¥1,600	¥1,440	¥1,280
MSL-5125123L-10P	ON-OFF-ON					●	●		¥1,900	¥1,700	¥1,500
MSL-5125222-10P	ON-ON	2極双投	ON 2-1 5-4	-	ON 2-3 5-6	●	●	ハンダ	¥2,000	¥1,800	¥1,600
MSL-5125222L-10P	ON-ON					●	●		¥2,250	¥2,000	¥1,850
MSL-5125223-10P	ON-OFF-ON					●	●		¥2,100	¥1,890	¥1,680
MSL-5125223L-10P	ON-OFF-ON					●	●		¥2,400	¥2,100	¥1,900

詳細仕様


定格使用電圧	使用電流	使用温度範囲	接触抵抗 DC2-4V	絶縁抵抗	耐電圧 1分間	電氣的耐久性 (万回以上)	質量 約g
DC28V	5A	-30~ +85°C	10mΩ max	1GΩ以上	1500V	5	2~3
AC125V							
AC250V	2A						

外形図・取付穴寸法図


MSL-512512*

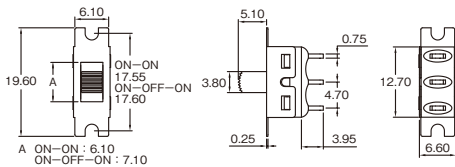


MSL-512522*

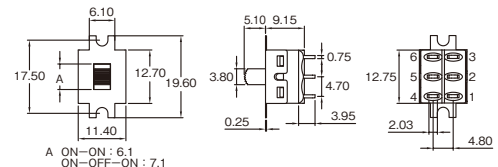


MSL-512512*L

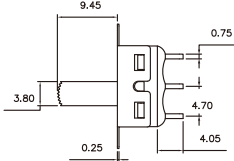

MSL-512522*L

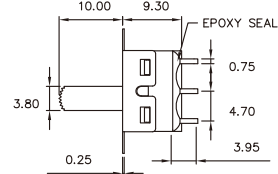

パネルカット寸法(共通)

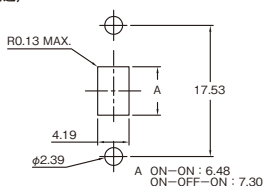

スイッチ

FAスイッチ
ボックス
(箱単体)

FAスイッチ
ボックス組立
配線加工品



ロータリースイッチ(バリュー品)

RoHS



取付例

**ココが
特長**

パネル取付タイプのロータリースイッチです

- 多数の回路を切り換えられます
- ツマミ(イモネジ取付式)が付属します
- ノンショーティングタイプです



Delivery
納期

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

スイッチ
スイッチボックス
表示灯・プザー

スイッチ



Order
注文例

型式

MRS-1-12

型式	回路	端子	パラチャージ	基準単価	スライド単価
			1~2個	3~9個	10~19個
MRS-1-12	1回路12接点	ハンダ	+¥200/個	¥330	¥300
MRS-2-6	2回路6接点			¥330	¥300
MRS-3-4	3回路4接点			¥330	¥300
MRS-4-3	4回路3接点			¥330	¥300

■部 1~2個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。


【計算例】 MRS-1-12を2個ご注文の場合
(基準単価330円+パラチャージ200円)×2個=1,060円

パラチャージに関しては [▶0101ページ](#)


詳細仕様

定格使用電圧	使用電流	使用温度範囲	接触抵抗	絶縁抵抗	耐電圧1分間	電気的耐久性	質量約g
AC125V	300mA	-10~+60℃	25mΩ max	100 mΩ	500V	1万回	本体: 9 ツマミ: 7

外形図・端子配列図

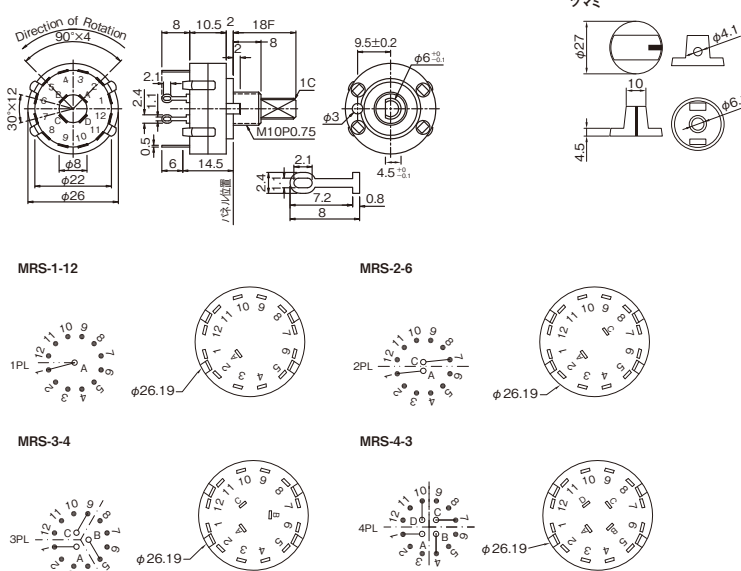

パネルカット寸法

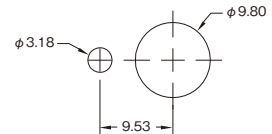

セレクション
ガイド

非常停止

押しボタン

セレクタ

表示灯

トグル

ロッカ

スライド
ロータリー

技術資料

プザー

プザー
外形図

フット
スイッチ

インターロック
ブラグ