


マットスイッチ

RoHS

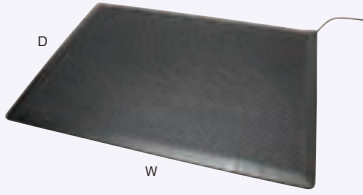

**ココが
特長**

上に乗ることで作動するマット状スイッチです

- 危険領域への侵入検知などに使用されます
- 工場での使用に適した耐油性ゴムを使用
- 表面は滑りにくいブロックパターン形状
- マットスイッチはA接点商品です。B接点とした場合は、コントローラをご利用ください。
- コントローラと組合せることで断線検知も可能



ご注意

- ・床面はフラットの状態で使用してください。凸凹があると誤動作または故障の原因になることがあります。
- ・水溜まり、常時水がかかる場所での使用は避けてください。



1枚から注文OK!

出荷日	
1~5枚	3日目
6枚~	都度見積

非在庫品



型式
MAT-754R


型式	サイズ W×D×Hmm	動作 荷重	耐荷重 Φ80 1分間	リード線	標準単価		
					1~2枚	3~5枚	6~9枚
MAT-754R	700×500×13	約 80N (φ80)	20kN	4線式 SVCTF黒 0.75mm ² ×4 1500mm	¥25,900	¥25,300	¥24,500
MAT-1074R	1000×700×12				¥50,100	¥49,100	¥47,500

詳細仕様


定格電圧	定格電流 (抵抗負荷)	絶縁抵抗 DC250V (電極間)	耐電圧 1分間	使用 温度範囲	保存 温度範囲	保存 湿度	質量
AC/DC 5~24V	0.01~0.3A	100MΩ 以上	DC250V	-10~ +50℃	-10~ +60℃	90%RH 以下	5kg/8kg

配線図

配線は4本まとめて右上端から引き出されております。

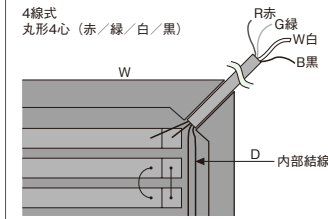

内部結線図

 

コントローラとの接続方法は下記を参照ください

マットスイッチ・4線式テープスイッチ用コントローラ

RoHS



MSC4-024

MSC4-210

**ココが
特長**

オンオフ制御に加え断線検知機能もあります

- 電源オン、スイッチ作動、断線検出をLEDで表示します
- 平置きまたはDINレール取付ができるよう、2種類の金具が付属しています



出荷日
1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。


在庫品




型式
MSC4-024

型式	入力電源	出力接点 (抵抗負荷)	消費電力	質量	標準単価		
					1~2個	3~5個	6~9個
MSC4-024	DC24V±10%	1c AC250V 4A DC24V 4A	約4.1W	約350g	¥35,900	¥34,500	¥33,000
MSC4-210	AC90~264V		約5.2W	約40g	¥35,900	¥34,500	¥33,000


配線図

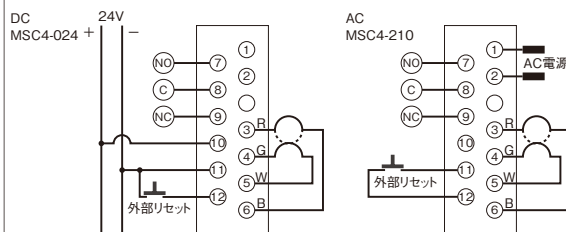


コントローラ

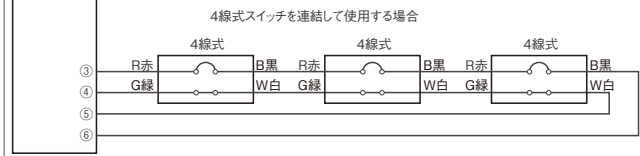

外形図

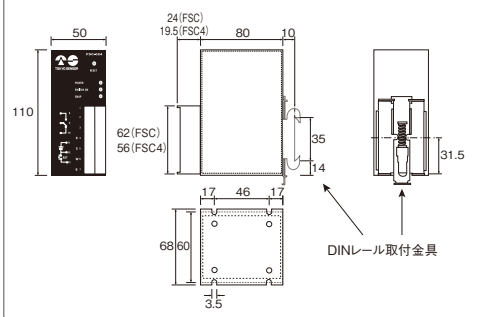

前面パネル

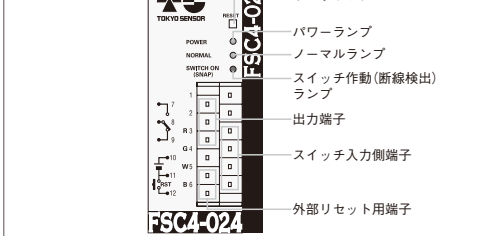

スイッチ
スイッチボックス
表示灯・ブザー
スイッチ

- セクションガイド
- 非常停止
- 押しボタン
- セレクト
- 表示灯
- トグル
- ロッカ
- スライド
ロータリー
- 技術資料
- ブザー
- ブザー
外形図
- フット
スイッチ
- インターロック
ブラク

2012.9
▼
2013.8