



スチール中型ボックス W70×H55mm 単品

スイッチ
スイッチボックス
表示灯・フザー


FAスイッチ
ボックス
(箱単体)

スイッチ

FAスイッチ
ボックス
(箱単体)

FAスイッチ
ボックス組立
配線加工品

RoHS

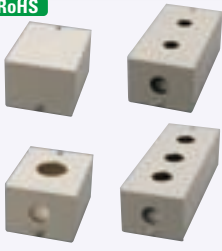


ココが
特長

ベーシックなスチール製ボックスです。

- ゴム足・スイッチ取付穴は**▶1166ページ**参照
- スイッチ単品は**▶1100ページ**参照
- 組立配線加工品は**▶1180ページ**参照



 Order
注文例



ケーブルセット



型式	塗装色	スイッチ取付穴 穴数 φ	長さ(L) mm	素材・ 表面処理	重量 (g)	パラチャージ 1~2個	基準単価 3~4個	スライド単価 5~9個	10~49個	金具・ゴム足記号
MSXS10	K クリーム (2.5Y9/1)	1 穴無し	90	SPCC	264	+150 /個	¥790	¥730	¥670	F: ¥100
MSXS11		1 φ16								G: ¥730
MSXS12		1 φ22								J: ¥730
MSXS13	G グレイ (5Y7/1)	1 φ30	140	粉末塗装	249	+150 /個	¥870	¥800	¥740	N: ¥940
MSXS20		2 穴無し								F: ¥100
MSXS21		2 φ16								G: ¥780
MSXS22	E グレー (5Y8/1)	2 φ22	190	粉末塗装	344	+150 /個	¥970	¥890	¥820	J: ¥780
MSXS23		2 φ30								N: ¥940
MSXS30		2 穴無し								F: ¥150
MSXS31	E グレー (5Y8/1)	3(等間隔) φ16	190	粉末塗装	448	+150 /個	¥960	¥880	¥810	G: ¥1,200
MSXS32		3(等間隔) φ22								J: ¥1,200
MSXS32A		3(不等間隔) φ22								N: ¥940

■部 1~2個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】MSXS10-K を2個ご注文の場合 (基準単価790円+パラチャージ150円)×2個=1,880円
パラチャージに関しては **▶0101ページ**

※ケーブルセットの箱単価は発注数に関係なく基準単価となります。

<ケーブルセット>

有料オプション品	記号	ケーブル長 (m)	基準単価	
			基本単価	ケーブル単価
ケーブル2芯、ケーブルグランド0A-W-1606	CB1	0.5~1.5	¥340	¥100
ケーブル4芯、ケーブルグランド0A-W-1606	CB2		¥370	¥150
ケーブル8芯、ケーブルグランド0A-W-1609	CB3		¥390	¥200
ケーブル12芯、ケーブルグランド0A-W-1611	CB4		¥460	¥250

※ケーブルVCTFF-0.5**▶04119ページ**、ケーブルグランド**▶06121ページ**

付属グローメット



穴無しタイプには付属しません

塗装色

色	記号	類似マンセル値
クリーム	K	2.5Y9/1
グレイ	G	5Y7/1
グレー	E	5Y8/1

金具・ゴム足記号

記号	名称
F	ゴム足
G	取付金具(クリーム)
H	取付金具(グレイ)
I	取付金具(5Y8/1)
J	傾斜タイプ取付金具(クリーム)
K	傾斜タイプ取付金具(グレイ)
L	傾斜タイプ取付金具(5Y8/1)
N	ブラケット取り付けタイプ(クリーム)


外形図

スイッチ穴数1個タイプ

スイッチ穴数2個タイプ

スイッチ穴数3個タイプ

共通 (単位: mm)

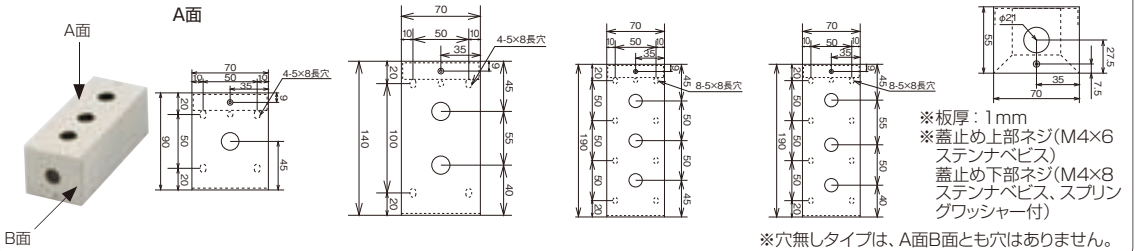

スチール標準ボックス、中型ボックス共通取付金具専用オプション

取付金具(オプション)

<スイッチ1、3個タイプ用>

<スイッチ2個タイプ用>

<取付例>

<ブラケット取付タイプ>
2つセットになります。

<取付例>



- ※1: スwitch3個タイプ用は、スイッチ1個タイプ用の取付金具を2つ使用して設置して下さい。
- ※2: 縦置きで固定する場合は、ボックス背面の取付穴をご使用下さい。
- ※3: 壁取付タイプはクリーム色のみ、2個セットです。

付属ネジ
装置取付用: M5×10 ステン皿ビス・ナット
ボックス取付用: M5×5 ステンナベビス・ナット

取付金具外形図

スイッチ1、3個タイプ用 板厚2.3mm

スイッチ2個タイプ用 板厚2.3mm

ブラケット取り付けタイプ 板厚1.0mm

