




スチール中型ボックス W70×H55mm 単品 トグルスイッチ仕様

RoHS

ココが特長 スチール製ボックスのトグルスイッチ仕様です。

- ゴム足・スイッチ取付穴は**▶1166ページ**参照
- スイッチ単品は**▶1100ページ**参照
- 組立配線加工品は**▶1183ページ**参照

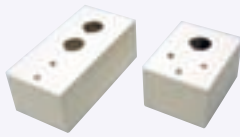Order
注文例

型式	塗装色	有料オプション
MSXT111	K	金具・ゴム足記号 F

ケーブルセット	型式	塗装色	ケーブル付	有料オプション
	MSXT111	K	CB1	金具・ゴム足記号 F



型式	塗装色	スイッチ取付穴		長さ(L) mm	素材・ 表面処理	重量 (g)	パラチャージ 1~2個 +¥150/個	基準単価			金具・ ゴム足記号
		スイッチ穴数	トグル用穴数					3~4個	5~9個	10~49個	
MSXT111	K クリーム (2.5Y9/1)	φ22x1	φ6x1	90	SPCC 粉体塗装	256		¥880	¥820	¥780	F: ¥100 G: ¥730 J: ¥730 N: ¥940
MSXT112			φ6x2			252		¥950	¥890	¥850	
MSXT211		φ22x2	φ6x1	140		350		¥980	¥920	¥850	
MSXT212	φ6x2		344		¥1,050	¥980	¥920				

■部 1~2個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】MSXT111-K を2個ご注文の場合

(基準単価880円+パラチャージ150円)×2個=2,060円

パラチャージに関しては **▶0101ページ**

※ケーブルセットの箱単価は発注数に関係なく基準単価となります

<ケーブルセット>

有料オプション品	記号	ケーブル長 (m)	基準単価	
			基本単価	ケーブル単価
ケーブル2芯、ケーブルグランド0A-W-1606	CB1	0.5~15	¥250	¥100
ケーブル4芯、ケーブルグランド0A-W-1606	CB2		¥280	¥150
ケーブル8芯、ケーブルグランド0A-W-1609	CB3		¥300	¥200
ケーブル12芯、ケーブルグランド0A-W-1611	CB4		¥350	¥300


※ケーブルVCTTF-0.5 **▶04119ページ**、ケーブルグランド**▶06121ページ**

金具・ゴム足記号

金具・ゴム足記号	記号
ゴム足	F
取付金具(クリーム)	G
取付金具(グレー)	H
取付金具(5Y8/1)	I
傾斜タイプ取付金具(クリーム)	J
傾斜タイプ取付金具(グレー)	K
傾斜タイプ取付金具(5Y8/1)	L
ブラケット取付タイプ(クリーム)	N

外形図

(単位: mm)

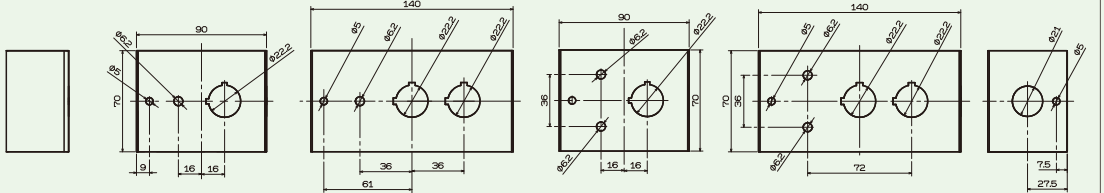MSXSST側面図
(共通)

MSXSST111

MSXSST111

MSXSST112

MSXSST111

MSXSST側面図
(共通)

スチール標準ボックス、中型ボックス共通取付金具専用オプション

取付金具(オプション)

 
 
<スイッチ1、3個タイプ用>

<スイッチ2個タイプ用>

<取付例>

<ブラケット取付タイプ
2つセットになります。>

<取付例>



※1: スwitch3個タイプ用は、Switch1個タイプ用の取付金具を2つ使用して設置して下さい。

※2: 縦置きで固定する場合は、ボックス背面の取付穴をご使用下さい。

※3: 壁取付タイプはクリーム色のみ、2個セットです。

付属ネジ

装置取付用: M5×10 ステン皿ビス・ナット

ボックス取付用: M5×5 ステン皿ビス・ナット


取付金具外形図

(単位: mm)

スイッチ1、3個タイプ用 板厚2.3mm

スイッチ2個タイプ用 板厚2.3mm


ブラケット取付タイプ 板厚1.0mm

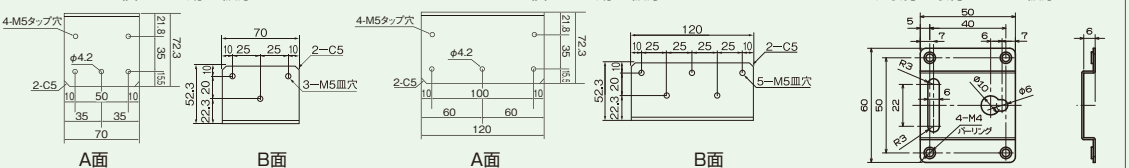

付属グロメット



 塗装色



K: クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1

G: グレイ
近似マンセル値
5Y7/1

E
近似マンセル値
5Y8/1

関連商品

▶01175ページ~

スイッチボックス配線接続品

▶01184ページ~

スイッチボックス配線接続品

▶01186ページ~

スイッチボックス配線接続品

スイッチ
スイッチボックス
表示灯・フーザー

FAスイッチ
ボックス
(箱単体)

スイッチ

FAスイッチ
ボックス
(箱単体)

FAスイッチ
ボックス組立
配線加工品