

## スチール標準ボックス W80×H70mm 組立配線加工品 ジョイスティック専用BOXφ30スイッチ

スイッチ  
スイッチボックス  
表示灯・フザー

FAスイッチ  
ボックス組立  
配線加工品



※取付ブラケットはオプション品です。

ココが  
特長

## ●ジョイスティック仕様の組立済みボックスです。

- 使用部材(スイッチ・銘板・電線・ケーブルクランプ)は **○1175、1176ページ**
- 電線はVCTF0.5mm<sup>2</sup>オーナンパ製を使用
- ボックスの仕様は **○1170ページ**
- 価格は 基本単価、とスイッチ価格(個数分)、ケーブル単価×m、有料オプション価格の合計です。
- ジョイスティック、丸ボタンのみ選択可能です。
- 丸ボタンは、PB3CF2シリーズ **○1133ページ**のみ選択可能です。ボタン色は赤緑黄のカバーが添付されていますので、お客様で取り付けてください。
- 銘板は添付品となります。(両面テープ付)



Delivery  
納期

## 出荷日

1~5個	<b>3日目</b>
6個~	<b>都度見積</b>

非在庫品




Order  
注文例

ボックス・配線記号	スイッチ記号1	スイッチ記号2	スイッチ記号3	ケーブル長	銘板記号1	銘板記号2	銘板記号3	金具・ゴム足記号
MSJSK30-VC	1JA	2PW	3PX	0.5	AA	AB	AC	F

ボックス・配線記号	ケーブル長	基準単価	
		基本単価	ケーブル単価
スイッチ1個 MSJSK10 (クリーム) MSJSG10 (グレー) MSJSE10 (5YB/1)	VC 端末切り落とし	¥2,580	¥250
	VY 端末 F1.25-M3 Y端子付	¥2,686	
	VR 端末 1.25-3 丸端子付	¥2,680	
スイッチ2個 MSJSK20 (クリーム) MSJSG20 (グレー) MSJSE20 (5YB/1)	VC 端末切り落とし	¥2,750	¥290
	VY 端末 F1.25-M3 Y端子付	¥2,880	
	VR 端末 1.25-3 丸端子付	¥2,880	
スイッチ3個 MSJSK30 (クリーム) MSJSG30 (グレー) MSJSE30 (5YB/1)	VC 端末切り落とし	¥2,860	¥290
	VY 端末 F1.25-M3 Y端子付	¥2,980	
	VR 端末 1.25-3 丸端子付	¥2,980	

## 配置例

MSJSK30

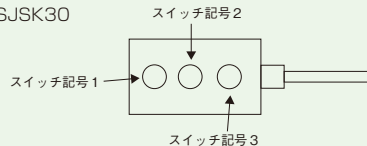

## ■単価計算方法

例 MSJSK30-VC-1JA-2PW-3PX-AA の場合

基本単価 ¥2,860	+	スイッチ1料金 ¥4,980	+	スイッチ2料金 ¥1,120	
+	スイッチ3料金 ¥1,820	+	銘板料金 ¥250	=	合計 ¥11,030

## 押ボタンスイッチ仕様



PB3CF2\*\*\*



ARNS形(短レバータイプ)

スイッチ記号(例: 2PW)			タイプ	照光	接点	機能	スイッチ単品		スイッチ単価
位置(n番目)	種類	色					型式	カタログページ	
1	PW	赤緑黒 3色セット (写真参照)	押ボタン	非照光	1a1b	モメンタリ	PB3CF2M11	○1133ページ	¥1,120
2	PX						PB3CF2A11	○1133ページ	¥1,820
3									

ジョイスティック記号(例: 1JA)			タイプ	接点	機能	スイッチ単品		スイッチ単価
位置(n番目)	種類	色				型式	カタログページ	
1	JA		4方向	1a	自動復帰	IDEC : ARNS2-2222-10101010B		¥4,980
2	JB		2方向縦			IDEC : ARNS1-2020-10001000B		¥4,420
3	JC		2方向横					



ご注意

・ジョイスティックの性能についてはIDECの公式掲載仕様をご確認ください。

## ジョイスティック仕様

## ●接点定格

項目	定格
定格絶縁電圧	600V
定格通電電流	10A
使用負荷種別に基づいた接点定格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1	AC-15 (A600)* DC-13 (P600)* *巻末の用語の説明をご覧ください。

## ●使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流

使用電流	交流 50/60Hz	使用電圧							
		AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	24V	48V	50V	110V	220V	440V	
直流	AC-15 交流電磁負荷(>72VA)の制御等	10A	-	10A	10A	6A	2A		
	DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等	10A	5A	-	2.2A	1.1A	-		
	DC-13 直流電磁石の制御等	5A	2A	-	1.1A	0.6A	-		

## 有料オプション記号

取付金具 **○1170ページ**・ゴム足 **○1166ページ**

取付金具	金具 ゴム足 記号	基準単価			
		スイッチ1個 タイプ用	スイッチ2個 タイプ用	スイッチ3個 タイプ用	
ゴム足	F	¥100	¥100	¥150	
傾斜タイプ 取付金具	クリーム	G	¥730	¥780	¥1,200
	グレー	H			
	5YB/1	I			
	クリーム	J			
傾斜タイプ 取付金具	グレー	K			
	5YB/1	L			
ブラケット 取付タイプ	クリーム	M	¥980	¥980	¥980

コンタクト 段数	端子 No.	レバーの操作方向				端子 No.	コンタクト 形番
		1	2	3	4		
1	1	a				2	BR-2E
	3		b			4	
	5	a				6	
2	7		a			8	BR-1E

銘板 **○1175ページ**

銘板記号 種類	基準単価	
	種類	単価
アクリル製ネームプレート	AA~AN	¥250
専用銘板: 前後セット	BV	¥500
専用銘板: 左右セット	BW	

※BVに位置記号は不要です。2つ必要な場合は、F-BV-BV1と記入してください。

左右セット 前後セット