

新商品

アルミスイッチボックス縦型 配線加工品



ココが特長

縦スイッチタイプの組立ボックスです。

- 使用部材(スイッチ・銘板・電線・ケーブルクランプ)は **01175、1176ページ**
- 電線はVCTF0.5mm²オーナンバ製を使用
- ボックスの仕様は**01167、1168ページ**
- スイッチ単品は**01100ページ**~
- 価格は 基本単価、スイッチ価格(個数分)、ケーブル単価×m.の合計です。

Delivery
納期

出荷日

1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品

Order
注文例

ボックス・配線記号	スイッチ記号	ケーブル長
AXLVH100-VC	EL	0.5

基本型式	使用ボックス ▶1167、1168ページ	配線端末処理記号	ケーブルブランド	ケーブル長	基準単価	
					基本単価	ケーブル単価
AXLVH100	アルミ標準 AXLH001 W80×H70(mm)	VC(端末切り落とし)	指示無(OW-Aシリーズ) ▶6121ページ	0.5 ↓ 15 (m)	¥2,480	¥150
		VY(端末F1.25-M3 Y端子付)			¥2,560	
		VR(端末1.25-3 丸端子付)			¥2,560	
AXMVH100	アルミ中型 AXMH001 W65×H55(mm)	VC(端末切り落とし)		15 (m)	¥2,580	¥150
		VY(端末F1.25-M3 Y端子付)			¥2,660	
		VR(端末1.25-3 丸端子付)			¥2,660	


スイッチ単価	種類	色	スイッチ単価
EL	—	—	¥2,720
EB	—	—	¥2,350
PA	1	赤	¥1,080
	2	緑	
	3	乳白	
	4	黄	
PB	1	赤	¥1,080
	2	緑	
	3	乳白	
	4	黄	
PC	1	赤	¥880
	2	緑	
	3	黒	
	4	黄	
PD	1	赤	¥880
	2	緑	
	3	黒	
	4	黄	
SA	—	—	¥1,580
SB	—	—	¥1,740
LA	1	赤	¥730
	2	緑	
	3	乳白	
	4	黄	
LB	1	赤	¥730
	2	緑	
	3	乳白	
	4	黄	
BZ	—	—	¥3,110

 FAスイッチ
スイッチボックス
表示灯・フザー

 FAスイッチ
ボックス組立
配線加工品
FAスイッチ
ボックス

インターロックプラグボックス 配線加工品

新商品

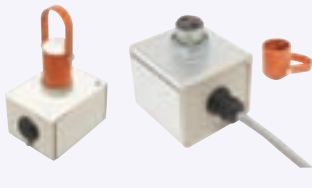

ココが特長

スイッチやケーブル長が選べる組立済みボックス。

- ボックスの仕様は**01171ページ**
- インターロックプラグの仕様は**01161ページ**
- 価格は 基本単価、スイッチ価格(個数分)、ケーブル単価×m.、有料オプション価格の合計です。

Delivery
納期

出荷日

1~2個	3日目
3個~	都度見積

非在庫品

Order
注文例

ボックス・配線記号	スイッチ記号	ケーブル長	有料オプション
AXLRH100-VC	RPA	0.5	取付金具 M

基本型式	使用ボックス	配線端末処理記号	ケーブル長	基準単価	
				基本単価	ケーブル単価
AXLRH100	アルミ標準 AXLH131 W80×H70(mm)	VC(端末切り落とし)	0.5 ↓ 15 (m)	¥2,480	¥150
		VY(端末F1.25-M3 Y端子付)		¥2,560	
		VR(端末1.25-3 丸端子付)		¥2,560	
MSXR100	スチール標準 MSX13 W80×H70(mm)	VC(端末切り落とし)	15 (m)	¥2,580	¥150
		VY(端末F1.25-M3 Y端子付)		¥2,660	
		VR(端末1.25-3 丸端子付)		¥2,660	
MSXSR100	スチール中型 MSXS13 W80×H70(mm)	VC(端末切り落とし)		¥2,480	¥150
		VY(端末F1.25-M3 Y端子付)		¥2,560	
		VR(端末1.25-3 丸端子付)		¥2,560	

インターロックプラグ型式 01161ページ	単価
RPA(SPT-11:1回路)	¥3,800
RPB(SPT-11-H:1回路ワイヤー付)	¥4,300
RPC(MSPT-22:2回路)	¥4,300

ケーブルブランド
指示無(OW-Aシリーズ) 06121ページ

■単価計算方法

例 MSXR100-VC-RPA-3-M の場合

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline \text{基本単価} & + & \text{RPA} & + & \text{ケーブル単価} \\ \hline \text{¥2,480} & & \text{¥3,800} & & 150 \times \text{¥3} \\ \hline & & & + & \text{取付金具} \\ \hline & & & & \text{¥980} \\ \hline & & & = & \text{合計} \\ \hline & & & & \text{¥7,710} \\ \hline \end{array}$$

有料オプション記号

取付金具01170、1171ページ・ゴム足▶1166ページ

取付金具	金具 ゴム足 記号	基準単価 スイッチ1個 タイプ用
取付金具	クリーム	G
	グレー	H
	5Y8/1	I
	クリーム	J
	グレー	K
傾斜タイプ 取付金具	5Y8/1	L
	クリーム	N
ブラケット 取付タイプ	M(MSXR100専用)	¥980
	N(MSXSR100専用)	¥940

取付例



端子配列 VCTFシリーズ04119ページ

配線番号	RPA、RPB:芯数2		RPC:芯数4			
	1	2	1	2	3	4
端子配列	—	—	入1	入2	出1	出2
配線色	黒	白	黒	白	赤	緑

2012.9

2013.8

1186