

ミニコンタクタ用サーマルリレー

RoHS



登録 CE UL CUL CCC IEC



ココが  
特長

ミニコンタクタ専用のサーマルリレーです。

- 認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
- 端子カバーは、標準装備されています。
- 安心のUL対応品です。
- フレームサイズを問わず全てのミニコンタクタに取付け可能です。
- マニュアル/オートリセット機能付です。
- 幅45mmでとても小型です。
- 接点は、1a1bです。

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



・電磁開閉器としてお使いになる場合は、専用のコンタクタをご使用ください。●1422~1423ページ  
・2ヒーターとなります。



Order  
注文例

型式

GTH-12M-0.82




ミニコンタクタ フレームサイズ(AF)	整定範囲(A)	型式	基準単価	スライド単価	
			1~4台	5~9台	10台~
6.9.12.16共通	0.1~0.16	GTH-12M-0.14	¥500	¥450	¥400
	0.16~0.25	GTH-12M-0.21			
	0.25~0.4	GTH-12M-0.33			
	0.4~0.63	GTH-12M-0.52			
	0.63~1	GTH-12M-0.82			
	1~1.6	GTH-12M-1.3			
	1.6~2.5	GTH-12M-2.1			
	2.5~4	GTH-12M-3.3			
	4~6	GTH-12M-5			
	5~8	GTH-12M-6.5			
	6~9	GTH-12M-7.5			
	7~10	GTH-12M-8.5			
9~13	GTH-12M-12				
12~16	GTH-12M-14				


外形図

GTH-12M

(単位: mm)

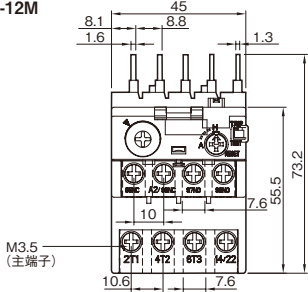

14/22端子は通常、未使用端子です。

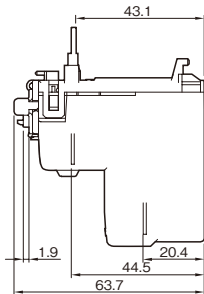

0.1kg

電磁開閉器  
コンタクタ  
サーマルリレー

コンタクタ  
サーマルリレー

コンタクタ

サーマル  
リレー

ACミニ  
コンタクタ

DCミニ  
コンタクタ

ミニ  
コンタクタ用  
サーマルリレー

ミニ  
コンタクタ用  
サージユニット

ミニ  
コンタクタ用  
セパレートマウント

単相用  
コンタクタ

技術資料

関連商品

●1003ページ



インバータ

●1425ページ



ミニコンタクタ用マウントユニット

2012.9

2013.8

1424