



ワンタッチクランプタイプ

RoHS



省スペース EMI 対策



1個から注文OK!

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



部 1~9個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 ATC-0530 を2個ご注文の場合

(基準単価90円+パラチャージ100円)×2個=380円 パラチャージに関してはP.0101ページ



Order 注文例


型式

ATC-0530

仕様


材質	ケース: 66ナイロン、UL94-V2 コア: フェライト
使用温度範囲	-40°C~+85°C
色	黒

使用例

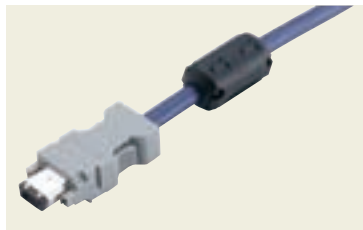


外形図

(単位: mm)

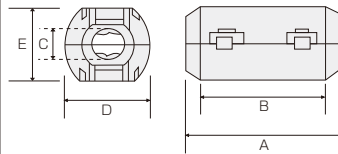

型式	A	B	C	D	E
ATC-0530	25.0	20.0	5.0	13.0	11.5
ATC-0730	30.0	23.0	5.2	17.0	15.0
ATC-0731	30.0	23.0	7.0	16.5	15.0
ATC-0930	35.0	28.0	9.0	19.5	18.0
ATC-1030	35.0	28.0	10.0	21.5	20.0
ATC-1330	36.0	30.0	13.0	23.5	22.0

インピーダンス周波数特性

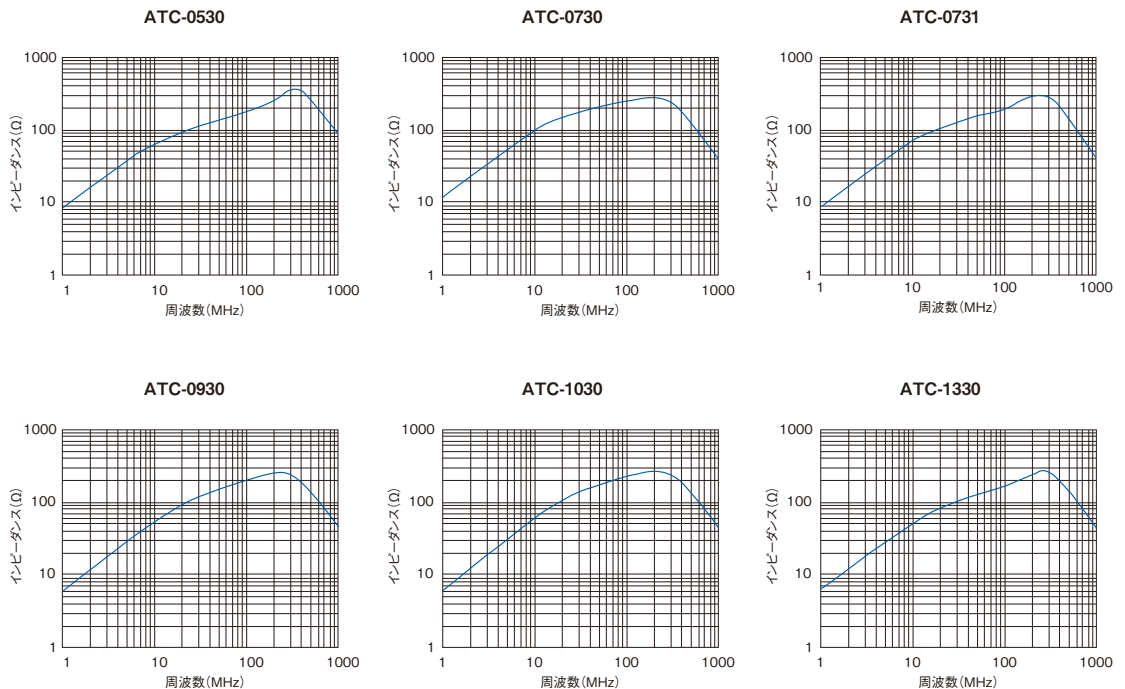

周波数(MHz): 1~1000(MHz)までのノイズ周波数帯域を示します。
インピーダンス(Ω): 数値が大きいほど各周波数帯域においてノイズ除去効果が期待できます。

※記載の特性データは実測値であり保証値ではございません。

スイッチング電源
ノイズフィルタ
アレスタ・トランス

ノイズフィルタ

スイッチング電源

ACアダプタ

ノイズフィルタ

アレスタ

トランス