

直流電圧計・直流電流計

RoHS



ココが特長

操作盤等の直流電圧、電流監視に最適な小型サイズ

- 51×49mmサイズの小型横長形メータ
- 直流電圧、直流の計測に最適
- パネル取付は2本止め



●衝撃を与えないよう取扱いには充分ご注意ください。
●SCR波形、サイクル制御波形、ひずみ波形の計測には使用できません。
●JIS適合品ではございません。



Delivery
納期

1台から注文OK!

出荷日

1~4台 翌日(当日)

5台~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。
在庫品




Order
注文例

型式	計測要素	入力仕様
EAM10	DV	1

型式	計測要素	入力仕様	目盛	基準単価		
				1~2台	3~9台	10台~
EAM10	DV (直流電圧)	1(30V)	0~30V	¥1,950	¥1,900	¥1,850
		2(100V)	0~100V	¥1,950	¥1,900	¥1,850
	DA (直流電流)	1(10A)	0~10A	¥1,950	¥1,900	¥1,850
		2(20A)	0~20A	¥1,950	¥1,900	¥1,850

結線図

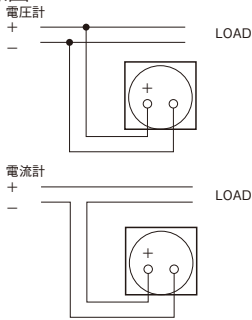

仕様

記載ミスによる訂正


型式	EAM10-DV*	EAM10-DA*
計測要素	直流電圧	直流電流
動作原理	可動コイル形	可動コイル形
精度	±2.5%	
消費VA	1mVA	200mVA以下
最大使用回路電圧	300V	300V
動作環境	温度: -5~+50℃、湿度: 30~70%RH(結露なきこと)	
絶縁抵抗	10MΩ以上(DC500Vメガーにて): 電気回路-外箱間	
試験電圧	AC2210V(5秒間): 電気回路-外箱間	
目盛板	白色	
材質	本体	黒色ABS樹脂
	前面カバー	アクリル
質量	45g	45g

アナログメータ

デジタルメータ

メータオプション

目盛

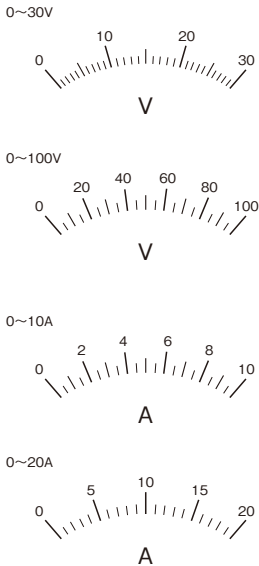

外形図

(単位: mm)

