




ピンヘッダー

RoHS

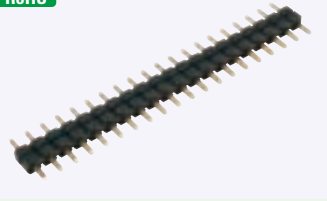

- ココが特長** **2.54mmピッチピンヘッダーのローコスト版。**
- 2.54mmピッチで連結されたタイプのピンヘッダーです。
 - ジャンパーソケット(MMAS1601)との組合せで信号の切換が可能。
 - 金メッキ品です。

Order 注文例	型式	—	ピン数
	MPAS1152	—	20

1パック 10個入

型式	ピン数	バラチャージ	基準単価	スライド単価
		1~3/パック	4~9/パック	10/パック~
MPAS1152	20	+¥300/パック	¥300	¥200

部 1~3/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 MPAS1152-20 を2/パックご注文の場合 (基準単価300円+バラチャージ300円)×2/パック=1,200円
バラチャージに関しては **0101ページ**



1パックから注文OK!


出荷日	
1~20/パック	翌日(当日)
21/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

仕様

定格電流	3A
定格電圧	250V AC, DC
接触抵抗	20mΩ以下
絶縁抵抗	1000MΩ以上
耐電圧	1000V AC 1分間
使用温度範囲	-40~+105℃

外形図

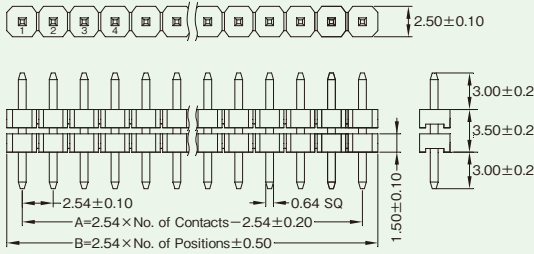


PCBレイアウト



ピンヘッダー2連結タイプ

RoHS

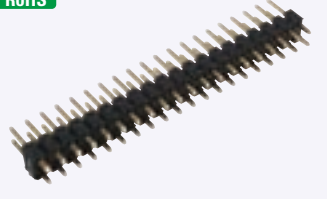

- ココが特長** **2連結タイプピンヘッダーのローコスト版。**
- MPAS1152タイプの2連結ピンヘッダーです。
 - ジャンパーソケット(MMAS1601)との組合せで信号の切換が可能。
 - 金メッキ品です。

Order 注文例	型式	—	ピン数
	MPAS2152	—	20

1パック 10個入

型式	ピン数	バラチャージ	基準単価	スライド単価
		1~3/パック	4~9/パック	10/パック~
MPAS2152	20	+¥300/パック	¥350	¥250

部 1~3/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 MPAS2152-20 を2/パックご注文の場合 (基準単価350円+バラチャージ300円)×2/パック=1,300円
バラチャージに関しては **0101ページ**



1パックから注文OK!


出荷日	
1~20/パック	翌日(当日)
21/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

仕様

定格電流	3A
定格電圧	250V AC, DC
接触抵抗	20mΩ以下
絶縁抵抗	1000MΩ以上
耐電圧	500V AC 1分間
使用温度範囲	-40~+105℃

外形図

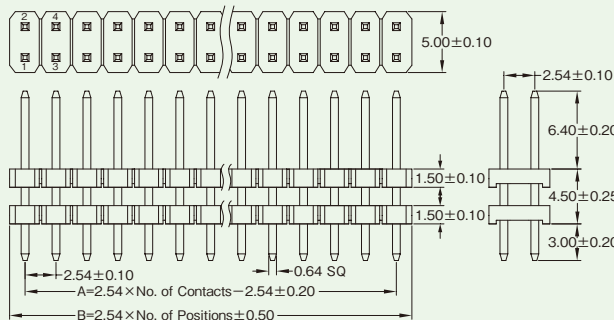

PCBレイアウト

