


基板実装・小型タイプ

RoHS

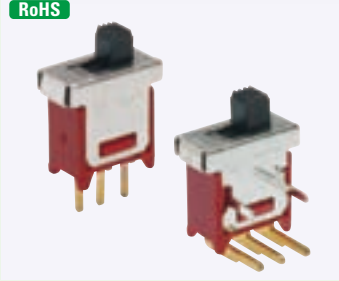

金メッキ 信号用

Delivery 納期

ココが
特長

小型ボックスに最適な小型タイプ

- 金メッキ接点を採用
- 端子形状はストレートタイプとライトアングルタイプをラインアップ
- ノンショーティングタイプ



・電流容量を超えないようご使用ください。



Order
注文例

型式
MSLS-12PS-5P

出荷日

1~10/パック 翌日(当日)

11/パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



1パック 5個入

型式	機能動作	回路	機能動作および接触端子番号			取得規格		端子形状	標準単価		
			左	中央	右	UL	CSA		1~4/パック	5~9/パック	10/パック~
MSLS-12PS-5P	ON-ON	単極双投	ON 2-1	-	ON 2-3	-	-	プリント基板用端子 (ストレート)	¥500	¥450	¥400
MSLS-13PS-5P	ON-OFF-ON			OFF					¥550	¥490	¥440
MSLS-12PH-5P	ON-ON			-				¥550	¥490	¥440	
MSLS-13PH-5P	ON-OFF-ON			OFF				¥600	¥540	¥480	


仕様

電流容量	接触抵抗	絶縁抵抗	耐電圧	電氣的耐久性	使用温度範囲	質量
0.4VA max. 20V max. (AC/DC)	20mΩ max. (DC2~4V 100mAにて)	1000MΩ以上	AC1500V 1分間	3万回以上	-30~+85℃	約1~2g

外形図

(単位: mm)

 
ストレート・ブラケット付




プリント基板
加工寸法



ライトアングル

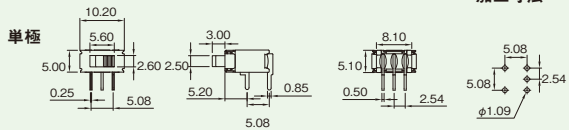

プリント基板
加工寸法

 

基板用部品

基板用部品

セレクション
ガイド

ピンヘッダー

ジャンパー線

ジャンパー
ピン

端子台

ユニバーサル
基板

シグナル
リレー

パワーリレー

SSR

ポテンショ
メータ

エンコーダ

スライド
スイッチ

ディップ
スイッチ

トグル
スイッチ

ロータリ
コード
スイッチ

タクト
スイッチ

ロック
スイッチ

押しボタン
スイッチ