


基板実装タイプ

RoHS

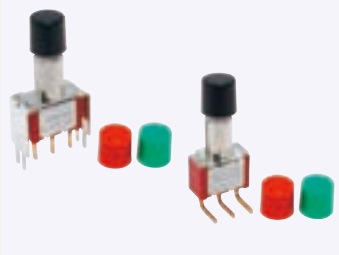

ココが
特長

3色のキャップを標準付属

- 金メッキ接点を採用
- 端子形状はストレートタイプとライトアングルタイプをラインアップ
- 赤、緑のキャップは標準付属
- 色追加用キャップセット(白、黄、青)もご用意



・電流容量を超えないようご使用ください。



Order
注文例

型式
MPB-12PB-5P

金
メッキ 信号用



Delivery
納期

出荷日

1~10/バック	翌日(当日)
11/バック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



1バック 5個入

型式	機能動作	回路	機能動作および接触端子番号		取得規格		端子形状	標準単価		
			開放	押し	UL	CSA		1~4/バック	5~9/バック	10/バック~
MPB-12PB-5P	ON-(ON)	単極双投	ON	(ON)	-	-	プリント基板端子 (ストレート・ブラケット付)	¥950	¥850	¥760
MPB-12PH-5P			1-3	1-2	-	-		プリント基板端子 (ライトアングル)	¥950	¥850
MPB-22PB-5P	ON-(ON)	2極双投	ON	(ON)	-	-	プリント基板端子 (ストレート・ブラケット付)	¥1,150	¥1,030	¥920
MPB-22PH-5P			1-3 4-6	1-2 4-5	-	-		プリント基板端子 (ライトアングル)	¥1,150	¥1,030

()はモーメンタリ

色追加用キャップセット


型式	色	標準単価		
		1~4/バック	5~9/バック	10/バック~
MPB-CAPS-5P	白、黄、青	¥500	¥450	¥400

仕様

電流容量	接触抵抗	絶縁抵抗	耐電圧	電気的耐久性	使用温度範囲	質量
0.4VA max. 20V max. (AC/DC)	10mΩ max. (DC2~4V 100mAにて)	1000MΩ以上	AC1500V 1分間	5万回以上	-30~+85℃	約4~7g

外形図

(単位: mm)

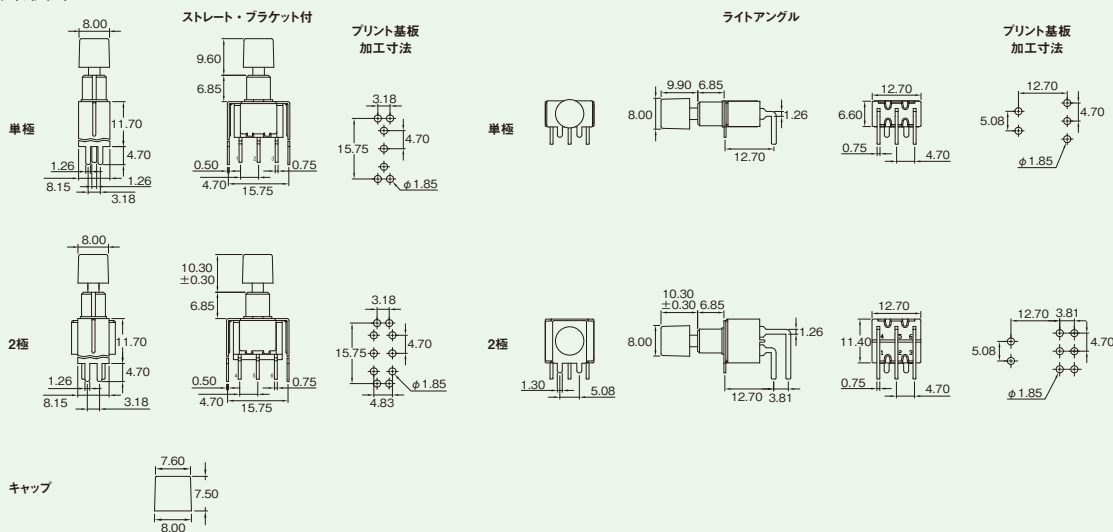

基板用部品

基板用部品

セレクション
ガイド

ピンヘッダー

ジャンパー線

ジャンパー
ピン

端子台

ユニバーサル
基板

シグナル
リレー

パワーリレー

SSR

ポテンショ
メータ

エンコーダ

スライド
スイッチ

ディップ
スイッチ

トグル
スイッチ

ロータリ
コード
スイッチ

タクト
スイッチ

ロック
スイッチ

押しボタン
スイッチ