


EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ

RoHS

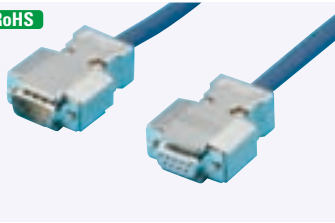

ココが
特長

高性能・高品質でリーズナブルなハーネスです!

- EMI対策 2重シールドケーブルタイプ
- 高耐久性のDDK製マシンコンタクト(削り出し)コネクタを使用
- 高EMI対策の2重シールドナイビーケーブル(UL2935)を使用
- EMI対策 1重シールドケーブルタイプ
- RoHS指令対応の1重シールドナイビーケーブル(UL2464)を使用



ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



Delivery
納期

非在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	2日目
11本~	都度見積



ストックA 翌日出荷
¥500/本

5本まで
翌日出荷品(Aストック)は、注文時に
Aストック希望とお申し付けください。

お値引き


1~19本	基準単価
20~34本	3%
35~49本	5%
50本~	9%



Order
注文例

型式	No.
C06N-09MS-09MS	ES05

外形イメージ図

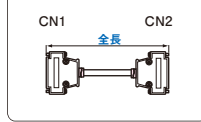

結線図



型式	NO.	全長	基準単価
C06N-09MS-09MS (オス・オス・インチネジ) C06N-09MS-09FS (オス・メス・インチネジ) C06N-09FS-09FS (メス・メス・インチネジ)	1重シールドケーブル NA2464 紺色 海外製コネクタ使用品	ES05 0.5m	¥2,367
	ES10 1m	¥2,475	
	ES15 1.5m	¥2,538	
	ES30 3m	¥2,871	
	ES50 5m	¥3,267	
	2重シールドケーブル NA2935-WS 紺色 日本製マシンコンタクト コネクタ使用品	WS15 1.5m	¥3,564
	WS30 3m	¥4,194	
	WS50 5m	¥5,067	
	WS70 7m	¥5,976	
	WSA1 10m	¥7,290	
WSA5 15m	¥9,540		

(NO.ES**)コネクタ: DB-**SP \bullet 3016相当品 フード: 17JE-**H-1* DDK \bullet 3029 ケーブル: NA2464-** AWG28 300V UL ツイストペアシールド付 \bullet A4321
(NO.WS**)コネクタ: 17JE-**3**O-02(D1)DDK \bullet 3017 フード: 17JE-**H-1* DDK \bullet 3029 ケーブル: NA2935-WS-**AWG28 300V UL ツイストペア2重シールド付 \bullet カタログ未掲載

モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ



RoHS



ココが
特長

コストを抑えたモールドタイプです

- 延長用、UL材使用タイプもございます。
- ミリネジが4本付属します。



ご注意

- ・ノイズの多い場所で使用する場合は、シールド効果の優れたEMI対策タイプを推奨いたします。
- ・RS-232機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232機器のピンアサインなどを十分ご確認のうえご発注ください。
- ・ネジは強く引っ張ると抜けます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・ミリネジの付属本数は型式によって異なります。



Delivery
納期

在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

お値引き


1~9本	基準単価
10~19本	5%
20~49本	10%
50本~	15%



Order
注文例

型式	No.
MRS232-09M-09M	1

 外形イメージ図



結線図



型式	NO.	全長	基準単価
MRS232-09M-09M (オス・オス・インチネジ) MRS232-09M-09F (オス・メス・インチネジ) MRS232-09F-09F (メス・メス・インチネジ)	1 1m	¥290	
	2 2m	¥320	
	3 3m	¥400	
	5 5m	¥490	
	延長用 MRS232-09M4N-09F (オス・メス・インチネジ オス側延長用ロックナット付)	1 1m	¥290
2 2m	¥350		
3 3m	¥440		
5 5m	¥540		
UL材タイプ MRS232UL-09M-09M (オス・オス・インチネジ) MRS232UL-09M-09F (オス・メス・インチネジ) MRS232UL-09F-09F (メス・メス・インチネジ)	2 2m	¥620	
	3 3m	¥790	
	5 5m	¥950	

コネクタ: DB-**SP \bullet 3016相当品 ケーブル: UL2464 AWG28 300V ツイストペアシールド付 \bullet A4322相当品