


## EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ

RoHS

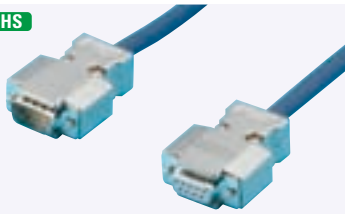

**ココが特長**

 
**高性能・高品質でリーズナブルなハーネスです!**

- EMI対策 2重シールドケーブルタイプ
- 高耐久性のDDK製マシンコンタクト(削り出し)コネクタを使用
- 高EMI対策の2重シールドナイビーケーブル(UL2935)を使用
- EMI対策 1重シールドケーブルタイプ
- RoHS指令対応の1重シールドナイビーケーブル(UL2464)を使用


**!**  
ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

外形イメージ図



結線図

 

Delivery  
納期

非在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	2日目
11本~	都度見積



ストックA 翌日出荷  
¥500/本

5本まで  
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

お値引き	
1~19本	基準単価
20~34本	3%
35~49本	5%
50本~	9%



Order  
注文例

型 式	No.
C06N-09MS-09FS-CROSS	ES05

型 式	NO.	全 長	基準単価	
C06N-09MS-09FS-CROSS (オス・メス・インチネジ) C06N-09FS-09FS-CROSS (メス・メス・インチネジ)	1重シールドケーブル NA2464 紺色 海外製コネクタ使用品	ES05	0.5m	¥2,367
		ES10	1m	¥2,475
		ES15	1.5m	¥2,538
		ES30	3m	¥2,871
		ES50	5m	¥3,267
	2重シールドケーブル NA2935-WS 紺色 日本製マシンコンタクト コネクタ使用品	WS15	1.5m	¥3,564
		WS30	3m	¥4,194
		WS50	5m	¥5,067
		WS70	7m	¥5,976
		WSA1	10m	¥7,290
	WSA5	15m	¥9,540	

(NO.ES)\*\*コネクタ: DB-\*\*SP $\text{\textcircled{03016}}$ 相当品 フード: 17JE\*\*H\*1 DDK $\text{\textcircled{03029}}$  ケーブル: NA2464\*\* AWG28 300V UL ツイストペアシールド付 $\text{\textcircled{04321}}$

(NO.WS)\*\*コネクタ: 17JE\*3\*\*0-02(D1)DDK $\text{\textcircled{03013}}$  フード: 17JE\*\*H\*1 DDK $\text{\textcircled{03029}}$  ケーブル: NA2935-WS\*\*AWG28 300V UL ツイストペア2重シールド付 $\text{\textcircled{0カタログ未掲載}}$

## モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ



RoHS

ミリネジ4本  
(付属品)

**ココが特長**

 
**コストを抑えたモールドタイプです**

- 延長用、UL材使用タイプもございます。
- 交換用ミリネジが4本付属します。


**!**  
ご注意

- ・ノイズの多い場所で使用する場合は、シールド効果の優れたEMI対策タイプを推奨いたします。
- ・RS-232C機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232C機器のピンアサインなどを十分ご確認のうえご発注ください。
- ・ネジは強く引っ張ると抜けます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・ミリネジの付属本数は型式によって異なります。

外形イメージ図



結線図

 

Delivery  
納期

在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

お値引き	
1~9本	基準単価
10~19本	5%
20~49本	10%
50本~	15%



Order  
注文例

型 式	No.
MRS232-09F-09F-CROSS	1


型 式	NO.	全 長	基準単価
MRS232-09F-09F-CROSS (メス・メス・インチネジ)	1	1m	¥300
	2	2m	¥350
	3	3m	¥430
	5	5m	¥530
	2	2m	¥620
UL材タイプ MRS232UL-09F-09F-CROSS (メス・メス・インチネジ)	3	3m	¥790
	5	5m	¥950

コネクタ: DB-\*\*SP $\text{\textcircled{03016}}$ 相当品 ケーブル: UL2464 AWG28 300V ツイストペアシールド付 $\text{\textcircled{04322}}$ 相当品

\*C06UL-09F-09F-CROSS-はミリネジは付属していません。

## RS232Cハーネス交換用M2.6ネジ

RoHS

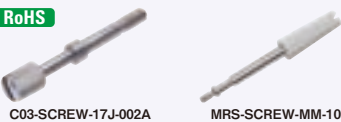

**ココが特長**

**M2.6ネジに変換できます**

- モールドタイプのネジ交換は、ネジを強く引くと抜けます。



Delivery  
納期

在庫品

バック条件	出荷日
1~10/バック	翌日(当日)
11バック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

タイプ	型 式	販売単位	基準単価		
			1~19/バック	20~34/バック	35~/バック
EMI対策タイプ用	C03-SCREW-17J-002A	2個/バック	¥250	¥240	¥230
モールドタイプ用	MRS-SCREW-MM-10N	10個/バック	¥355	¥344	¥327