


EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

RoHS

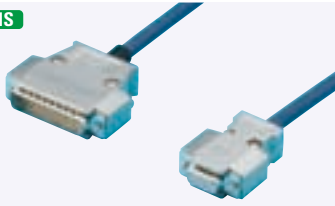

ココが
特長

高性能・高品質でリーズナブルなハーネスです!

- EMI対策 2重シールドケーブルタイプ
- 高耐久性のDDK製マシンコンタクト(削り出し)コネクタを使用
- 高EMI対策の2重シールドナイビーケーブル(UL2935)を使用
- EMI対策 1重シールドケーブルタイプ
- RoHS指令対応の1重シールドナイビーケーブル(UL2464)を使用

⚠
ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Delivery
納期

非在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	2日目
11本~	都度見積

ストークA 翌日出荷
¥500/本

5本まで
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時に
Aストーク希望とお申し付けください。


お値引き

1~19本	基準単価
20~34本	3%
35~49本	5%
50本~	9%


Order
注文例

型式	No.
C04N-25MS-09MS	ES05

 外形イメージ図



結線図

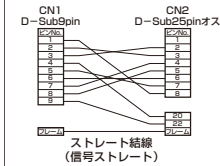


型式	NO.	全長	基準単価	
C04N-25MS-09MS (25芯オス・9芯オス・インチネジ) C04N-25MS-09FS (25芯オス・9芯メス・インチネジ) C04N-25MS-09MS-IM (25芯オスマリネジ・9芯オスインチネジ) C04N-25MS-09FS-IM (25芯オスマリネジ・9芯メスインチネジ)	1重シールドケーブル NA2464 紺色 海外製コネクタ使用品	ES05 ES10 ES15 ES30 ES50	0.5m 1m 1.5m 3m 5m	¥2,511 ¥2,628 ¥2,700 ¥2,988 ¥3,375
	2重シールドケーブル NA2935-WS 紺色 日本製マシンコンタクト コネクタ使用品	WS15 WS30 WS50 WS70 WSA1 WSA5	1.5m 3m 5m 7m 10m 15m	¥3,861 ¥4,491 ¥5,364 ¥6,291 ¥7,596 ¥9,801

(NO.ES**)コネクタ: DB-**SP**03016**相当品 フード: 17JE-**H-1* DDK**03029** ケーブル: NA2464** AWG28 300V UL ツイストペアシールド付**04321**
(NO.WS**)コネクタ: 17JE-**O-02(D1)DDK**03013** フード: 17JE-**H-1* DDK**03029** ケーブル: NA2935-WS**AWG28 300V UL ツイストペア2重シールド付**0カタログ未掲載**

モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

ミリネジ4本
(付属品)

RoHS

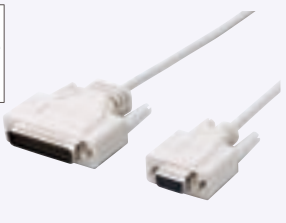

ココが
特長

コストを抑えたモールドタイプです

- 延長用、UL材使用タイプもございます。
- 交換用ミリネジが4本付属します。
ネジは強く引っ張ると抜けます。

⚠
ご注意

- ・ノイズの多い場所で使用する場合は、シールド効果の優れたEMI対策タイプをご使用ください。
- ・RS-232C機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232C機器のピンアサインなどを十分ご確認のうえご発注ください。
- ・ネジは強く引っ張ると抜けます。
- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・ミリネジの付属本数は型式によって異なります。

Delivery
納期

在庫品

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


お値引き

1~9本	基準単価
10~19本	5%
20~49本	10%
50本~	15%


Order
注文例

型式	No.
MRS232-25M-09F	1

 外形イメージ図



結線図

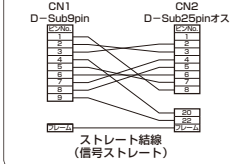

型式	NO.	全長	基準単価
MRS232-25M-09F (25芯オス・9芯メス・インチネジ)	1 2 3 5	1m 2m 3m 5m	¥300 ¥360 ¥450 ¥560
	2 3 5	2m 3m 5m	¥580 ¥780 ¥850

コネクタ: DB-**SP**03016**相当品 ケーブル: UL2464 AWG28 300V ツイストペアシールド付**04322**相当品

機器対応
ハーネス

RS-232C
ハーネス