


EMI対策・薄型フードアングルタイプ

自由長

RoHS

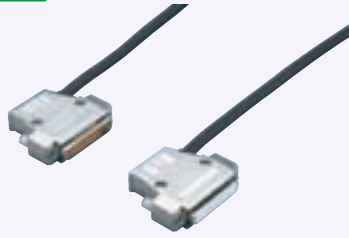

結線・線色ページ **▶2514**
部材ページ **▶2224**

ココが特長

アングルフードでスッキリ配線!

- アングルフードを使用していますので、狭い場所でも取り回しが楽になります。
- 従来比35%の細径ケーブル、柔軟ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
- 無料追加工・カスタムNo.をご利用頂きますと結線変更やマークチューブ印字文字指定等簡単なカスタムが可能です。指定方法は**▶2205ページ**
- 新たにKS、RSケーブルを追加しております。

注意

- ・RS232C通信でご利用の際は15m以内でご利用ください。
- ・細径ケーブルは30V対応です。
- ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo. 付け忘れにご注意ください。
- ・追加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
- ・コネクタ側のアース線長さ指定は対応しておりません。
- ・一般的なクロス結線を用意したRS232Cハーネスは、**▶2121ページ**をご覧ください。



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥600/本

5本まで 翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。


非在庫品

お値引き

本数	標準単価	割引率
1~9本	標準単価	
10~49本		5%
50~99本		10%
100~299本		15%

L(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

 *指定長の公差は上記の通りになります。



無料追加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

*シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	嵌合面と配線方向	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価										
							基本単価	ケーブル単価/m									
							KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル							
第一電子工業 NDDJ EMI対策型 M2.6ショートネジ	PA (オスアングル)	ピンNo. 1	オス	KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	9	0.2 5 50	\$	\$1,606	\$175	\$213	\$108	\$153					
	PB (オスアングル)	ピンNo. 1	オス		25								\$2,166	\$325	\$398	\$203	\$247
	PAP (オスアングル・オス)	ピンNo. 1	オス		9								\$2,467	\$175	\$213	\$108	\$153
	PBP (オスアングル・オス)	ピンNo. 1	オス		25								\$3,623	\$325	\$398	\$203	\$247
	PAS (オスアングル・メス)	ピンNo. 1	オス		9								\$2,517	\$175	\$213	\$108	\$153
	PBS (オスアングル・メス)	ピンNo. 1	オス		25								\$3,730	\$325	\$398	\$203	\$247
第一電子工業 NDDU EMI対策型 #4-40ショートネジ	SA (メスアングル)	ピンNo. 1	メス	RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震(低速移動用) 黒色	9	0.1m 毎に 指定可	\$	\$1,656	\$175	\$213	\$108	\$153					
	SB (メスアングル)	ピンNo. 1	メス		25								\$2,273	\$325	\$398	\$203	\$247
	SAP (メスアングル・オス)	ピンNo. 1	メス		9								\$2,517	\$175	\$213	\$108	\$153
	SBP (メスアングル・オス)	ピンNo. 1	メス		25								\$3,730	\$325	\$398	\$203	\$247
	SAS (メスアングル・メス)	ピンNo. 1	メス		9								\$2,567	\$175	\$213	\$108	\$153
	SBS (メスアングル・メス)	ピンNo. 1	メス		25								\$3,837	\$325	\$398	\$203	\$247

注) 嵌合面と配線方向はコネクタ差込側から見た図です。
※0.1m毎に指定可

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料

Order
注文例コネクタタイプ
NDDJ形状仕様タイプ
SAYケーブルタイプ
SB芯数
9指定長(m)
8無料追加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	嵌合面と配線方向	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価						
							基本単価	ケーブル単価/m					
							KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル			
NDDJ EMI対策型 M2.6ショートネジ 第一電子工業	PAY (オスアングル・Y端子) 芯導り マークチューブ付	ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 100 200	オス マークチューブ・Y端子	KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	9	0.2 5 50	¥1,819	¥175	¥213	¥108	¥153	
	PBY (オスアングル・Y端子) 芯導り マークチューブ付	ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 100 200	オス マークチューブのみ				¥2,760	¥325	¥398	¥203	¥247	
	PAT (オスアングル・Y端子) 芯導り マークチューブ付	ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 100 200	オス マークチューブのみ	RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐薬(低速移動用) 黒色	9	0.1m 毎に 指定可	¥1,671	¥175	¥213	¥108	¥153	
	PBT (オスアングル・Y端子) 芯導り マークチューブ付	ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 100 200	オス マークチューブのみ				¥2,350	¥325	¥398	¥203	¥247	
	SAY (オスアングル・Y端子) 芯導り マークチューブ付	ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 100 200	オス マークチューブ・Y端子	SB 汎用・細径ケーブル SS300WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	9	0.1m 毎に 指定可	¥1,869	¥175	¥213	¥108	¥153	
	SBY (オスアングル・Y端子) 芯導り マークチューブ付	ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 100 200	メス マークチューブのみ				¥2,867	¥325	¥398	¥203	¥247	
	NDDU EMI対策型 #4-40ショートネジ 第一電子工業	SAT (メスアングル・Y端子) 芯導り マークチューブ付	ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 100 200	メス マークチューブのみ	E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	9	1.0 50	¥1,721	¥175	¥213	¥108	¥153
		SBT (メスアングル・Y端子) 芯導り マークチューブ付	ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 100 200	メス マークチューブのみ				¥2,457	¥325	¥398	¥203	¥247
		PAU (オスアングル・融着)	ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 125 200	オス 融着	9	0.1m 毎に 指定可	¥1,321	¥175	¥213	¥108	¥153	
		PBU (オスアングル・融着)	ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 125 200	オス 融着			¥2,029	¥325	¥398	¥203	¥247	
SAU (メスアングル・融着)		ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 125 200	メス 融着	9	0.1m 毎に 指定可	¥1,321	¥175	¥213	¥108	¥153		
SBU (メスアングル・融着)		ピンNo. 1	CN1 CN2 指定長 125 200	メス 融着			¥2,029	¥325	¥398	¥203	¥247		

※0.1m毎に指定可

コネクタ
ハーネス八角型
ハーネスDsub
コネクタハーネスMILソケット
コネクタハーネスFCN
コネクタハーネスコネクタ変換・分岐
ハーネスセントロニクス
コネクタハーネスIEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネスMR
コネクタハーネスPCR
ハーフピッチ
コネクタハーネスPCS
ハーフピッチ
コネクタハーネスHDRA・HDR
コネクタハーネスDX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス8840
ハーフピッチ
コネクタハーネスHan防水
コネクタハーネス

新商品のご案内 Global Harness Series Dsubハーネス

商品詳細は▶2207ページ

【11月販売開始予定】※固定長即出荷ハーネスは9月より発売中!! ▶2206ページ

- 日本・中国で同じ型式で発注する事が可能!
- 21本以上のご購入時に大幅なプライスダウンを実現!
- グローバルにビジネスを展開するお客様をサポート

Global Harness Seriesの詳細は▶2204ページをご参照ください。

2012.9

2013.8

2210



※写真はイメージです