


フラットケーブルタイプ

自由長

RoHS

圧接メスソケット付

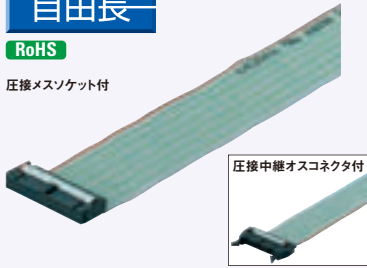

圧接中継オスコネクタ付



ココが特長

フラットケーブルだから狭部配線にも最適

●プログラマブルコントローラやI/Oターミナル用として幅広く使用されている、MILソケットコネクタ(C-83503準拠)を利用したハーネスケーブルです。



ご注意

・形状仕様タイプPSではオスコネクタが製造されており、14芯の設定はありません。
 ・50W・60W・64Wは極性ガイドキーが左右各1つ(計2つ)タイプです。その他は中央1つ(計1つ)タイプです。

圧接 金メッキ PLC 盤内配線



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

☑ ストックA 翌日出荷 ¥500/本
 5本まで
 翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。
非在庫品

部材ページ **2243**
 即出荷ハーネス **2228**

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	ケーブル単価/m A、B、Cケーブル
MILSF 圧接式コネクタ ヒロセ電機	S (メス)		A FLEX-B AWG28 ブリッジ型フラットケーブル 300V UL 標準色	6	0.1	¥306	¥60
				10		¥304	¥60
				14		¥332	¥80
				16		¥334	¥90
				20		¥371	¥120
				26		¥403	¥150
				30		¥447	¥170
				34		¥451	¥200
				40		¥513	¥230
				50		¥551	¥290
				50W		¥551	¥290
				60		¥570	¥340
	60W	¥570	¥340				
	64	¥625	¥360				
	64W	¥625	¥360				
	SS (メス・メス)		B FLEX-S AWG28 スタレ型フラットケーブル 300V UL 標準色	6	50	¥612	¥60
				10		¥608	¥60
				14		¥664	¥80
				16		¥668	¥90
				20		¥742	¥120
				26		¥806	¥150
				30		¥894	¥170
				34		¥902	¥200
				40		¥1,026	¥230
50				¥1,102		¥290	
50W				¥1,102		¥290	
60				¥1,140		¥340	
60W	¥1,140	¥340					
64	¥1,250	¥360					
64W	¥1,250	¥360					
PS (オス・メス)		C FLEX-S4 AWG28 スタレ型フラットケーブル 300V UL カラー	10	0.1m 毎に 指定可	¥1,092	¥60	
			16		¥1,153	¥90	
			20		¥1,293	¥120	
			26		¥1,414	¥150	
			30		¥1,521	¥170	
			34		¥1,577	¥200	
			40		¥1,767	¥230	
			50		¥1,881	¥290	
			50W		¥1,881	¥290	
			60		¥1,986	¥340	
60W	¥1,986	¥340					
64	¥2,153	¥360					
64W	¥2,153	¥360					

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法
角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料



Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
MILSF	S	A	14	1.5

コネクタ タイプ	形状仕様 タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)	基準単価	
						基本単価	ケーブル単価/m A, B, Cケーブル
MILSF 圧接式コネクタ	P (オス)		A FLEX-B AWG28 ブリッジ型フラットケーブル 300V UL 標準色	10	0.1	¥788	¥60
				16		¥819	¥90
				20		¥922	¥120
				26		¥1,011	¥150
				30		¥1,074	¥170
				34		¥1,126	¥200
				40		¥1,254	¥230
				50		¥1,330	¥290
				50W		¥1,330	¥290
				60		¥1,416	¥340
	60W	¥1,416	¥340				
	64	¥1,528	¥360				
	64W	¥1,528	¥360				
	PP (オス・オス)		B FLEX-S AWG28 スタレ型フラットケーブル 300V UL 標準色	10	50	¥1,576	¥60
				16		¥1,638	¥90
				20		¥1,844	¥120
				26		¥2,022	¥150
				30		¥2,148	¥170
				34		¥2,252	¥200
				40		¥2,508	¥230
50				¥2,660		¥290	
50W				¥2,660		¥290	
60				¥2,832		¥340	
60W	¥2,832	¥340					
64	¥3,056	¥360					
64W	¥3,056	¥360					

結線図


全線ストレート結線

1	1
2	2
3	3
49	49
50	50

コンタクト配列表



こちらの商品は、右記のコンタクト配列表に基づいて結線しております。
使用される機器メーカーによりコンタクト配列の考え方が異なる場合がありますのでご注意ください。

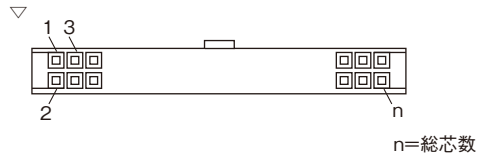

ソケット(メス)コネクタを結合面より見た図です。

Dsub
コネクタハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

セントロコックス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HDR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス