


フラットケーブルタイプ

自由長

RoHS

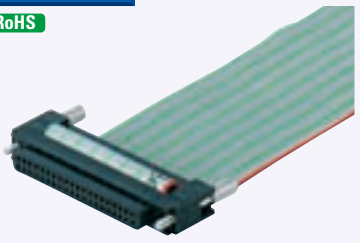

圧接 金メッキ PLC 盤内配線



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積


ストークA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。
非在庫品

ココが特長 フラットケーブルだから狭部配線にも最適
●コネクタ付の端子台との組合せで便利に利用できます。またケーブルにフラットケーブルを使用しているため、狭い機器内での配線にも大変便利です。

部材ページ ▶2256

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~30
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

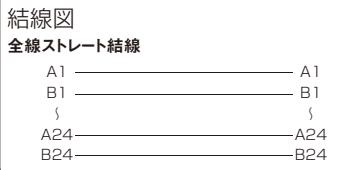

お値引き

本数	基準単価
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%



コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	ケーブル単価/m A,B,Cケーブル
FCID 圧接式コネクタ 富士通コンポーネント	S (メス)		A FLEX-B AWG28 ブリッジ型フラットケーブル 300V UL 標準色	8	0.1 S 30 0.1m 毎に 指定可	¥1,050	¥60
				16		¥1,293	¥90
			24	¥1,607		¥140	
			32	¥2,026		¥200	
			40	¥2,331		¥230	
			48	¥2,835		¥290	
	SS (メス・メス)		B FLEX-S AWG28 スタレ型フラットケーブル 300V UL 標準色	8	¥2,350	¥60	
				16	¥2,586	¥90	
			24	¥3,215	¥140		
			32	¥4,052	¥200		
			40	¥4,662	¥230		
			48	¥5,670	¥290		

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料