

バラ線アングルフード付メスタイプ



自由長

RoHS

ハンタ 金メッキ PLC 盤内配線



出荷日

1~20本	2日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

ストックA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで 非在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%



アングル形状・バラ線で省スペース化が可能です!

- アングル形状になっていますので、狭い場所でも取り回しが楽に行えます。
- 電線はAC用の黄色とDC用の青とさらに多目的に赤、白、黒の計5色を用意。
- カスタムNo.をご利用頂きますと、マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は**②2440ページ**
- バラ線の一部線色変更は「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。(*マークチューブのみを除く)詳しくは**②2420ページ**

 


・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo. 付け忘れにご注意ください。
・ケーブルが太く、フードが閉まり切らない事がありますが、性能・品質に問題はありません。

部材ページ **②2256**

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~10
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%


*指定長の公差は上記の通りになります。



カスタムNo.は 型式末尾にお付けください

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	嵌合面と配線方向	外形イメージ図	電線タイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
							基本単価	電線単価/m
BHFCNA フード付 M2.6スクリュー ロック式 タイコエレクトロニクス AMP	SAT (メスアングル)	ピンNo. A1 (1)		A 黄色 B 青色 C 白色 D 黒色 E 赤色 UL1007 AWG24 同等品	40	0.2 ~ 10 0.1m 毎に 指定可	¥2,431	¥400
	SBT (メスアングル)	ピンNo. A1 (1)						
	SAY (メスアングル)	ピンNo. A1 (1)					¥3,160	¥400
	SBY (メスアングル)	ピンNo. A1 (1)						
	SAR (メスアングル)	ピンNo. A1 (1)					¥3,160	¥400
	SBR (メスアングル)	ピンNo. A1 (1)						

コンタクト配列表

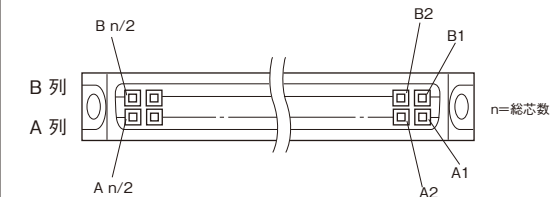

ソケット(メス)コネクタを嵌合面より見た図です。

Dsub
コネクタハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

セントロニクス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HOR
コネクタハーネス

DX31
ハーピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス