


汎用タイプ

自由長

RoHS

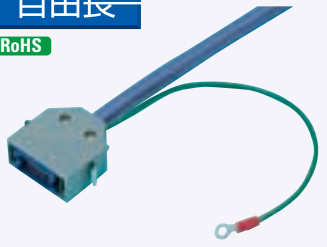

結線・線色ページ **2523**
部材ページ **2292**

細径 柔軟 ハンダ PLC モーター 船間接続



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで

翌日出荷品(Aストーク)はご注文時にAストーク希望とお申しつけください。

非在庫品

ココが特長 **FA機器に幅広く採用されています**

- FA機器に幅広く採用されているMRシリーズコネクタを使用した、ハーネスです。
 - カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は**2441ページ**
 - 追加加工をご利用頂きますと、シース剥き長さ・アース線長さ・端子サイズの指定が可能です。指定方法は**2441ページ**
- オスとメスは結合できません。結合できるハーネスは**2289ページ**の中継タイプです。
- 追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
- シールドはリード線引き出します。



指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%



無料追加加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価				
						基本単価	ケーブル単価/m			
						SBケーブル	Eケーブル	JSケーブル	MSケーブル	
AR ネジ・ワンタッチロック プラスチック フード付 本多通信工業	P (オス)		SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	8	0.2	¥610	¥108	¥357	¥154	¥216
						¥1,097	¥148	¥600	¥238	¥346
						¥1,274	¥167	¥715	¥305	¥434
						¥1,510	¥203	¥900	¥360	¥518
						¥1,875	¥254	¥1,098	¥495	¥722
						¥2,516	¥367	¥1,320	—	—
	S (メス)		E NA2BWSB AWG28 ツイストペア 2重シールド 300V(8~34芯まで)	8	0.2	¥610	¥108	¥357	¥154	¥216
						¥1,097	¥148	¥600	¥238	¥346
						¥1,274	¥167	¥715	¥305	¥434
						¥1,510	¥203	¥900	¥360	¥518
						¥1,875	¥254	¥1,098	¥495	¥722
						¥2,516	¥367	¥1,320	—	—
	PP (オス・オス)		NA2BWSH 30V(50芯) UL 紺色	8	50	¥1,221	¥108	¥357	¥154	¥216
						¥2,195	¥148	¥600	¥238	¥346
						¥2,549	¥167	¥715	¥305	¥434
						¥3,020	¥203	¥900	¥360	¥518
						¥3,750	¥254	¥1,098	¥495	¥722
						¥5,033	¥367	¥1,320	—	—
SS (メス・メス)		JS SS300SB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油柔軟 黒色	8	0.1m毎に指定可	¥1,221	¥108	¥357	¥154	¥216	
					¥2,195	¥148	¥600	¥238	¥346	
					¥2,549	¥167	¥715	¥305	¥434	
					¥3,020	¥203	¥900	¥360	¥518	
					¥3,750	¥254	¥1,098	¥495	¥722	
					¥5,033	¥367	¥1,320	—	—	
PS (オス・メス)		MS SS300RSB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油可動 黒色	8	0.1m毎に指定可	¥1,221	¥108	¥357	¥154	¥216	
					¥2,195	¥148	¥600	¥238	¥346	
					¥2,549	¥167	¥715	¥305	¥434	
					¥3,020	¥203	¥900	¥360	¥518	
					¥3,750	¥254	¥1,098	¥495	¥722	
					¥5,033	¥367	¥1,320	—	—	

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス

丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料



Order
注文例

コネクタタイプ
AR

形状仕様タイプ
ST

ケーブルタイプ
E

芯数
8

指定長(m)
0.2

無料追加加工・カスタムNo.は
型式末尾にお付けください

*シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様 タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)	基準単価				
						基本単価	ケーブル単価/m			
						SBケーブル	Eケーブル	JSケーブル	MSケーブル	
AR ワンタッチロック プラスチック フード付 本多通信工業	ST (メス・バラ線) ピン番入りマ ークチューブ付		SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	8	0.2	¥892	¥108	¥388	¥154	¥216
				16		¥1,585	¥148	¥499	¥238	¥346
				20		¥1,800	¥167	¥664	¥305	¥434
				25		¥2,077	¥203	¥664	¥360	¥518
				34		¥2,523	¥254	¥928	¥495	¥722
	PT (オス・バラ線) ピン番入りマ ークチューブ付		E NA28WSB AWG28 ツイストペア 2重シールド 300V(8~34芯まで)	8		¥892	¥108	¥388	¥154	¥216
				16		¥1,585	¥148	¥499	¥238	¥346
				20		¥1,800	¥167	¥664	¥305	¥434
				25		¥2,077	¥203	¥664	¥360	¥518
				34		¥2,523	¥254	¥928	¥495	¥722
	SY (メス・Y端子) ピン番入りマ ークチューブ付		JS SS300SB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油柔軟 黒色	8		¥980	¥108	¥388	¥154	¥216
				16		¥1,853	¥148	¥499	¥238	¥346
				20		¥2,219	¥167	¥664	¥305	¥434
				25		¥2,690	¥203	¥664	¥360	¥518
				34		¥3,480	¥254	¥928	¥495	¥722
	PY (オス・Y端子) ピン番入りマ ークチューブ付		MS SS300RSB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油可動 黒色	8		¥980	¥108	¥388	¥154	¥216
				16		¥1,853	¥148	¥499	¥238	¥346
				20		¥2,219	¥167	¥664	¥305	¥434
				25		¥2,690	¥203	¥664	¥360	¥518
				34		¥3,480	¥254	¥928	¥495	¥722
				50	¥3,338	¥367	¥1,163	—	—	
				50	¥3,338	¥367	¥1,163	—	—	
				50	¥4,878	¥367	¥1,163	—	—	
				50	¥4,878	¥367	¥1,163	—	—	
				50	¥4,878	¥367	¥1,163	—	—	

コネクタ
ハーネス

角型
ハーネス

Dsub
コネクタハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

セントロニクス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HOR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス

2012.9
2013.8

2288