

ワニ口クリップハーネス

コネクタ
ハーネス

同軸
ハーネス

ワニ口クリップハーネス(3A)



RoHS

ココが
特長

ワニ口クリップに電線を取り付けています

●ワニ口クリップは3A対応となります。
使用電線 : UL1007 AWG20
使用クリップ : MJ-*** (ミヤマ電器) ※カタログ未掲載商品です。
製品定格 : AC125V / 3A

ニッケル
メッキ



1セットから注文OK!
出荷日
1~10セット 3日目出荷
11セット~ 都度見積
ストークA 翌日出荷
¥500/本
5セットまで 非在庫品

1セット
同色5本入り



Order
注文例

型式	全長 (m)
MCR3S-RE	3

型式	プラグ電線色	タイプ	全長(m)			
			0.5	1	2	3
MCR3S-RE	赤	 全長 ワニ口クリップ片端付	¥1,045	¥1,083	¥1,312	¥1,485
MCR3S-BK	黒					
MCR3S-WH	白					
MCR3S-GR	緑					
MCR3S-BE	青					
MCR3S-YE	黄	 全長 ワニ口クリップ両端付	¥1,652	¥1,690	¥1,917	¥2,093
MCR3W-RE	赤					
MCR3W-BK	黒					
MCR3W-WH	白					
MCR3W-GR	緑					
MCR3W-BE	青					
MCR3W-YE	黄					

ハーネス
選定方法

角型
ハーネス

同軸
ハーネス


丸型
ハーネス

ナイロン
ハーネス

カスタム
ハーネス

ハーネス資料

ワニ口クリップハーネス(20A)

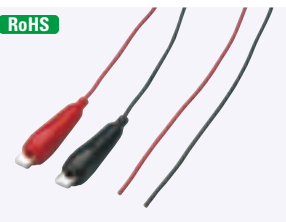

RoHS

ココが
特長

ワニ口クリップに電線を取り付けています

●ワニ口クリップは20A対応となります。
使用電線 : UL1015 AWG14
使用クリップ : WTN1224-***相当品 (O3743ページ)
製品定格 : AC125V / 20A

ニッケル
メッキ



1セットから注文OK!
出荷日
1~10セット 3日目出荷
11セット~ 都度見積
ストークA 翌日出荷
¥500/本
5セットまで 非在庫品

1セット4本入り
赤2本+黒2本




Order
注文例

型式	全長 (m)
MCR20S-REBK	3

型式	プラグ電線色	タイプ	全長(m)			
			0.5	1	2	3
MCR20S-REBK	赤2本 + 黒2本	 全長 ワニ口クリップ片端付	¥1,647	¥1,680	¥1,856	¥2,060
MCRC20W-REBK	赤2本 + 黒2本	 全長 ワニ口クリップ両端付				

ワニ口クリップハーネス(30A)

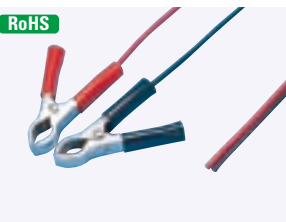

RoHS

ココが
特長

ワニ口クリップに電線を取り付けています

●ワニ口クリップは30A対応となります。
使用電線 : UL1015 AWG12
使用クリップ : WTN1223-***相当品 (O3743ページ)
製品定格 : AC125V / 30A

ニッケル
メッキ



1セットから注文OK!
出荷日
1~10セット 3日目出荷
11セット~ 都度見積
ストークA 翌日出荷
¥500/本
5セットまで 非在庫品

1セット4本入り
赤2本+黒2本



Order
注文例

型式	全長 (m)
MCR30S-REBK	3

型式	プラグ電線色	タイプ	全長(m)			
			0.5	1	2	3
MCR30S-REBK	赤2本 + 黒2本	 全長 ワニ口クリップ片端付	¥1,817	¥1,964	¥2,214	¥2,521
MCRC30W-REBK	赤2本 + 黒2本	 全長 ワニ口クリップ両端付				

2012.9

2013.8

2335