

高信頼金属フードタイプ

RoHS



金属フードタイプ(ヒロセ電機製)

2重シールド ネジロック GP-IB



Delivery 納期

1本から注文OK!

ココが特長

堅牢で信頼性の高い金属フードを使用しています

●GP-IBケーブルとして必要な規格であるIEEE-STD-488-1978およびIEC-Pub.625-1等の国際規格に適合しております。

ヒロセ電機製

本数条件	出荷日	
	2m以下	3m以上
1~10本	翌日(当日)	5日目
11本~	都度見積	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品 非在庫品



Order 注文例

型式
GP-IB-H-0.5

外形イメージ図

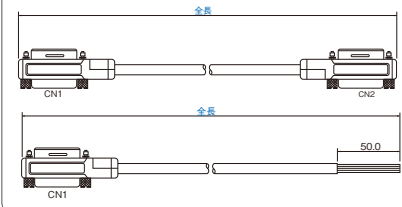

型式	タイプ	全長(m)	ケーブル	標準単価			
				1~9本	10~19本	20~29本	30本~
GP-IB-H-0.5	コネクタ片端付 ヒロセ電機製	0.5m	UL2935 2重シールド (編組+アルミ) 沖電機	¥6,555	¥6,084	¥5,290	¥5,060
GP-IB-H-1		1m		¥6,900	¥6,417	¥5,635	¥5,290
GP-IB-H-2		2m		¥7,786	¥7,234	¥6,325	¥5,980
GP-IB-H-4		4m		¥9,557	¥8,878	¥7,360	¥7,360
GP-IB-H-6		6m		¥11,328	¥10,523	¥8,970	¥8,395
GP-IB-H-8		8m		¥13,099	¥11,834	¥10,005	¥9,200
GP-IB-H-10		10m		¥14,858	¥13,467	¥11,270	¥10,465
GP-IB-H-12		12m		¥16,629	¥15,111	¥12,650	¥11,960
GP-IB-H-15		15m		¥18,929	¥17,089	¥14,605	¥13,455
GP-IB-H-20		20m		¥20,700	¥18,734	¥17,250	¥16,675
GP-IB-HH-0.5	コネクタ両端付 ヒロセ電機製	0.5m	UL2935 2重シールド (編組+アルミ) 沖電機	¥10,810	¥10,235	¥9,143	¥8,625
GP-IB-HH-1		1m		¥11,270	¥10,695	¥9,545	¥9,085
GP-IB-HH-2		2m		¥12,075	¥11,385	¥10,235	¥9,660
GP-IB-HH-3		3m		¥12,938	¥12,190	¥11,155	¥10,695
GP-IB-HH-4		4m		¥13,800	¥12,995	¥12,075	¥11,730
GP-IB-HH-5		5m		¥14,605	¥13,800	¥12,593	¥12,018
GP-IB-HH-6		6m		¥15,410	¥14,605	¥13,110	¥12,305
GP-IB-HH-8		8m		¥18,929	¥17,089	¥14,605	¥13,340
GP-IB-HH-10		10m		¥20,700	¥18,734	¥15,985	¥14,605
GP-IB-HH-12		12m		¥22,471	¥20,367	¥17,480	¥15,985
GP-IB-HH-15	15m	¥25,128	¥22,667	¥19,320	¥17,595		
GP-IB-HH-20	20m	¥29,728	¥26,945	¥22,770	¥21,160		

信号名	CN1, CN2 コネクタ ピンNo.	例)ピンNo.11 灰・赤3	
		絶縁体の色	マークと点数
DIO1	1	橙	赤1
DIO2	2	灰	赤1
DIO3	3	白	赤1
DIO4	4	黄	赤1
EOI(24)	5	桃	赤1
DAV	6	灰	赤2
NRFD	7	白	赤2
NDAC	8	黄	赤2
IFC	9	桃	赤2
SRQ	10	橙	赤3
ATN	11	灰	赤3
SHIEL	12	シールド	
	フード		
DIO5	13	橙	黒1
DIO6	14	灰	黒1
DIO7	15	白	黒1
DIO8	16	黄	黒1
REN(24)	17	橙	赤2
GND(6)	18	灰	黒2
GND(7)	19	白	黒2
GND(8)	20	黄	黒2
GND(9)	21	桃	黒2
GND(10)	22	橙	黒3
GND(11)	23	灰	黒3
69.,LOGI	24	桃	黒1
	24	橙	黒2

※標準と異なるシールド処理は行いません。

*** 新価格 適用開始時期に関しては 0101ページ