



グローバルハーネスシリーズ ディスプレイハーネス(高解像度)

計測通信
USBハーネス

画像・音声
ハーネス

USB・PC周辺
ハーネス

画像・音声
ハーネス

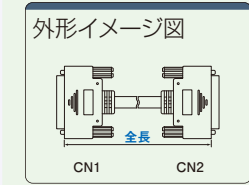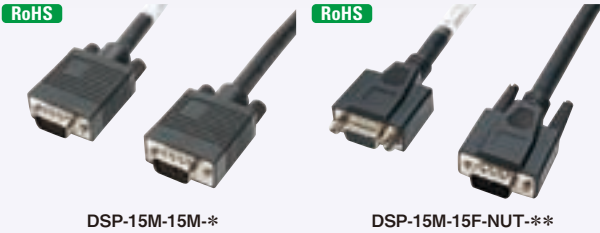

ココが
特長

Global Harness Series

日本、中国で型式を変更せずに現地購入可能!

- 日本・中国で共通型式を採用しました。
- グローバルにビジネスを展開するお客様の現地調達をサポートします。
- 高解像度での仕様に最適なディスプレイケーブル
- SXGA(1280×1024)の高解像度(61m迄)



・外観及び仕様は、予告無く変更することがあります。
・C18シリーズはGlobal Harness Seriesではありません。



Delivery
納期

30m以下の場合
(レフトアングルを除く)

40m以上の場合
レフトアングルの場合

本数条件	出荷日	本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)	1~5本	12日目
11本~	都度見積	6本~	都度見積



1本から注文OK!

当日出荷は、17時までにご都度お申し込みください。 在庫品 非在庫品

お値引き			お値引き		
10~19本	20~29本	30本~	10~14本	15~19本	20本~
3%	8%	15%	6%	11%	18%

DSP-15Mシリーズの場合

C18-HD15M-HD15*45m以上
C18-HD15MMの場合

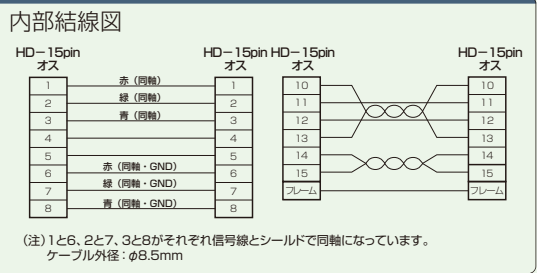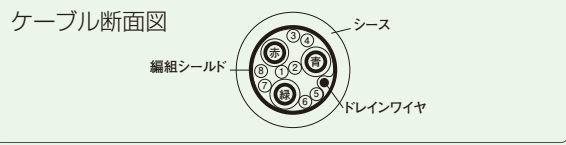


Order 注文例	型式	No.
	DSP-15M-15M	1

型式	NO.	全長(m)	単価
	0.5	0.5m	¥850
	1	1m	¥998
	2	2m	¥1,391
	3	3m	¥1,581
	5	5m	¥2,142
	7	7m	¥3,268
	10	10m	¥4,390
	15	15m	¥5,515
	20	20m	¥7,878
	30	30m	¥9,860
	150	45m(150ft.)	¥16,747
	200	61m(200ft.)	¥19,400
	250	76m(250ft.)	¥23,200
	300	91m(300ft.)	¥27,100
	350	106m(350ft.)	¥31,000
	400	122m(400ft.)	¥34,800
	450	137m(450ft.)	¥38,700
	500	152m(500ft.)	¥42,600
	1	1m	¥1,130
	3	3m	¥1,580
	5	5m	¥2,131
	06-R	1.8m(6ft.)	¥2,290
	10-R	3m(10ft.)	¥2,810
	15-R	4.5m(15ft.)	¥3,820
	25-R	7.6m(25ft.)	¥6,345
	06-L	1.8m(6ft.)	¥2,290
	10-L	3m(10ft.)	¥2,810
	15-L	4.5m(15ft.)	¥3,820
	25-L	7.6m(25ft.)	¥5,730


DSP-15M-15M
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯オス
#4-40ネジ

DSP-15M-15F
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯メス
#4-40ネジ

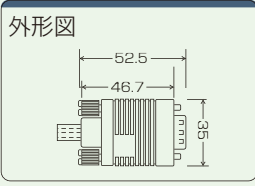


C18-HD15M-HD15M
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯オス
#4-40ネジ

C18-HD15M-HD15F
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯メス
#4-40ネジ
※Global Harness Seriesではありません。

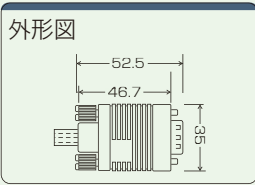

DSP-15M-15F-NUT
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯メス
#4-40ネジ(メス側連結用ナット付)

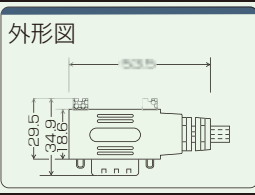

C18-HD15MM
CN1 Dsub高密度15芯オス
CN2 Dsub高密度15芯オス
#4-40ネジ

R(ライトアングル) **L(レフトアングル)**
※Global Harness Seriesではありません。

2012.9
2013.8