

ディスプレイハーネス(低解像度)

RoHS



ココが特長

ローコストなディスプレイハーネスです

- VGA(640×480)クラスの低解像度向けのローコストなディスプレイハーネスです。



Delivery
納期


1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 **在庫品**

お値引き	
1~9本	基準単価
10~19本	3%
20~29本	8%
30本~	15%

外形イメージ図

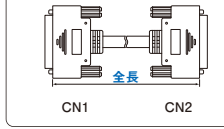


Order
注文例

型式	No.
C06-HD15M-HD15M	3


型式	NO.	全長	基準単価
C06-HD15M-HD15M CN1 Dsub 高密度 15 芯オス CN2 Dsub 高密度 15 芯オス # 4-40 ネジ	3	0.9m (3ft.)	¥540
	6	1.8m (6ft.)	¥680
	10	3m (10ft.)	¥850
	15	4.5m (15ft.)	¥1,100

※ケーブルは全てAWG28 編組シールド付 φ6mmを使用

ケーブル断面図

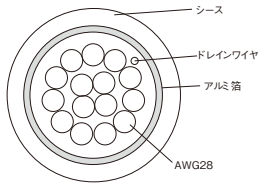


結線図

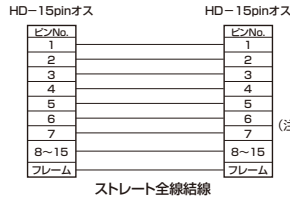

(注)環境が悪い(ノイズの多い)場所や高解像度で使用される場合は、ディスプレイケーブル(高解像度対応)、極細ディスプレイケーブル**02614ページ**をご使用ください。

ディスプレイハーネス(DVI規格)

RoHS

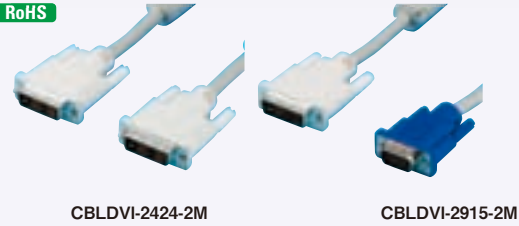

ココが特長

DVI規格に適合したハーネスです

- 全長2mのみとなります。
- CBLDVI-2915-2Mは非RoHS品となります。




Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 **在庫品**

外形イメージ図

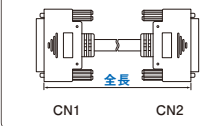

Order
注文例

型式	No.
CBLDVI-2424	2M

型式	NO.	コネクタ	ケーブル/シールド	基準単価			
				1~9本	10~19本	20~29本	30本~
CBLDVI-2424	2M	DVI-D24pin・オス(両側)	二重シールド(編組+アルミ)、UL20276・外径:φ7mm	¥2,240	¥2,170	¥2,100	¥2,010
CBLDVI-2915	2M	DVI-I29pin・オス/HD-15pin・オス		¥2,060	¥1,990	¥1,930	¥1,850

結線図

