

## CAT5e STP アングルタイプ(より線)

RoHS



ココが  
特長

アングルタイプなので、ケーブル引き回しが自由自在。

- STP(シールド有)タイプで、耐ノイズ性に優れた商品です。
- ケーブルの引き回しに非常に優れた商品です。
- ケーブルに無理な負荷をかけずに、配線出来ます。
- 在庫品なので当日出荷が可能です。

CAT5E 1000 BASE-T ツイストペア

Delivery 納期

1本から注文OK!

出荷日

1~50本 翌日(当日)

51本~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

お値引き

10~29本 5%

30~49本 10%

50~99本 15%

100本~ 都度見積



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意ください

仕様

規格	IEEE802.3	
カテゴリ	CAT5e (STP)	
コネクタ	RJ45	
ケーブル	導体	より線
	外径	5.4mm
	導体サイズ	30AWG
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	25.5g/m(コネクタ除く)	
結線タイプ	ストレート	

STP各4種類同じ



Order 注文例

型式	シールドタイプ	色	全長
LC5EU	STP	BL	1

型式	シールドタイプ	色	全長	基準単価
LC5EU	STP シールド有	BL 青	1	¥360
CAT5e 上向き			2	¥603
LC5ED			3	¥770
CAT5e 下向き			5	¥950
LC5EL			10	¥1,500
CAT5e 左向き	15	¥1,900		
LC5ER			CAT5e 右向き	

 
※色は青のみとなります。

※向きはツメを下にした際のケーブル引き出し方向です。

ケーブル引き出し方向の詳細は2704ページ下段の「引き出し方向イメージ」をご確認ください。

結線図

CN1	CN2	色
1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	6	緑
7	7	白/茶
8	8	茶



公差

最長	最短
全長の110%	全長と同じ



Example 使用方法



右向きケーブル: コネクタのツメを上向きにするとケーブルは左向きに抜けます。

## CAT5e UTP アングルタイプ(より線)

RoHS



ココが  
特長

アングルタイプなので、ケーブル引き回しが自由自在。

- UTP(シールド無)タイプで、低価格商品です。
- ケーブルの引き回しに非常に優れた商品です。
- ケーブルに無理な負荷をかけずに、配線出来ます。

CAT5E 1000 BASE-T ツイストペア

Delivery 納期

1本から注文OK!

出荷日

1~50本 翌日(当日)

51本~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

お値引き

10~29本 5%

30~49本 10%

50~99本 15%

100本~ 都度見積



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意ください

仕様

規格	IEEE802.3	
カテゴリ	CAT5e (UTP)	
コネクタ	RJ45	
ケーブル	導体	より線
	外径	5.6mm
	導体サイズ	24AWG
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	35g/m(コネクタ除く)	
結線タイプ	ストレート	

UTP各4種類同じ



Order 注文例

型式	シールドタイプ	色	全長
LC5EU	UTP	BL	1

型式	シールドタイプ	色	全長	基準単価
LC5EU	UTP シールド無	BL 青	1	¥310
CAT5e 上向き			2	¥443
LC5ED			3	¥531
CAT5e 下向き			5	¥815
LC5EL			10	¥1,200
CAT5e 左向き	15	¥1,550		
LC5ER			CAT5e 右向き	

 
※色は青のみとなります。

※向きはツメを下にした際のケーブル引き出し方向です。

ケーブル引き出し方向の詳細は2704ページ下段の「引き出し方向イメージ」をご確認ください。

結線図

CN1	CN2	色
1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	6	緑
7	7	白/茶
8	8	茶




公差

最長	最短
全長の110%	全長と同じ



Example 使用方法

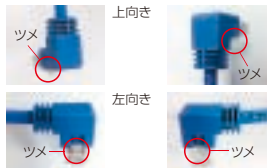

背面から見た時のケーブル引き出し方向です。(ツメは下)