

CAT5e STP (単線・ノイズビート)

自由長

NoiseBEAT

「NoiseBEAT」は、NTTアド
 コンストラクティヴテクノロジー社
 の登録商標です。

RoHS



CAT5E EMI
 対策 ツイスト
 ペア 1000
 BASE-T



1本から注文OK!

出荷日

1~10本	2日目
11本~	都度見積

非在庫品

**ココが
 特長**

優れたシールド特性により、EMI効果は抜群!

- 不要輻射対策に効果を発揮します。
- ノイズ対策時間の短縮が期待できます。



- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FLUKE測定基準については**2702ページ**をご参照くだ
 さい。



Order
 注文例

型式	色	指定長(m)
NWSMC5E-SON-SSB	SB	20


型式	色	指定長(m)	基準単価	
			基本単価	ケーブル単価/m
NWSMC5E-SON-SSB	SB (空)	0.5~100 0.1m毎に指定可能	¥2,380	¥630

仕様


規格	IEEE802.3ab (1000BASE-Tまで対応)	
ケーブル	導体	単線
	外径	7.0mm
	導体サイズ	AWG24 (0.5mm)
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	31.4g/m (コネクタ部除く)	
結線タイプ	ストレート	
使用温度範囲	-20℃~60℃	

※定格電流・定格電圧の規定はありません。

構造図

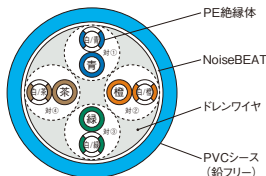

外形図

 

○ストレート結線

CN1	CN2	色
1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	6	緑
7	7	白/茶
8	8	茶

公差

	最長	最短
指定長の110%	指定長と同じ	

各CAT5eケーブルへ通電中のAC/DCアダプタを近づけ、
 ケーブルへ侵入するノイズレベルを測定比較(当社比)

