

CAT5e UTP (単線・屋外用)

自由長

RoHS



CAT5e ツイストペア 1000BASE-T 耐水 屋外配線



ココが
特長

外圧、耐水性に優れた屋外用ケーブル!

- 全長が1mごとに指定できます。
- シース部にラミネートシースを施したので外圧に強く、耐久性に優れています。
- アースGND用の「ドレンワイヤ」がラップシースむき出し長と同じのため、作業性が優れています。
- 耐候性があり、紫外線を受けても影響がありません。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 ・FLUKE測定基準については[2702ページ](#)をご参照ください。

出荷日

1~10個	2日目
11個~	都度見積


非在庫品



型式	指定長(m)	シースむき出しの長さ
NWOUT-888SA	20	0.2

型式	指定長(m)	シースむき出し長さ(m)	基準単価	
			基本単価	ケーブル単価/m
NWOUT-888SA	15~100 1m毎に 指定可能	0.2~5 0.1m毎に 指定可能	¥1,570	¥210

外形図

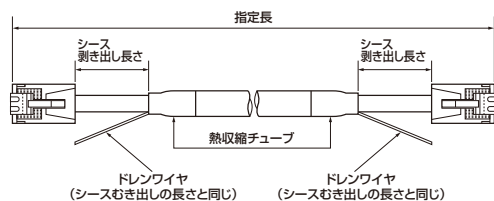


○ストレート結線

CN1	CN2
1	1 白/橙
2	2 橙
3	3 白/緑
4	4 青
5	5 白/青
6	6 緑
7	7 白/茶
8	8 茶

公差

最長	最短
指定長の110%	指定長と同じ

構造図

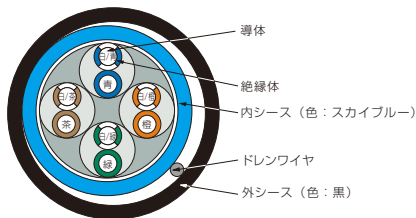

仕様

規格	IEEE802.3ab (1000BASE-Tまで対応)
導体	単線
外径	9.5mm
導体サイズ	AWG24 (0.5mm)
ケーブル型式	NWTKLAN5ELAP
ドレンワイヤ	φ0.5スズメッキ軟銅線
シース材質	ラミネートシース
最小曲げ半径	ケーブル直径×5倍
重量	約80g/m (コネクタ部除く)
結線タイプ	ストレート
使用温度範囲	-20~+60°C
保管温度範囲	-20~+60°C

※定格電流・定格電圧の規定はありません。

敷設例

