


## CAT5e UTP(より線)

RoHS

CAT5e 1000 BASE-T ツイストペア

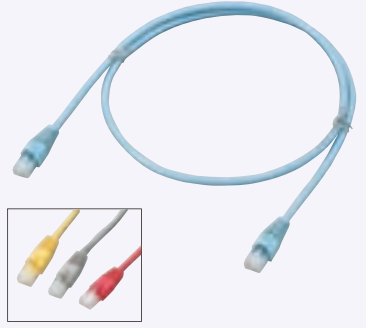

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
 ・FLUKE測定基準については▶2702ページをご参照ください。

**ココが特長** **ロープライスを実現したシールド無LANケーブル!**  
 ●UTP(シールド無)タイプで、取り回しが楽なより線タイプです。

仕様

規格	IEEE802.3/ab(1000BASE-Tまで対応)	
ケーブル	導体	より線
	外径	5.6mm
	導体サイズ	AWG24
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	39g/m(コネクタ除く)	
結線タイプ	ストレート	
使用温度範囲	-10℃~60℃	
保管温度範囲	-20℃~75℃	
定格電圧	30V	
定格電流	1.5A	

1本から注文OK!

出荷日

1~50本 翌日(当日)

51本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

10~29本 4%

30~49本 9%

50~99本 15%

100本~ 都度見積



型式	色	全長
NWGM5E-STN-SUMB	BL	1

型式	色	全長(m)	基準単価
NWGM5E-STN-SUMB	BL(青) GY(灰) YL(黄) RD(赤)	1	¥143
		2	¥223
		3	¥277
		5	¥390
		7	¥520
		10	¥600
		15	¥980

結線図



CN1	CN2	色
1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	6	緑
7	7	白/茶
8	8	茶

公差

最長	最短
全長の110%	全長と同じ

## CAT5e STP(より線)

RoHS

CAT5e 1000 BASE-T ツイストペア



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
 ・FLUKE測定基準については▶2702ページをご参照ください。

**ココが特長** **ロープライスを実現したシールド付LANケーブル!**  
 ●STP(シールド付)タイプで、取り回しが楽なより線タイプです。

仕様

規格	IEEE802.3/ab(1000BASE-Tまで対応)	
ケーブル	導体	より線
	外径	5.6mm
	導体サイズ	AWG26
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	39g/m(コネクタ除く)	
結線タイプ	ストレート	
使用温度範囲	-10℃~60℃	
保管温度範囲	-20℃~75℃	
定格電圧	30V	
定格電流	1.5A	

1本から注文OK!

出荷日

1~50本 翌日(当日)

51本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

10~29本 4%

30~49本 9%

50~99本 15%

100本~ 都度見積



型式	色	全長
NWNMC5E-STN-SSMB	BL	1

型式	色	全長(m)	基準単価
NWNMC5E-STN-SSMB	BL(青) GY(灰) YL(黄) RD(赤) GN(緑)	1	¥196
		2	¥316
		3	¥415
		5	¥609
		7	¥825
		10	¥960
		15	¥1,410

結線図



CN1	CN2	色
1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	6	緑
7	7	白/茶
8	8	茶

公差

最長	最短
全長の110%	全長と同じ

LANアングルケーブル

自由長LANケーブル

耐環境自由長LANケーブル

固定長LANケーブル

パルケーブル

RJ45モジュラプラグ・ブーツ

RJ11ケーブル

RJ45モジュラジャック

RJ45スナッピンモジュール

FA用防塵・防水LAN部品

LANアクセサリ

技術資料