


CAT5e・STP

RoHS

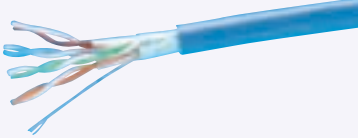

NW06F-R4P-T24-SH

CAT5E

1000
BASE-Tツイスト
ペアDelivery
納期ココが
特長

低価格を実現!シールド付ケーブル
●CAT5e・STP(シールド付)のバルクケーブルです。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

1本から注文OK!

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order
注文例


型式	色
NW06F-R4P-T24-SH	BL

仕様

対応通信方式	CAT5e
規格	IEEE802.3/ab(1000BASE-Tまで対応)
許容曲半径	ケーブル外径×4倍
使用温度範囲	-10℃~60℃
保管温度範囲	-20℃~75℃
定格電圧	30V
定格電流	1.0A
導体サイズ	AWG24

型式 (商品名上:下:特徴)	色	全長 (m)	外径 (mm)	NEXT値 (db)	概算重量 (kg)	標準単価		
						1~9本	10~19本	20~29本
NW06F-R4P-T24-SH (より線/ツイストペア/シールド付)	BL(青)・RD(赤)・GY(灰) GN(緑)・BK(黒)・YL(黄)	304(箱)	5.9	35.3 (100MHz時)	11 (一巻)	¥17,542	¥14,910	¥13,866
NW06FG-R4P-S24-SH (単線/ツイストペア/シールド付)	GY(灰)		6.5		12 (一巻)	¥19,110	¥16,244	¥15,107

CAT5e・UTP・屋外用

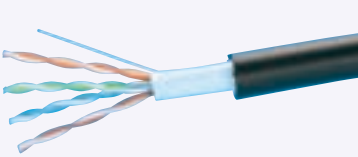

NWTKLAN5ELAP

屋外
配線

JIS

CAT5E

ツイスト
ペアDelivery
納期ココが
特長

紫外線抑制効果があり、屋外で使用が可能です。
●UVカット屋外用のCAT5eケーブルです。



・屋外使用部は、LAPシースのままですべて布設下さい。
・地中へ直接埋設しないで下さい。
・水中でのご使用はできません。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

1本から注文OK!

出荷日

1~5本 2日目

6本~ 都度見積

非在庫品

Order
注文例


型式
NWTKLAN5ELAP

仕様

許容曲半径	ケーブル外径×4倍
使用温度範囲	-20~60℃(動作時)、0~50℃(施行時)
保管温度範囲	-20~60℃
導体サイズ	AWG24

型式	色	規格	全長 (m)	外径 (mm)	NEXT値 (db)	概算重量 (kg)	標準単価		
							1~9本	10~19本	20~29本
NWTKLAN5ELAP (単線/ツイストペア/シールドなし)	黒	CAT5e IEEE802.3/u/ab (1000BASE-Tまで対応)	300 (ドラム)	8.5	35.3 (100MHz時)	21 (一巻)	¥75,000	¥64,290	¥60,000

構造図

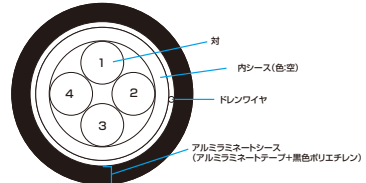

NWEM-TKL5E805X4P

LANアングル
ケーブル自由長
LANケーブル耐環境自由長
LANケーブル固定長
LANケーブル

バルクケーブル

RJ45
モジュラプラグ・
ブーツRJ11
ケーブルRJ45
モジュラジャックRJ45
スナッピン
モジュールFA用
防塵・防水
LAN部品LAN
アクセサリ

技術資料