


**UTP**

CAT5e (汎用)

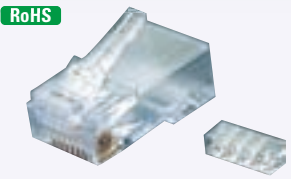

**ココが特長** **RJ45スタンダードプラグ**  
 ●CAT5eタイプで一番安価なタイプ。  
 ※組立方法は**②2739ページ**をご参照ください。



**1パック 10個入**  
**1パック 100個入**  
**1パック 500個入**

出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
**在庫品**



仕様		
カテゴリ	CAT5e	
適合ケーブル	導体	両用(より線/単線)どちらでも使用可
	AWG	24~26
	UL	94V-0
コネクタ	ハウジング材質	ポリカーボネート
	コンタ外材質	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	2	

型式	バック入数	タイプ	基準単価	スライド単価
NW060-R88-T50-C5E	10	汎用	1~4/バック	5~9/バック
	100		¥411	¥341
	500		¥2,800	¥2,650
			¥14,000	¥12,000

Order注文例 型式 - バック入数  
 NW060-R88-T50-C5E - 10

CAT5e (簡単加工)



**ココが特長** **作業性の良い汎用CAT5eプラグ**  
 ●導線を貫通後カットできるため作業性が高いタイプ。  
 ※組立方法は**②2739ページ**をご参照ください。



**1パック 50個入**  
**1パック 250個入**

出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
**在庫品**



仕様		
カテゴリ	CAT5e	
適合ケーブル	導体	両用(より線/単線)どちらでも使用可
	AWG	24~26
	UL	94V-0
コネクタ	ハウジング材質	ポリカーボネート
	コンタ外材質	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	2	

型式	バック入数	タイプ	基準単価	スライド単価
NW060-EZRJ45	50	簡単加工	1~4/バック	5~9/バック
	250		¥5,980	¥5,500
			¥28,500	¥27,000

Order注文例 型式 - バック入数  
 NW060-EZRJ45 - 50

CAT5e (爪保護構造)




**ココが特長** **爪折れ防止構造のCAT5eプラグ**  
 ●爪部分がリリーチ型のため爪折れを防止し易いタイプ。



**1パック 100個入**

出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
**在庫品**

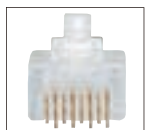

仕様		
カテゴリ	CAT5e	
適合ケーブル	導体	両用(より線/単線)どちらでも使用可
	AWG	24~26
	UL	94V-0
コネクタ	外径	φ4.826~φ6.35
	ハウジング材質	ポリカーボネート
重量(g)	2	


※組立方法は**②2739ページ**をご参照ください。

型式	バック入数	タイプ	基準単価	スライド単価
NWMP588	100	爪保護構造	1~4/バック	5~9/バック
			¥7,500	¥6,400

販売：ミスミ/製造元：ハンドウィット

Order注文例 型式 - バック入数  
 NWMP588 - 100

CAT6

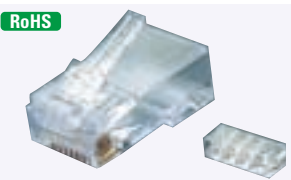

**ココが特長** **RJ45 CAT6スタンダードプラグ**  
 ●CAT6タイプで一番安価なタイプ。  
 ※組立方法は**②2739ページ**をご参照ください。



**1パック 10個入**  
**1パック 100個入**

出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
**在庫品**



仕様		
カテゴリ	CAT6	
適合ケーブル	導体	より線用
	AWG	24~26
	UL	94V-0
コネクタ	ハウジング材質	ポリカーボネート
	コンタ外材質	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	2	

型式	バック入数	タイプ	基準単価	スライド単価
NW060-R88-T50-C6	10	汎用	1~4/バック	5~9/バック
	100		¥870	¥750
			¥4,800	¥4,500

Order注文例 型式 - バック入数  
 NW060-R88-T50-C6 - 10