

## 110工具圧接タイプ(UTP・CAT5e・ダストカバーなし)

RoHS



**ココが特長**

### 安価タイプのモジュラジャック!

- 汎用タイプのモジュラジャックです。
- パネルに直接取り付けが可能です。
- 圧接方法は、「上部」です。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意



Delivery  
納期

**1個から注文OK!**

### 出荷日

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

適合ケーブル	単線のみ
ケーブルサイズ	AWG22~24
コネクタ	RJ45
圧接方法	上部
難燃グレード	94V-0
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1000V
定格電流	1.5A
重量(g)	8



Order  
注文例


型式	色
NW07FKR-I88	IV

型式	色	基準単価		スライド単価	
		1~19個	20~34個	35~49個	50~199個
NW07FKR-I88	IV(アイボリー) BK(黒)	¥650	¥560	¥450	¥390

※組立方法はP2742ページをご参照下さい。


### 外形図

(単位: mm)

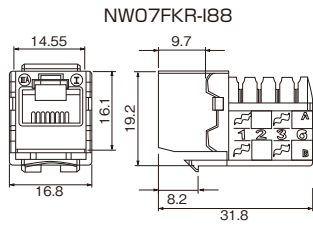

### (推奨) 取付穴寸

(単位: mm)

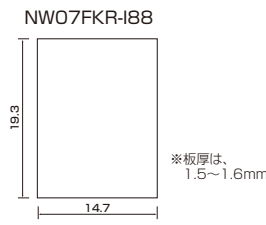

## 110工具圧接タイプ(STP・CAT5e・ダストカバー付)

RoHS



結束バンド(付属品)



**ココが特長**

### ノイズ対策用モジュラジャック!

- ノイズに強いシールドタイプです。
- パネルに直接取り付けが可能です。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ご注意



Delivery  
納期

**1個から注文OK!**

### 出荷日

1~150個	翌日(当日)
151個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

適合ケーブル	より線、単線共用
ケーブルサイズ	22~24
コネクタ	RJ45
難燃グレード	94V-0
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	14




Order  
注文例

型式
NWNKSJ-FTP-R

型式	基準単価		スライド単価	
	1~19個	20~34個	35~49個	50~199個
NWNKSJ-FTP-R	¥770	¥590	¥490	¥390


### 外形図

(単位: mm)

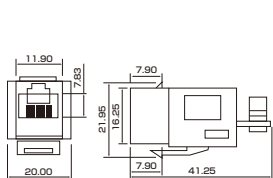

### (推奨) 取付穴寸

(単位: mm)

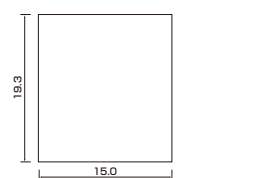

※組立方法はP2742ページをご参照下さい。

LANアングルケーブル

自由長LANケーブル

耐環境自由長LANケーブル

固定長LANケーブル

バルクケーブル

RJ45モジュラプラグ・ブーツ

RJ11ケーブル

RJ45モジュラジャック

RJ45スナップインモジュール

FA用防塵・防水LAN部品

LANアクセサリ

技術資料