

## パネル取付タイプ・UTP・CAT5e

RoHS

CAT5E

UL



Delivery  
納期



ココが  
特長

### ジャック同士を中継するCAT5e・RJ45コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。

1個から注文OK!

#### 出荷日

1~100個 翌日(当日)

101個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

コネクタ	RJ45(メス)	
結線	ストレート	
UL	94V-0	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲	-10~60℃	
保管温度範囲	-40~68℃	
定格電圧	1000V	
定格電流	1.5A	
重量(g)	9	



Order  
注文例

型式


NW080-88S-C5R

1パック 10個入 1パック 50個入


型式	パック入数	基準単価
NW080-88S-C5R	1個	1~9個 ¥1,110
NW080-88S-C5RP10	10個	¥5,000
NW080-88S-C5RP50	50個	¥23,000

### 外形図

(単位: mm)

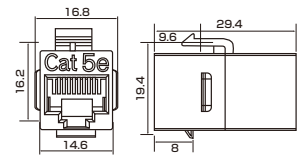

### (推奨)取付穴寸 (単位: mm)

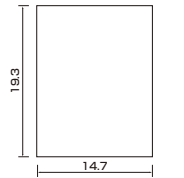

※板厚は、1.5~1.7mm

## パネル取付タイプ・UTP・CAT6

RoHS

CAT6

UL



Delivery  
納期



ココが  
特長

### ジャック同士を中継するCAT6・RJ45コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。

1個から注文OK!

#### 出荷日

1~100個 翌日(当日)

101個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 仕様

コネクタ	RJ45(メス)	
結線	ストレート	
UL	94V-0	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲	-10~60℃	
保管温度範囲	-40~68℃	
定格電圧	1000V	
定格電流	1.5A	
重量(g)	5	



Order  
注文例


型式

NW080-88S-C6R


型式	基準単価		スライド単価	
	1~29個	30~69個	70~99個	100~199個
NW080-88S-C6R	¥1,310	¥1,110	¥610	¥510

### 外形図

(単位: mm)

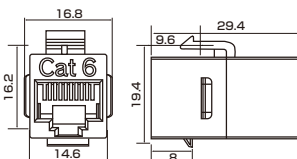

### (推奨)取付穴寸 (単位: mm)

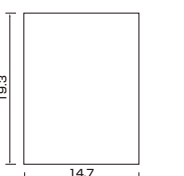

※板厚は、1.5~1.7mm

LANアングル  
ケーブル

自由長  
LANケーブル

耐環境自由長  
LANケーブル

固定長  
LANケーブル

バルケーブル

RJ45  
モジュラプラグ・  
ブーツ

RJ11  
ケーブル

RJ45  
モジュラジャック

RJ45  
スナップイン  
モジュール

FA用  
防塵・防水  
LAN部品

LAN  
アクセサリ

技術資料