

## パネル取付タイプ・STP

LANケーブル  
LANケーブル



LANケーブル  
光ケーブル

パネル取付アングルタイプ・STP・CAT5e

RoHS



NW080-88S-C5-SI-SHR

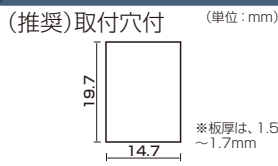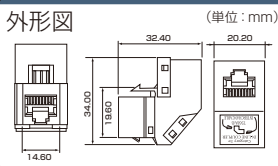

ココが特長

### シールド付アングルタイプのRJ45コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT5e
形状	L型
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	15

1パック 10個入 1パック 50個入

¥

型式	パック入数	基準単価
NW080-88S-C5-SI-SHR	1個	¥440
NW080-88S-C5-SI-SHRP10	10個	¥3,950
NW080-88S-C5-SI-SHRP50	50個	¥19,200



Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品





Order  
注文例

型式	NW080-88S-C5-SI-SHR
----	---------------------

パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT5e

RoHS

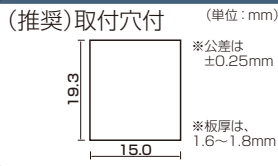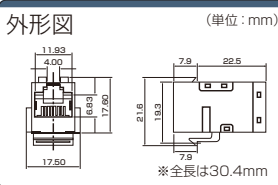

ココが特長

### シールド付ストレートタイプのCAT5eコネクタ

- LANハーネスを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT5e
形状	I型
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-40℃~125℃
保管温度範囲	-40℃~125℃
定格電圧	250V
定格電流	2A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	8

¥

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NWSI-C5E-SH	¥510	¥480	¥440	¥380



Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品





Order  
注文例

型式	NWSI-C5E-SH
----	-------------

パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT6

RoHS

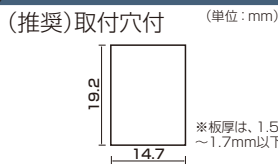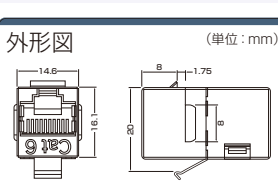

ココが特長

### シールド付きストレートタイプのCAT6コネクタ

- LANハーネスを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。
- STP(シールド)タイプのため、ノイズ耐性に優れています。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT6
形状	I型
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
重量(g)	9

¥

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50~99個
NW080-88S-SI-C6-SH	¥790	¥770	¥740	¥680



Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式	NW080-88S-SI-C6-SH
----	--------------------