

3芯プラグ片側切り落としタイプ(PSE・UL・CSA規格対応)

RoHS

電安法 PSE UL CSA 電源用

Delivery 納期



コゴが特長 **定格15A/125V国際規格自由長商品!**
 ●1m～15m間9種の長さを指定できます。
 ●PSE、UL、CSA規格を取得したACコードです。
 UL規格：E35796
 CSA規格：LL22456

注意 各国の安全規格は**2835ページ**を参照して下さい。
 各国のプラグ形状は**2936ページ**を参照して下さい。

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1～10本	5日目
11～20本	8日目
21本～	都度見積

納期に関するお断り
 本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。

非在庫品

指定長(m)	～0.9	1.0～3.5	4.0～12	15
公差	+/-20mm	+/-50mm	+/-指定長の3%	+0/-600mm

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order 注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	指定長(m)
FJCU15A	P	1

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	指定長(m)	基準単価	スライド単価
				1～19本	20～59本
FJCU15A	P (プラグ)		1	¥6,049	¥5,062
			2	¥6,448	¥5,460
			3	¥6,852	¥5,858
			5	¥7,637	¥6,651
			7	¥10,906	¥9,502
			8	¥11,338	¥9,926
			10	¥12,117	¥10,705
			12	¥12,894	¥11,482
			15	¥14,157	¥12,731

仕様




定格	15A-125V
規格対象国	日本・米国・カナダ
ファイルナンバー	UL : E35796
	CSA : LL22456
プラグタイプ	平型2P+アースピン
ケーブル型式	SJT(VCTF)/14AWG
芯数	3芯
形状	丸型

外形図

(単位: mm)

■ケーブル断面

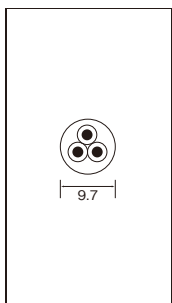

コア色: E: 緑/黄...G
 N: 淡青...W
 L: 茶

■プラグ/ソケット形状

