

 
**固定長(PSE)**

片側切り落しCタイププラグ




**ココが特長** 定格7/12A-125V  
ロープライス3芯コード

プラグ形状



E:緑/黄  
N:白  
L:黒  
(単位: mm)

 

電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A/12A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ケーブル材質	キャブタイヤコード
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3×0.75mm <sup>2</sup> (7A) VCTF/3×1.25mm <sup>2</sup> (12A)


Order 注文例

型式
3M-2

¥


型式	全長	電流	基準単価	スライド単価
3M-2	2m	7A	¥333	¥283
3M-3	3m	7A	¥523	¥445
3M-5	5m	7A	¥713	¥606
3VC-2	2m	12A	¥520	¥442
3VC-3	3m	12A	¥735	¥625

両端切り落しCタイププラグ

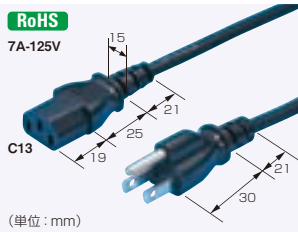


**ココが特長** 定格7A-125Vの耐熱コード使用

プラグ/ソケット形状

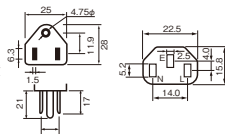

E:緑/黄  
N:淡青  
L:茶  
(単位: mm)

 

電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル素材	耐熱性ポリエチレンコード
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	EM-CCTF/3×0.75mm <sup>2</sup>


Order 注文例

型式
EM3P-7AW-2

¥


型式	全長	基準単価	スライド単価
EM3P-7AW-2	2m	¥1,600	¥1,470
EM3P-7AW-3	3m	¥2,158	¥1,975

両端切り落しCタイププラグ

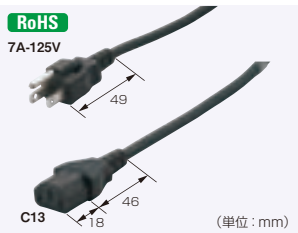


**ココが特長** 定格7A-125Vの  
ロープライス両端コード

プラグ/ソケット形状

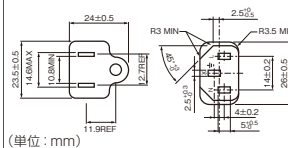

(単位: mm)

 

電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	PNCTF/3×0.75mm <sup>2</sup>


Order 注文例

型式
GM3P-7A-2

¥

型式	全長	基準単価	スライド単価
GM3P-7A-2	2m	¥730	¥711
GM3P-7A-3	3m	¥922	¥900

両端切り落しCタイププラグ

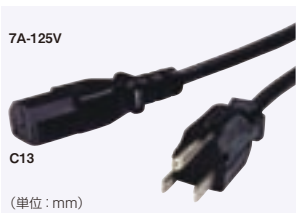

**ココが特長** 定格7A-125VのC13ソケット付  
コード

¥

型式	全長	基準単価	スライド単価
KBD-32K	2m	¥696	¥670
KBD-324K	4m	¥1,288	¥1,244

Order 注文例

型式
KBD-32K

※各国の安全規格は [2835ページ](#) ※各国のプラグ形状は [2936ページ](#)

電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	<PS>E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13

OAコード  
コンセント

ACコード

ACコード

OAタップ

コンセント