

# 固定長(PSE)

ACコード

 

RoHS  
7A-125V



C13

(単位: mm)

**ココが特長** 定格7A-125V、ロープライス・C13ソケット付  
●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ  
○2833

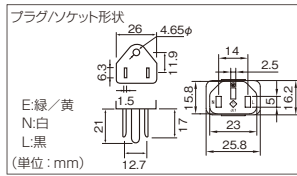

型式	全長	標準単価		スライド単価
		1~49本	50~149本	150本~
3M-W-2	2m	¥496	¥470	¥426
3M-W-3	3m	¥670	¥635	¥522
3M-W-5	5m	¥861	¥818	¥696

電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様	
規格対象国	日本
適合規格	〈PS〉E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル材質	キャブタイヤコード
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3×0.75mm <sup>2</sup>

Order 注文例

型式
3M-W-2

ACコード



RoHS  
7A-125V

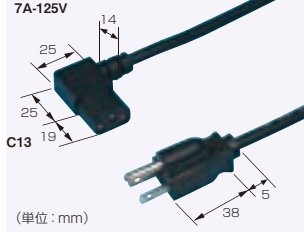

C13

(単位: mm)

 **ココが特長** 定格7A-125Vの左アングル両端電源コード

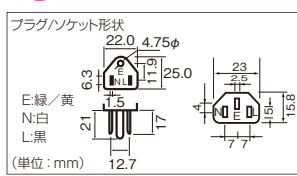

型式	全長	標準単価		スライド単価
		1~49本	50~299本	300本~
JP-HH-JPSLK-2	2m	¥592	¥540	¥461
JP-HH-JPSLK-3	3m	¥618	¥567	¥478

電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様	
規格対象国	日本
適合規格	〈PS〉E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル材質	キャブタイヤコード
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3×0.75mm <sup>2</sup>

Order 注文例

型式
JP-HH-JPSLK-2

ACコード



RoHS  
7A-125V

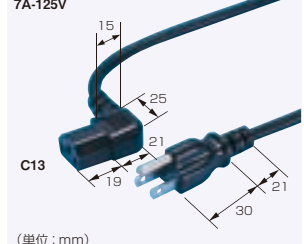

C13

(単位: mm)

 **ココが特長** 定格7A-125Vの右アングル両端電源コード  
●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ  
○2833

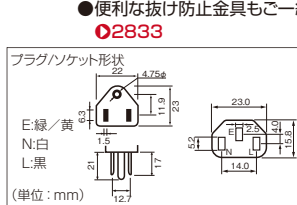

型式	全長	標準単価		スライド単価
		1~49本	50~149本	150本~
JP-BH-JPSLK-2	2m	¥940	¥800	¥748
JP-BH-JPSLK-3	3m	¥1,200	¥1,018	¥957

電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様	
規格対象国	日本
適合規格(プラグ)	〈PS〉E JET
適合規格(ソケット)	〈PS〉E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	平型2P+アースピン(A TYPE)
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル材質	キャブタイヤコード
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3×0.75mm <sup>2</sup>

Order 注文例

型式
JP-BH-JPSLK-2

ACコード

RoHS  
7A-125V



C13

(単位: mm)

**ココが特長** 定格7A-125Vの3芯丸型コード使用電源コード

型式	全長	標準単価		スライド単価
		1~19本	20~39本	40~49本
KBD-315K	1.5m	¥896	¥827	¥783

電安法 PSE

Delivery 納期

出荷日	
1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様	
規格対象国	日本
適合規格	〈PS〉E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	IEC60320(旧IEC320)C13
ソケットタイプ	IEC60320(旧IEC320)
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3×0.75mm <sup>2</sup>

Order 注文例

型式
KBD-315K

※各国の安全規格は○2835ページ ※各国のプラグ形状は○2936ページ