

固定長(PSE)

両端付き

7A-125V



(単位: mm)

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります



Order
注文例

型式
SPLYP-KB-DA302K



型式	全長	基準単価 1~19本	スライド単価 20~39本	スライド単価 40~49本
SPLYP-KB-DA302K	0.2m	¥792	¥783	¥766

**ココが
特長** 定格7A-125Vの3芯延長用
電源コード



Delivery
納期

出荷日

1~10本 翌日(当日)

11本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	(PS)E JET
定格	7A-125V
プラグタイプ	IEC60320 (IEIEC320)
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3×0.75mm ²

片側切り落しC13タイプソケット

RoHS
12A-125V



(単位: mm)



Order
注文例


型式
EE-JMSS-3



型式	電圧	全長	基準単価 1~49本	スライド単価 50~149本	スライド単価 150本~
EE-JMSS-3*	12A-125V	3m	¥820	¥720	¥560
EE-JMSS-5*	12A-125V	5m	¥1,080	¥980	¥880
EE-JPSS-3	10A-250V	3m	¥1,108	¥1,082	¥942
EE-JPSS-5	10A-250V	5m	¥1,764	¥1,720	¥1,500


**ココが
特長** 定格12A-125V、10A-250V電源コード、
C13ソケット使用

ソケット形状

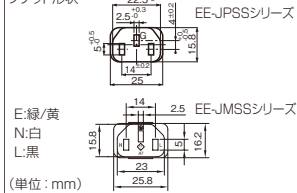

(単位: mm)

 ケーブル断面



(単位: mm)



Delivery
納期

出荷日

1~10本 翌日(当日)

11本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

型式	EE-JMSSシリーズ
規格対象国	日本
適合規格No.	PSE
定格	12A-125V
ソケットタイプ	IEC60320 C13
芯数(色)	3芯 E:緑/黄 N:白 L:黒
形状	丸型
ケーブル型式	SVT(VCTF)/3×AWG18

型式	EE-JPSSシリーズ
規格対象国	日本
適合規格No.	PSE
定格	10A-250V
ソケットタイプ	IEC60320 C13
芯数(色)	3芯 E:緑/黄 N:白 L:黒
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3×1.25mm ²

両端付き

RoHS
10A-250V

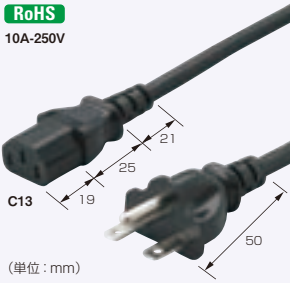

(単位: mm)



Order
注文例


型式
JP250JPSS-C-3



型式	全長	基準単価 1~49本	スライド単価 50~149本	スライド単価 150本~
JP250JPSS-C-3	3m	¥1,843	¥1,797	¥1,567


**ココが
特長** 定格10A-250Vの3芯平行プラグ
電源コード

プラグ/ソケット形状

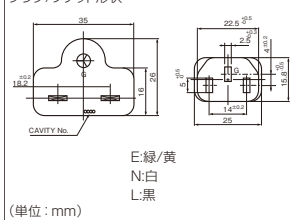

(単位: mm)

 ケーブル断面



(単位: mm)



Delivery
納期

出荷日

1~10本 翌日(当日)

11本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	(PS)E JET
定格	10A-250V
プラグタイプ	水平2P+アースピン
ソケットタイプ	IEC60320 (IEIEC320)C13
芯数	3芯
形状	丸型
ケーブル型式	VCTF/3×1.25mm ²

両端付き

RoHS
12A-125V

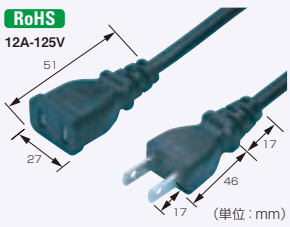

(単位: mm)



Order
注文例


型式
2P-KW-2



型式	全長	基準単価 1~49本	スライド単価 50~299本	スライド単価 300本~
2P-KW-2	2m	¥479	¥426	¥313


**ココが
特長** 定格12A-125Vの延長用・平型2芯
コード

プラグ/ソケット形状

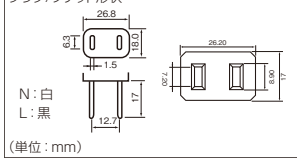

(単位: mm)

 ケーブル断面



(単位: mm)



Delivery
納期

出荷日

1~10本 翌日(当日)

11本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

規格対象国	日本
適合規格	(PS)E JET
定格	12A-125V
プラグタイプ	平型2P(A TYPE)
ソケットタイプ	平型2P
芯数	2芯
形状	平型
ケーブル型式	VCTFK/2×1.25mm ²

※各国の安全規格は▶2835ページ ※各国のプラグ形状は▶2936ページ