


**固定長(VDE)**

片側切り落しC13タイププラグケーブル

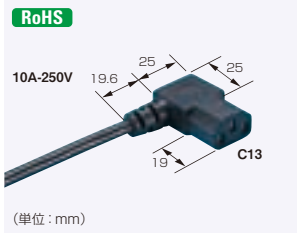


(単位: mm)

Order 注文例

| 型式       |
|----------|
| CESTSL-2 |

**ココが特長** 定格10A-250VのVDE・右C13ソケット

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

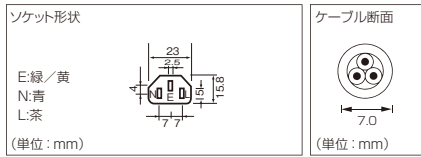

| 型式       | 全長 | 基準単価 | スライド単価 |
|----------|----|------|--------|
| CESTSL-2 | 2m | ¥290 | ¥260   |
| CESTSL-3 | 3m | ¥420 | ¥380   |

Delivery 納期

| 出荷日          |
|--------------|
| 1~10本 翌日(当日) |
| 11本~ 都度見積    |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 規格対象国   | ドイツ                           |
| 適合規格No. | N179889                       |
| 定格      | 10A-250V                      |
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13          |
| ケーブル型式  | H05VV-F/3×0.75mm <sup>2</sup> |

両側両面C13タイププラグケーブル




(単位: mm)

Order 注文例

| 型式           |
|--------------|
| CEE3P-MS-1.8 |

**ココが特長** 定格10A-250VのVDE両端ストレートタイプ

⚠️ 電気安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

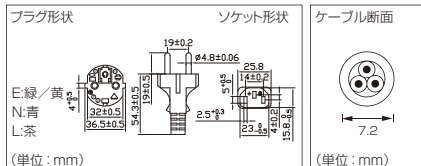

| 型式           | 全長   | 基準単価 | スライド単価 |
|--------------|------|------|--------|
| CEE3P-MS-1.8 | 1.8m | ¥400 | ¥360   |
| CEE3P-MS-3   | 3m   | ¥470 | ¥430   |

Delivery 納期

| 出荷日          |
|--------------|
| 1~10本 翌日(当日) |
| 11本~ 都度見積    |


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 規格対象国   | ドイツ                          |
| 適合規格    | N18515                       |
| 定格      | 10A-250V                     |
| プラグタイプ  | CEE7(S TYPE)                 |
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13         |
| ケーブル型式  | H05VV-F/3×1.0mm <sup>2</sup> |

両側両面C13タイププラグケーブル

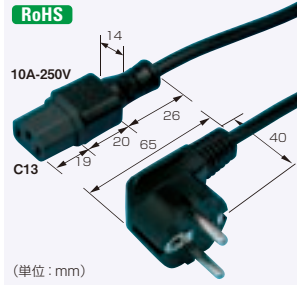

(単位: mm)


Order 注文例

| 型式          |
|-------------|
| CEE3P-W-1.8 |

**ココが特長** 定格10A-250VのVDE・プラグアングルタイプ

●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ  
O2833

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

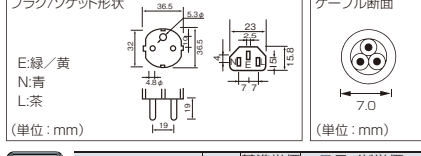

| 型式          | 全長   | 基準単価   | スライド単価 |
|-------------|------|--------|--------|
| CEE3P-W-1.8 | 1.8m | ¥810   | ¥770   |
| CEE3P-W-3   | 3m   | ¥1,130 | ¥850   |

Delivery 納期

| 出荷日          |
|--------------|
| 1~10本 翌日(当日) |
| 11本~ 都度見積    |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

仕様

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 規格対象国         | ドイツ                           |
| 適合規格No.(プラグ)  | CEE Publication 7             |
| 適合規格No.(コード)  | VDE : 61748                   |
| 適合規格No.(ソケット) | CEE Publication 7             |
| 定格            | 10A-250V                      |
| プラグタイプ        | CEE7(S TYPE)                  |
| ソケットタイプ       | IEC60320(旧IEC320)C13          |
| ケーブル材質        | CENELECコード                    |
| ケーブル型式        | H05VV-F/3×0.75mm <sup>2</sup> |

\*取得規格: IMQ, ÖE, DEMKO, FIMKO, NEMA, CEBEC, SEMKO, NEMKO

両側両面C13タイププラグケーブル

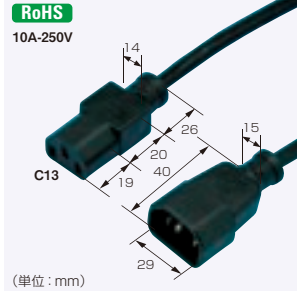

(単位: mm)


Order 注文例

| 型式        |
|-----------|
| CESTM-1.8 |

**ココが特長** 定格10A-250VのVDE・ソケット付ストレート

●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ  
O2833

⚠️ 電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。

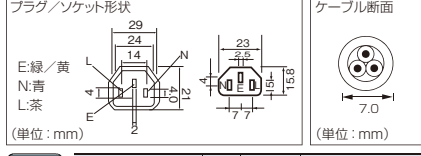

| 型式        | 全長   | 基準単価   | スライド単価 |
|-----------|------|--------|--------|
| CESTM-1.8 | 1.8m | ¥780   | ¥740   |
| CESTM-3   | 3m   | ¥1,090 | ¥820   |

Delivery 納期

| 出荷日          |
|--------------|
| 1~10本 翌日(当日) |
| 11本~ 都度見積    |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 規格対象国         | ドイツ                           |
| 適合規格No.(プラグ)  | CEE Publication 7             |
| 適合規格No.(コード)  | VDE : 61748                   |
| 適合規格No.(ソケット) | CEE Publication 7             |
| 定格            | 10A-250V                      |
| プラグタイプ        | IEC60320(旧IEC320)             |
| ソケットタイプ       | IEC60320(旧IEC320)C13          |
| ケーブル材料        | CENELECコード                    |
| ケーブル型式        | H05VV-F/3×0.75mm <sup>2</sup> |

\*3m商品にはH05VV-F 3×1.0mm<sup>2</sup>を使用しています。

\*各国の安全規格は▶2835ページ \*各国のプラグ形状は▶2936ページ

ACコード  
OAタップ  
コンセント

ACコード  
OAタップ  
コンセント