

## 6ヶ口(接地形2P 15A 125V)



### 6ヶ口・定格15A-125VのOAタップです

- コード付品は2mm<sup>2</sup>×3芯のコードを使用しています。
- 本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
- サーキットプロテクター付も用意しました。

**基本仕様**  
定 格: AC125V-15A 難燃仕様: UL94 V-O  
マグネット取り付け数: 4ヶ所(マグネット別売 [●2844ページ](#)参照)  
本体色: 白 認定規格: <PSE>

電安法  
PSE フリー

Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	4日目
11個~	都度見積



非在庫品

### 外形図

### 詳細図面 [●2848ページ](#)

図面はKC1334-3Mです。  
その他のさし込み口形状商品もすべて同じ寸法になります。

 \*についてはサーキットプロテクター付のみの適応です。

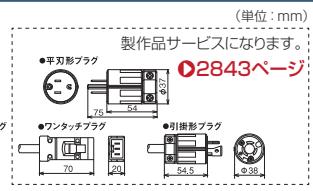

型式	コンセント 口形状	コード 長さ	プラグ	サーキット プロテクター付	RoHS	ケーブル タイプ	基準単価 1~9個	スライド単価 10~49個 50~99個
KU1330	なし	なし	—	○	—	—	¥4,092	¥3,744 ¥2,762
KC1334-3M	拔止形	3m	平刃形(一体成形プラグ)	—	○	VCTF	¥5,675	¥5,182 ¥3,828
KC1330PT-3M	なし	3m	平刃形	サーキットプロテクター付	○	ソフトVCT	¥7,684	¥7,021 ¥5,181
KU1230	なし	なし	—	○	—	—	¥3,845	¥3,512 ¥2,591
KC1234-3M	平刃形	3m	平刃形(一体成形プラグ)	—	○	VCTF	¥5,427	¥4,951 ¥3,657
KC1230PT-3M	なし	3m	平刃形	サーキットプロテクター付	○	ソフトVCT	¥7,437	¥6,789 ¥5,010
KU1210	引掛形	なし	なし	—	○	—	¥4,313	¥3,939 ¥2,914

コア  
シAC  
セント  
トップ



OA  
タップ

## 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)



### 8ヶ口・定格15A-125VのOAタップです

- コード付品は2mm<sup>2</sup>×3芯のコードを使用しています。
- 本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
- ノイズフィルタ付も用意しました。

**基本仕様**  
定 格: AC125V-15A 難燃仕様: UL94 V-O  
マグネット取り付け数: 6ヶ所(マグネット別売 [●2844ページ](#)参照)  
本体色: 白 認定規格: <PSE>

電安法  
PSE フリー

Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	4日目
11個~	都度見積

非在庫品


### 先端プラグ形状



### 外形図

図面はKC1130H-3Mです。  
その他のさし込み口形状商品もすべて同じ寸法になります。

(単位: mm)

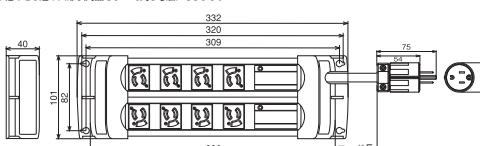

型式	コンセント 口形状	コード 長さ	プラグ	ノイズ フィルタ付き	ケーブル タイプ	基準単価	スライド単価
						1~9個	10~49個 50~99個
KC1130H-3M	なし	3m	—	—	—	¥9,631	¥8,787 ¥6,492
KC1130HNF-3M	拔止形・8ヶ	3m	—	○	—	¥13,233	¥12,073 ¥8,917
KC1030H-3M	なし	3m	平刃形	—	—	¥9,312	¥8,498 ¥6,278
KC1030HNF-3M	平刃形・8ヶ	3m	—	○	—	¥12,902	¥11,771 ¥8,693



Order  
注文例

型式  
**KC1130H-3M**

2012.9

▼



2013.8

2846



自由長タイプ 図面

2ヶ口タップ


 
KU1140

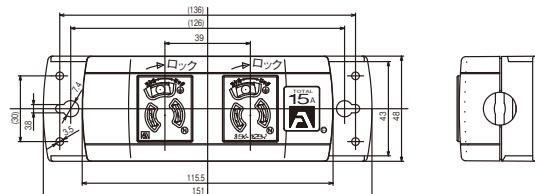

KU1070

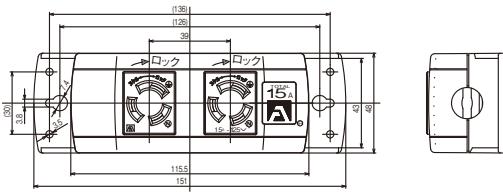
 


KU1090

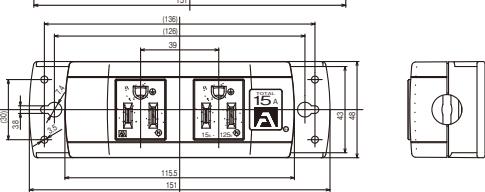
 


4ヶ口タップ


 
KU1130/  
KU1130NF

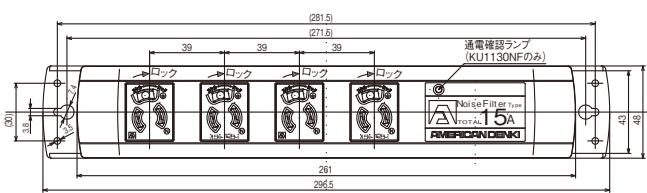



KU1010/  
KU1010NF

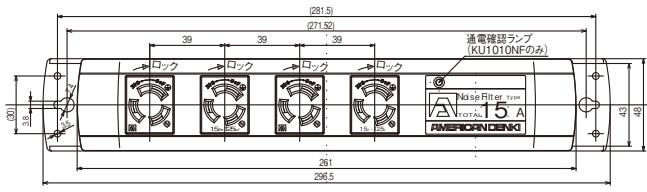 

KU1030/  
KU1030NF

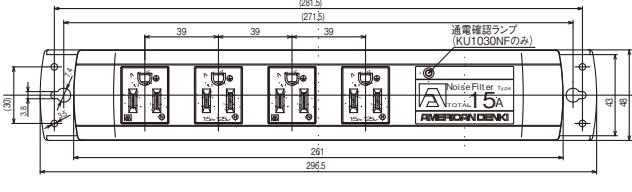 

KU1020/  
KU1020NF

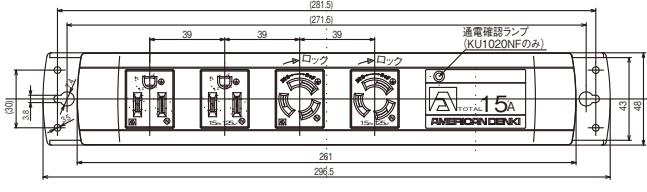 

コントロール  
ACコード  
シセントラル

OAタップ

OAタップ

FAタップ



19インチ  
ラック用  
OAタップ

延長コード用  
部品





## 6ヶ口タップ


 
KU1230/  
KU1230NF

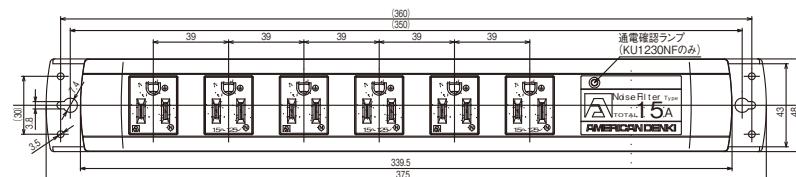

KU1330/  
KU1330NF

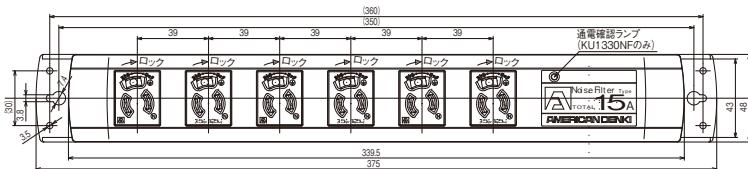 


KU1210/  
KU1210NF

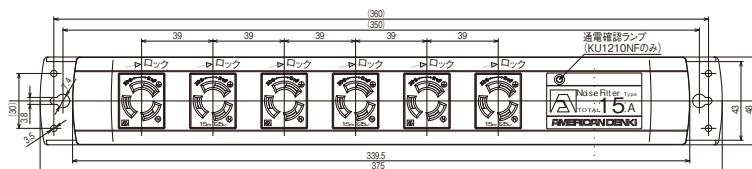 


## プラグ



平刃形プラグ

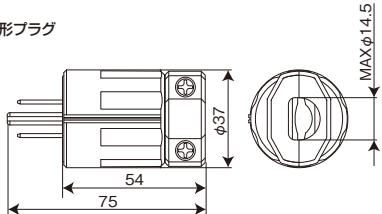

引掛形プラグ

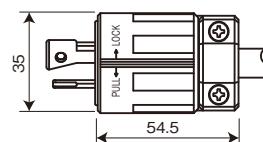

平刃形プラグ(一体成形・VCTFコード)

  

ハーネスプラグ

