


12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

RoHS

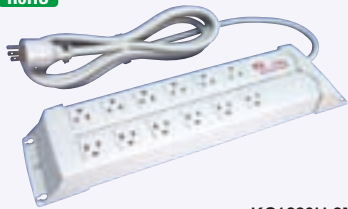

KC1230H-3M

電安法 PSE  
ハロゲン  
フリー



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 4日目

11個~ 都度見積

非在庫品

ココが  
特長

- 12ヶ口・定格15A-125VのOAタップです
- コード付品は2mm<sup>2</sup>×3芯のコードを使用しています。
  - 本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
  - ノイズフィルタ付も用意しました。

基本仕様

定格 : AC125V-15A  
難燃仕様 : UL94 V-0  
マグネット取り付け数 : 8ヶ所  
本体色 : 白  
認定規格 : (PSE)


先端プラグ形状

平刃形プラグ



外形図

(単位: mm)

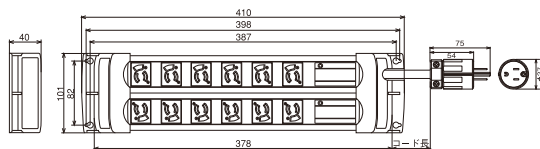

図面はKC1330Hです。  
その他のおし込み口形状商品もすべて同じ寸法になります。



下記商品にはマグネットは付属していません。(別売のマグネットZ0353はO2844ページ・  
取り付け方法はO2837ページ)  
その他の本体色はお取り扱いありませんのであらかじめご了承ください。

型式	コンセント 口形状	コード 長さ	プラグ	ノイズフィ ルタ付き	ケーブル タイプ	基準単価		
						1~9個	10~49個	50~99個
KC1330H-3M	㊤	3m	平刃形	—	ソフト VCT	¥11,522	¥10,723	¥8,583
KC1330HNF-3M	抜止型・12ヶ	3m		○		¥14,942	¥13,902	¥11,124
KC1230H-3M	㊤	3m		—		¥11,061	¥10,296	¥8,245
KC1230HNF-3M	平刃型・12ヶ	3m		○		¥14,469	¥13,464	¥10,775



型式  
KC1330H-3M