




ハンダ付けタイプ / プレスコンタクト (基板実装型)

RoHS

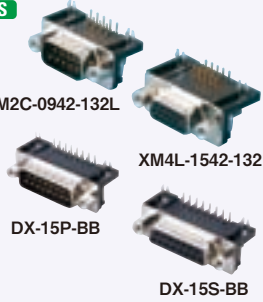

ココが特長 **低価格も取り揃えた基板実装用アングルタイプ** 信号用

基本仕様

定格電流	定格電圧	接触抵抗	絶縁抵抗	耐電圧	挿抜耐久	使用温度
3A	AC300V	20mΩ以下	1,000MΩ以上	AC1,000	100回	-25~105℃
5A	AC300V	15mΩ以下	1,000MΩ以上	AC1,000	200回	-55~105℃



・他メーカーのDsubコネクタとも結合できますが、寸法や特製に関しては十分確認してからご使用ください。



1個から注文OK!

出荷日	
1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


コネクタ

角型コネクタ


外形図

(単位: mm)


◆XMシリーズオスタイプ

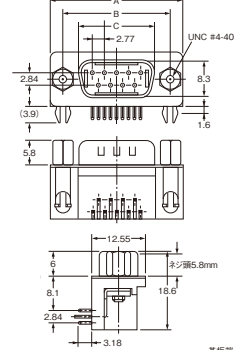


◆XMシリーズメスタイプ

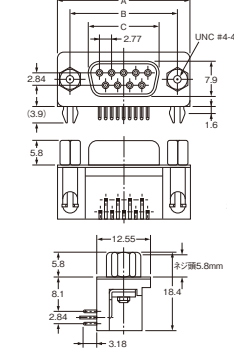


◆XMシリーズ高密度オスタイプ

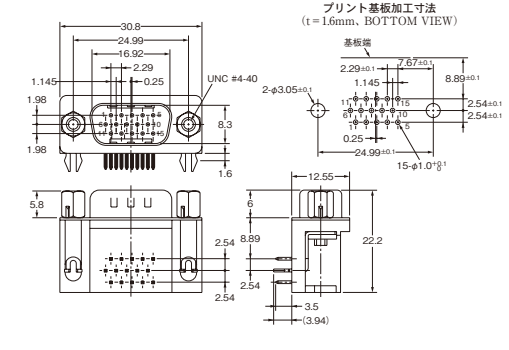

基板取付穴寸法 (オス・メス共通)

 


◆XMシリーズ高密度メスタイプ

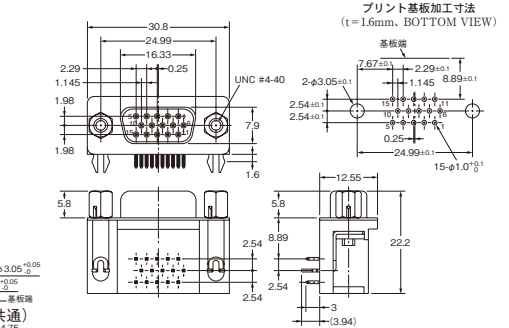

◆DXシリーズ(ローコスト)

(オス・メス共通)

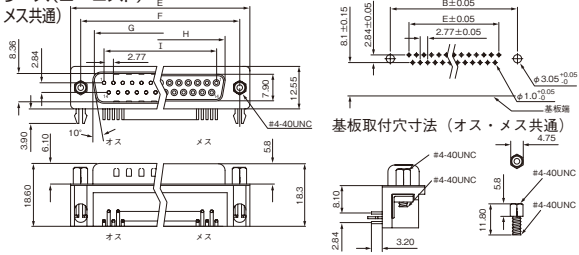

芯数	タイプ	XMシリーズ			
		A	B	C	D
9	オス	30.8	24.99	16.92	6.96
	メス			16.33	
15	オス	39.1	33.32	25.25	6.96
	メス			24.66	
25	オス	53.0	47.04	38.96	6.91
	メス			38.38	

芯数	タイプ	DXシリーズ				
		E	F	G	H	I
9	オス	30.81	24.99	16.92	16.33	11.08
		39.14	33.32	25.5	24.66	19.39
25	メス	53.04	47.04	38.96	38.38	33.24



型式	芯数	タイプ	標準単価			スライド単価			重量 g
			1~9個	10~49個	50~99個	10~49個	50~99個		
XM2C-0942-132L	9	オス (ピン)	¥397	¥339	¥281	¥320	¥262	8.7	
XM2C-1542-132L	15		¥446	¥388	¥320	¥358	¥290	11.0	
XM2C-2542-132L	25		¥504	¥436	¥358	¥396	¥318	14.0	
XM4K-1542-132	高密度15	メス (ソケット)	¥543	¥465	¥388	¥426	¥348	10.0	
XM3B-0942-132L	9		¥397	¥339	¥281	¥320	¥262	9.7	
XM3B-1542-132L	15		¥446	¥388	¥320	¥358	¥290	12.0	
XM3B-2542-132L	25	¥504	¥436	¥358	¥396	¥318	17.0		
XM4L-1542-132	高密度15		¥475	¥407	¥339	¥377	¥309	11.0	

材料・仕上

項目	材 料	仕 上
コンタクト	オス: 黄銅	ニッケル下地金
	メス: りん青銅	フラッシュメッキ
絶縁体	ガラス纖維強化PBT樹脂	UL94V-0、黒
シールド	銅	ニッケルメッキ
六角ネジ金具	黄銅	ニッケルメッキ
アースラグ	黄銅	錫合金メッキ

※DXシリーズ(ローコスト)のコンタクトの材料はオス・メス共に真鍮です。



Order
注文例

型式	XM2C-0942-132L
----	----------------

2012.9
2013.8

3022

- Dsubコネクタ
- MILコネクタ
- FCNコネクタ
- セントロニクスコネクタ
- IEEE1284 ハーフピッチコネクタ
- PCR ハーフピッチコネクタ
- MRコネクタ
- Heavy dutyコネクタ
- ミスミ防水コネクタ
- Han防水コネクタ