


**EMI対策 樹脂フード(ローコスト)**

●EMI対策樹脂フード

RoHS

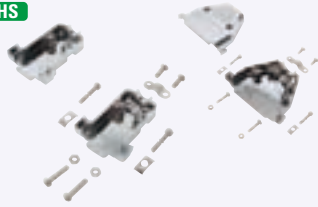

**ココが  
特長**

**低価格を実現した汎用樹脂フード**

●固定ネジはドライバで固定するショートスクリュータイプと手で操作の行えるロングスクリュータイプと2通りあります。またそれぞれにM2.6(ミリネジ)、#4-40(インチネジ)とあるため用途に合わせてお選びいただけます。



・このフードは次のコネクタには使用できません。  
EMI圧接Dsub(●3021ページ)  
高電流Dsub(●3024ページ)

2D  
CAD



Delivery  
納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~30個 **翌日(当日)**


31個~ **都度見積**

当日出荷は、17時まで都度お申し付けください。

在庫品

●汎用樹脂フード

RoHS

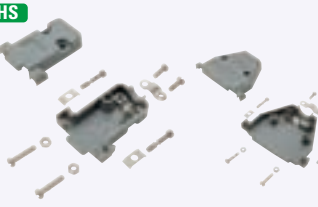

ロングスクリュータイプ  
RDA-25HT-M2.6

ショートスクリュータイプ  
RDA-25H-M2.6

材料・仕上

項目	材 料	仕 上
フード	ABS樹脂, UL-94HB	グレー色
フード(EMI対策品)	ABS樹脂, UL-94VO	ニッケルメッキシルバー色
ケーブルクランプ		
結合固定ネジ	鋼	ニッケルメッキ

外形図

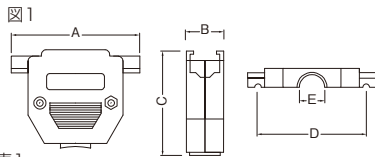


表1

芯数( )は高密度型	A	B	C	D	E
9(15)	30.5	16	41	25	7
15(26)	40	16.2	37.4	33.3	9.9
25(44)	55	16.5	44.5	47	10.7
37(78)	69.5	22	53	63.5	14

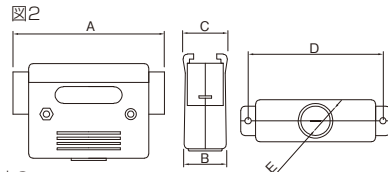


表2

芯数( )は高密度型	A	B	C	D	E
50(78)	69.6	20.3	20	61	14

(単位: mm)



Order  
注文例

型式

MDA-9H-M2.6

型式	芯数 ( )は高密度型	メッキ 有無	スクリュー タイプ	標準単価			重量 g	
				1~9個	10~49個	50~99個		
MDA-9H-M2.6	9(15)	メッキ有	M2.6 ショート	¥302	¥247	¥185	14.0	
MDA-15H-M2.6	15(26)			¥316	¥258	¥193	15.5	
MDA-25H-M2.6	25(44)			¥340	¥277	¥201	20.5	
MDA-37H-M2.6	37(62)			¥465	¥342	¥278	24.5	
MDA-50H-M2.6	50(78)			¥526	¥395	¥310	23.0	
MDA-9H-UNC	9(15)		#4-40 ショート	¥332	¥261	¥201	14.0	
MDA-15H-UNC	15(26)			¥371	¥295	¥224	15.5	
MDA-25H-UNC	25(44)			¥433	¥335	¥262	20.5	
MDA-37H-UNC	37(62)			¥526	¥395	¥316	24.5	
MDA-50H-UNC	50(78)			¥588	¥448	¥356	23.0	
RDA-9H-M2.6	9(15)	メッキ無	M2.6 ショート	¥189	¥155	¥116	14.0	
RDA-15H-M2.6	15(26)			¥198	¥169	¥121	15.5	
RDA-25H-M2.6	25(44)			¥213	¥178	¥126	20.5	
RDA-37H-M2.6	37(62)			¥291	¥214	¥174	24.5	
RDA-50H-M2.6	50(78)			¥329	¥247	¥194	23.0	
RDA-9H-UNC	9(15)		#4-40 ショート	¥208	¥169	¥126	14.0	
RDA-15H-UNC	15(26)			¥232	¥189	¥140	15.5	
RDA-25H-UNC	25(44)			¥271	¥217	¥164	20.5	
RDA-37H-UNC	37(62)			¥329	¥247	¥198	24.5	
RDA-50H-UNC	50(78)			¥368	¥280	¥223	23.0	
RDA-9HT-M2.6	9(15)		M2.6 ロング	¥232	¥196	¥135	17.5	
RDA-15HT-M2.6	15(26)			¥261	¥219	¥155	19.0	
RDA-25HT-M2.6	25(44)			¥305	¥236	¥184	24.5	
RDA-37HT-M2.6	37(62)			¥349	¥258	¥213	28.0	
RDA-50HT-M2.6	50(78)			¥383	¥280	¥232	26.5	
RDA-9HT-UNC	9(15)			#4-40 ロング	¥242	¥198	¥145	17.5
RDA-15HT-UNC	15(26)				¥276	¥221	¥164	19.0
RDA-25HT-UNC	25(44)				¥320	¥238	¥194	24.5
RDA-37HT-UNC	37(62)				¥358	¥271	¥213	28.0
RDA-50HT-UNC	50(78)				¥388	¥291	¥232	26.5

組立手順



1. 銅テープ巻きた上にさらにテープ1本を引き出します。



2. 銅テープを折り返します。



3. クランプを固定して、銅テープをフードに貼り付けます。



4. テープの先端はコネクタを嵌める溝まで貼ることで、はがれ防止を兼ねます。

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284

ハーフピッチコネクタ

PCR

ハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy dutyコネクタ

ミス防水コネクタ

Han防水コネクタ