



ハンダ付けバネロックタイプ(オス)

RoHS



オス
57-30360

オス
RC-30360

ハンダ 信号用 プリント 盤間接続 2D CAD



Delivery
納期



低価格商品も取り揃えたセントロオスコネクタ

●ケーブルをハンダで取り付けて対パネル接続用に使用するコネクタです。



ご注意

- ・**3066ページ**、**3067ページ**の圧接タイプとも結合できます。
- ・**3064ページ**のネジロック式とは結合できません。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

コネクタ

角型コネクタ

セレクトションガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ


ナイロンコネクタ

同軸コネクタ


外形図

(単位: mm)

◆57シリーズ

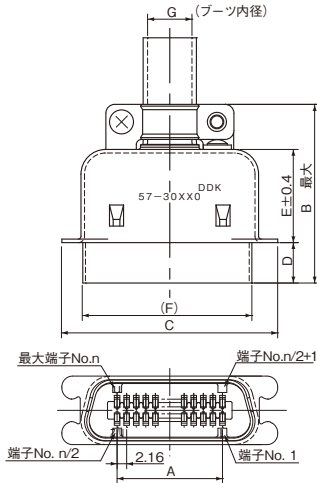


◆RCシリーズ

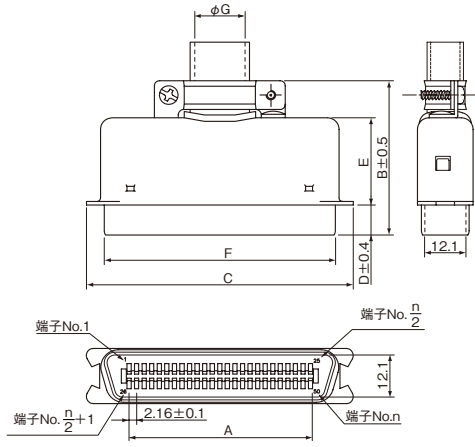

型式	A	B	C	D	E	F	G
57-30140	12.95	41.4	37.8	9.1以下	21.4	25.5	6.5×9.8
57-30240	23.75	41.0	48.6	9.1以下	21.0	36.5	11.1×9.8
57-30360	36.70	43.0	61.6	9.1以下	23.0	49.2	13.9×9.8
57-30500	51.82	45.4	76.7	9.1以下	25.4	64.3	17.0×9.8
RC-30140	12.96	39.3	37.9	8.1	21.2	25.6	φ7.0
RC-30240	23.76	38.3	48.8	7.6	20.6	36.4	φ9.0
RC-30360	36.72	40.6	61.8	7.9	22.6	49.3	φ11.5
RC-30500	51.84	43.8	77.0	8.5	24.9	64.4	φ12.5


嵌合後寸法(参考)

●57-30タイプと57-40タイプ

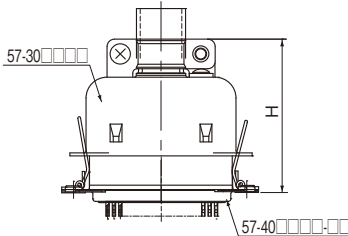

レセプタクル			相手プラグ	
品名	芯数	H	品名	
57-40140	14	42.5	57-30140	
57-40240	24	42.0	57-30240	
57-40360	36	44.0	57-30360	
57-40500	50	46.7	57-30500	

●57-30タイプと57-60タイプ

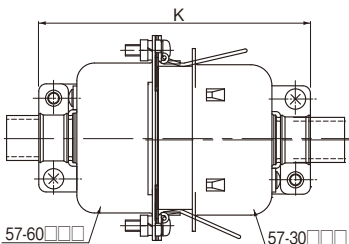

レセプタクル			相手プラグ	
品名	芯数	K	品名	
57-60140	14	74.0	57-30140	
57-60240	24	73.1	57-30240	
57-60360	36	77.7	57-30360	
57-60500	50	81.9	57-30500	



Example
使用方法



Order
注文例

型式
RC-30140

型式	芯数	標準単価		
		1~9個	10~29個	30個~
57-30140	14	¥603	¥555	¥524
57-30240	24	¥712	¥663	¥623
57-30360	36	¥845	¥810	¥762
57-30500	50	¥980	¥955	¥930
RC-30140	14	¥415	¥356	¥326
RC-30240	24	¥544	¥473	¥425
RC-30360	36	¥554	¥482	¥435
RC-30500	50	¥653	¥580	¥504