

# IEEE1284(MDR)ハーフピッチコネクタ

## EMI対策圧接式オスコネクタ

RoHS



オスコネクタ  
10150-6000EL

IEEE1284コネクタハーネスは  
Q2274ページ

圧接 金メッキ ネジロック フラットロック EMI対策 信号用 PLC SCSI モーター 2D CAD



**ココが特長** 高速伝送対応、圧接式ハーフピッチI/Oコネクタ  
●ケーブルを一括圧接にて接続するオスコネクタです。

**基本仕様** 定格電流：0.5A 定格電圧：AC150V  
適応電線サイズ：AWG28または0.08mm<sup>2</sup>より線のみ(Q4348,4352ページ) (フラットケーブルの使用不可：絶縁体含むケーブル仕上外径が0.7mm以下は適用しない為)  
特性はQ3070ページ



●圧接作業はメーカー指定の専用工具で行ってください。(ミスミでは標準品として取り扱っておりません。)



Order 注文例

1個から注文OK!

出荷日	
1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式
10114-6000EL


### M材料・仕上

構成部品	材料	仕上
コンタクト	銅合金	ニッケル下地金メッキ0.3μm平均
ボディ・カバー	ガラス強化ポリエステル UL94V-0, 黒色	-
シェル	スチール	ニッケルメッキ

型式	芯数	標準単価			重量 g
		1~49個	50~74個	75~99個	
10114-6000EL	14	¥303	¥242	¥236	3.6
10120-6000EL	20	¥326	¥261	¥254	3.7
10126-6000EL	26	¥348	¥278	¥271	4.6
10136-6000EL	36	¥378	¥301	¥294	5.9
10150-6000EL	50	¥437	¥349	¥340	7.8
10168-6000EL	68	¥578	¥435	¥418	10.1

販売：ミスミ/製造元：住友スリーエム(株)

### 外形図 圧接式オスコネクタ

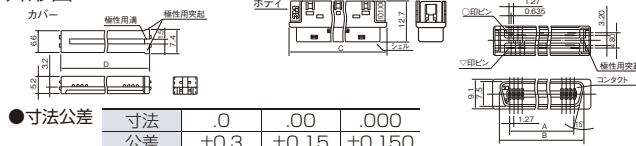


型式	芯数	A	B	C	D
10114-6000EL	14	7.62	13.8	18.2	14.7
10120-6000EL	20	11.43	17.6	22.0	18.6
10126-6000EL	26	15.24	21.4	25.8	22.4
10136-6000EL	36	21.59	27.8	32.2	28.7
10150-6000EL	50	30.48	36.6	41.1	37.6
10168-6000EL	68	41.91	48.1	52.5	49.0

●寸法公差

寸法	.0	.00	.000
公差	±0.3	±0.15	±0.150

## EMI対策ハンダ式オスコネクタ

RoHS

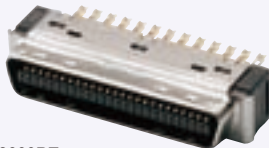

10150-3000PE

ハンダ 金メッキ ネジロック フラットロック EMI対策 信号用 PLC SCSI モーター 2D CAD



**ココが特長** 高速伝送対応、ハンダ式ハーフピッチI/Oコネクタ  
●ケーブルをハンダ付けで接続できるオスコネクタです。最大でAWG24(0.2mm<sup>2</sup>)までの電線が接続できます。

**基本仕様** 定格電流：0.5A 定格電圧：AC150V  
適応電線サイズ：AWG24~AWG30または0.2mm<sup>2</sup>~0.05mm<sup>2</sup>  
特性はQ3070ページ



●ケーブルの仕上外径にはご注意ください。コネクタフードにケーブルが通らなくなることがあります。  
●101XX-3000PEはハンダ付け部金フラッシュメッキ  
●101XX-3000VEはハンダ付け部ハンダメッキ



Order 注文例

1個から注文OK!

出荷日	
1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式
10114-3000PE


### 材料・仕上

構成部品	材料	仕上
コンタクト	銅合金	下地：ニッケルメッキ 接触部：金メッキ ハンダ付け部：金フラッシュメッキ
ボディ	ガラス強化ポリエステル UL94V-0, 黒色	-
シェル	スチール	ニッケルメッキ

型式	芯数	標準単価			重量 g
		1~49個	50~74個	75~99個	
10114-3000PE	14	¥511	¥408	¥396	3.3
10120-3000PE	20	¥556	¥444	¥430	4.2
10126-3000PE	26	¥586	¥468	¥453	5.1
10136-3000PE	36	¥653	¥522	¥505	6.6
10150-3000PE	50	¥749	¥598	¥580	8.8

販売：ミスミ/製造元：住友スリーエム(株)

### 外形図 ハンダ式オスコネクタ

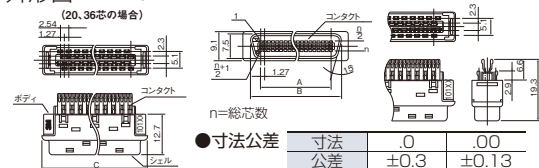

型式	芯数	A	B	C
10114-3000PE	14	7.62	13.8	18.2
10120-3000PE	20	11.43	17.6	22.0
10126-3000PE	26	15.24	21.5	25.8
10136-3000PE	36	21.59	27.8	32.2
10150-3000PE	50	30.48	36.7	41.1

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284ハーフピッチコネクタ

PCRハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy dutyコネクタ

ミスミ防水コネクタ

Han防水コネクタ