

## EMI対策ジャックスクリュー／ワンタッチ共通フード

RoHS

EMI対策  
ワンタッチロック  
ネジロック



Delivery  
納期

土曜日出発

送料無料

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが  
特長

ワンタッチロックとジャックスクリュー両方付属

<<このフードでは以下の3通りの接続方法が可能!>>

◆両側ジャックスクリュー

◆両側ワンタッチロック


◆片側ジャックスクリュー+片側ワンタッチロック

<<EMI対策フードで汎用フードと同等の価格を実現!>>

●適合コネクタは、**Q3070**ページの表でご確認下さい。




・付属しているゴムフッキングは必要に応じてお使い下さい。対応するケーブル外径は外形図内で確認下さい。

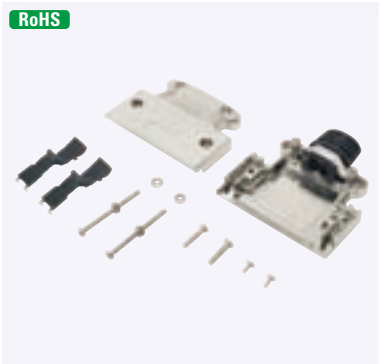


外形図 (M-2.6・ワンタッチロック共通)

(単位: mm)


外形図A

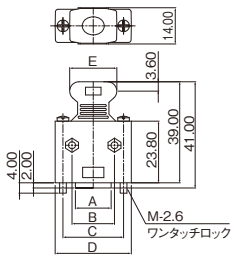


外形図B

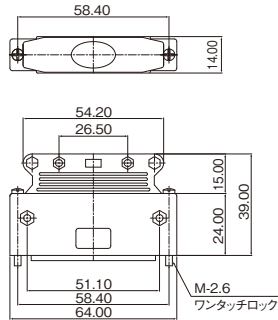

外形図C

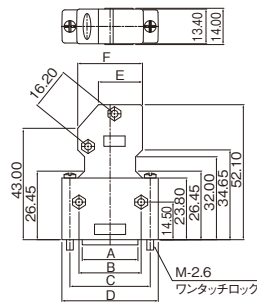

外形図D

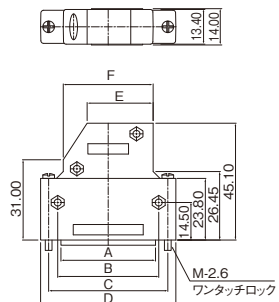

形状	芯数	A	B	C	D	E	F	適合ケーブル 最大仕上外径	参照図
ストレート	14	13.8	16.4	23.4	29.4	18.2	-	φ7	外形図A
	20	17.6	20	27	33	21.8	-	φ8	外形図A
	26	21.5	24	31	37.2	25.8	-	φ8.5	外形図A
	36	27.8	30	37	43.2	31.8	-	φ9	外形図A
	50	36.7	39	46	52.2	40.8	-	φ10	外形図A
	68	外形図内に記載						-	φ12
アングル	14	13.8	16	23	29.4	12.5	18.2	φ7	外形図C
	20	17.6	20	27	34.2	16	22.1	φ8	外形図C
	26	21.5	24	31	37.2	17	25.5	φ8.5	外形図C
	36	27.8	30	37	43.2	23	31.5	φ9	外形図C
	50	36.7	39	46	52.2	25.5	34.7	φ10	外形図D
	68	48	51	58	64.2	37.5	46.5	φ12	外形図D

材料	材質 / 仕上
原材料	ABS
モールド	プラスチック樹脂 ナイロン樹脂
1次メッキ	銅10μm以上
2次メッキ	ニッケル3μm以上
フッキング	ポリ塩化ビニル
アース端子	みがき特殊帯鋼
ネジ・ナット	SWRCH10A



Order  
注文例

型式  
**MDR-14SF**

形状	型式	芯数	基準単価		
			1~9個	10~49個	50~99個
ストレート	MDR-14SF	14	¥419	¥352	¥326
	MDR-20SF	20	¥427	¥358	¥332
	MDR-26SF	26	¥443	¥372	¥345
	MDR-36SF	36	¥459	¥385	¥357
	MDR-50SF	50	¥509	¥425	¥395
	MDR-68SF	68	¥550	¥461	¥428
アングル	MDR-14LF	14	¥419	¥352	¥326
	MDR-20LF	20	¥427	¥358	¥332
	MDR-26LF	26	¥443	¥372	¥345
	MDR-36LF	36	¥459	¥385	¥357
	MDR-50LF	50	¥506	¥425	¥395
	MDR-68LF	68	¥544	¥461	¥428

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーブピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーブピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Han防水  
コネクタ