


**メスコネクタ**

RoHS

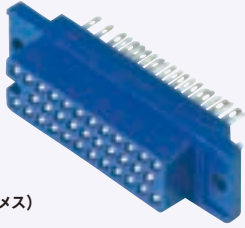

ソケット(メス)  
MR-34F

ハンダ 銀メッキ 信号用 PLC 盤間接続 2D CAD



納期

**基本仕様** **高密度MRメスコネクタ**  
 定格電流：3A以下 定格電圧：AC300V以下  
 適応電線サイズ：AWG22以下または0.08mm<sup>2</sup>~0.2mm<sup>2</sup>  
 特性や材質は**○3082, ○3083ページ**



ご注意

- ・ 結合相手はMRコネクタのプラグ(オス)となります。
- ・ 他メーカーの製品とは結合できません。
- ・ この製品には防水機能はありません。
- ・ 専用フードは**○3085ページ**



注文例

型式  
**MR-8F**

**1個から注文OK!**

出荷日


1~10個 **翌日(当日)**  
 11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

外形図


(単位: mm)

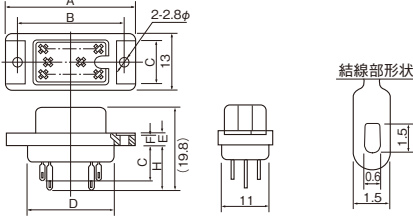

芯数	A	B	C	D	E	F	G	H
8	22.4	17.4	10	11.9	3.4	2.8	8	10.5
16	30.2	25.2	10	19.7	3	2.4	8.4	10.9
20	32.8	27.8	10	22.3	3	2.4	8.4	10.9
25	38.0	33.0	10	27.5	3	2.4	8.4	10.9
34	45.8	40.8	10	35.3	3	2.4	8.4	10.9
50	61.4	56.4	10	50.9	3	2.4	8.4	10.9

パネルカット寸法図

(単位: mm)

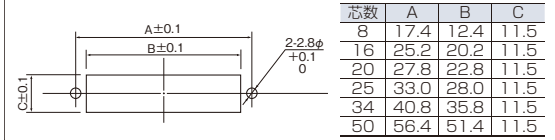


型式	芯数	標準単価		重量 (g)
		1~49個	50~74個	
MR-8F	8	¥178	¥125	3.8
MR-16F	16	¥308	¥218	6.2
MR-20F	20	¥380	¥269	7.2
MR-25F	25	¥463	¥327	8.8
MR-34F	34	¥594	¥421	11.2
MR-50F	50	¥819	¥582	16.0

販売：ミスミ／製造元：本多通信工業(株)

**オスコネクタ**

RoHS

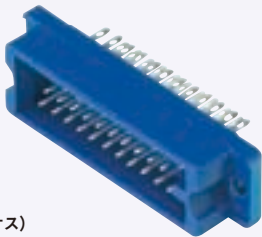

プラグ(オス)  
MR-34M

ハンダ 銀メッキ 信号用 PLC 盤間接続 2D CAD



納期

**基本仕様** **高密度MRオスコネクタ**  
 定格電流：3A以下 定格電圧：AC300V以下  
 適応電線サイズ：AWG22以下または0.08mm<sup>2</sup>~0.2mm<sup>2</sup>  
 特性や材質は**○3082, ○3083ページ**



ご注意

- ・ 結合相手はMRコネクタのソケット(メス)となります。
- ・ 他メーカーの製品との結合はできません。
- ・ この製品には防水機能はありません。
- ・ 専用フードは**○3085ページ**



注文例

型式  
**MR-8M**

**1個から注文OK!**

出荷日


1~10個 **翌日(当日)**  
 11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

外形図


(単位: mm)

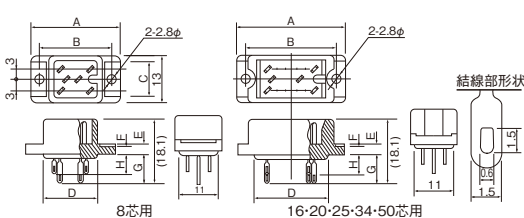

芯数	A	B	C	D	E	F	G	H
8	22.4	17.4	10	11.9	3.4	2.8	8.1	5.6
16	30.2	25.2	10	19.7	3	2.4	8.5	6
20	32.8	27.8	10	22.3	3	2.4	8.5	6
25	38.0	33.0	10	27.5	3	2.4	8.5	6
34	45.8	40.8	10	35.3	3	2.4	8.5	6
50	61.4	56.4	10	50.9	3	2.4	8.5	6

パネルカット寸法図

(単位: mm)

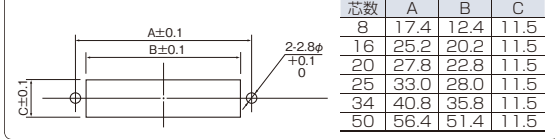

型式	芯数	標準単価		重量 (g)
		1~49個	50~74個	
MR-8M	8	¥178	¥132	3.2
MR-16M	16	¥308	¥227	5.2
MR-20M	20	¥344	¥256	5.8
MR-25M	25	¥427	¥322	7.0
MR-34M	34	¥522	¥390	8.6
MR-50M	50	¥700	¥522	12.0

販売：ミスミ／製造元：本多通信工業(株)

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284ハーフピッチコネクタ

PCRハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy dutyコネクタ

ミスミ防水コネクタ

Han防水コネクタ