

2レバー式フード(ストレート)

RoHS



IP65 レバー
 ロック CE対応

Delivery
 納期

**ココが
 特長** ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型防水
 2レバー式ストレートフード

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型コネクタフードです。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- 相手側コネクタとの着脱をパネル側の2本のレバー操作で行えるため、固定後の結合が安定的です。



ご注意

- ・結合相手は2レバー方式のパネル用台座と中継用フードと及び中継用台座の3種類になります。
- ・防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用ください。
- ・ケーブルクランプ、ブランクキャップは「Mネジ」となります。
Q3107ページを参照ください。

出荷日


1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し込みください。
在庫品

組み合わせ表

型式	適合フード タイプ	適合コネクタ芯数					
		E型	EE型	A型	Q型	D型	DD型
M2FS-10-10BT	E型	10	18	-	-	-	42
M2FS-10-10BK		10	18	-	-	-	42
M2FS-16-16BT		16	32	-	-	40	72
M2FS-16-16BK		16	32	-	-	40	72
M2FS-24-24BK-M25		24	46	-	-	64	108
M2FS-24-24BK-M32		24	46	-	-	64	108
M2FS-32-32BK-M32		32	-	-	-	80	-
M2FS-32-32BK-M40		32	-	-	-	80	-

外形図

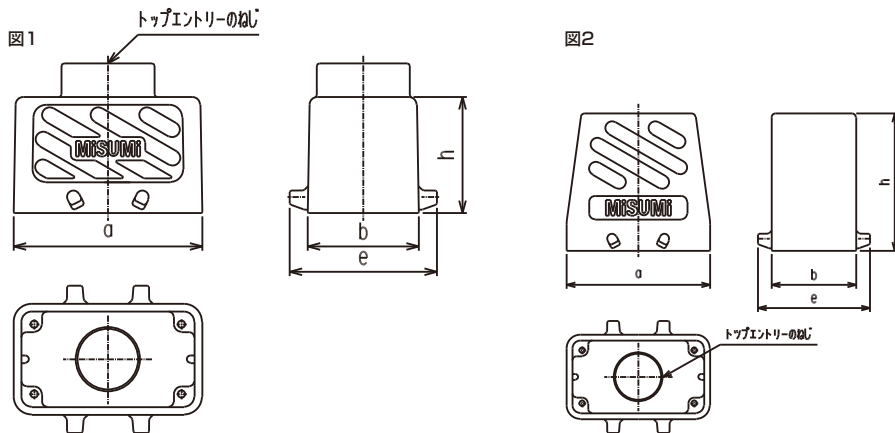

型式	Mネジサイズ	サイズ	a	b	h	d	e	重量(g)	図
M2FS-10-10BT	M20	10B	73	43	45	-	57	165	1
M2FS-16-16BT	M25	16B	93.5			-		220	
M2FS-10-10BK	M32	10B	73			-		185	
M2FS-16-16BK		16B	93.5			-		220	
M2FS-24-24BK-M25	M25	24B	120	70	-	-	250	2	
M2FS-24-24BK-M32	M32	24B	120				-		250
M2FS-32-32BK-M32	M40	32B	93.5	82.5	94	-	98	530	
M2FS-32-32BK-M40									



型式	フード タイプ	基準単価		
		1~4個	5~29個	30個~
M2FS-10-10BT	E型	¥1,112	¥1,056	¥1,000
M2FS-10-10BK		¥1,856	¥1,763	¥1,670
M2FS-16-16BT		¥1,160	¥1,102	¥1,044
M2FS-16-16BK		¥1,992	¥1,892	¥1,792
M2FS-24-24BK-M25		¥2,184	¥2,074	¥1,965
M2FS-24-24BK-M32		¥2,176	¥2,067	¥1,958
M2FS-32-32BK-M32		¥4,912	¥4,666	¥4,420
M2FS-32-32BK-M40		¥5,128	¥4,871	¥4,615

結合例



ストレート型フードとの結合写真