

アクセサリ

コネクタ

角型コネクタ

防水ケーブル用クランプ

RoHS



ココが特長

低価格Mネジ防水クランプ!

- フードや中継用台座のケーブル引き出し口へ取り付けて、ケーブルの保持と防水性を発揮します。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- 外側のリングを回すとケーブルを通す部分の内径を調整可能です。
- 銀メッキ

注意

¥

型式	Mネジサイズ	ナット対辺寸法(mm)	クランプ内径(mm)	基準単価		スライド単価	
				1~29個	30~79個	80~99個	
CLAMP-M20-0408	M20	28.2	4~8	¥399	¥336	¥322	
CLAMP-M20-0610			6~10	¥399	¥336	¥322	
CLAMP-M20-0812			8~12	¥399	¥336	¥322	
CLAMP-M20-1215	M25	36.6	12~15	¥483	¥413	¥385	
CLAMP-M25-1216			12~16	¥805	¥714	¥672	
CLAMP-M25-1619	M32	44.9	16~19	¥805	¥714	¥672	
CLAMP-M32-1620			16~20	¥1,344	¥1,183	¥1,113	
CLAMP-M32-2024			20~24	¥1,344	¥1,183	¥1,113	
CLAMP-M32-2426	M40	54.8	24~26	¥1,344	¥1,183	¥1,113	
CLAMP-M40-2428			24~28	¥2,814	¥2,394	¥2,254	
CLAMP-M40-2832			28~32	¥2,814	¥2,394	¥2,254	

アルミダイキャスト 2D CAD CE対応

Delivery 納期

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

セレクトションガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ

ブランクキャップ

RoHS



ココが特長

不要なケーブル引き出し口に! 防水ブランクキャップ

- コネクタフードや中継用台座の不要なケーブル引き出し口をふさぐことができる金属製のキャップです。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!

注意

ご購入にあたっては、Mネジサイズが合うものをお選びください。使用温度範囲は-20~90℃となります。

¥

型式	Mネジサイズ	ナット対辺寸法(mm)	基準単価		スライド単価	
			1~29個	30~79個	80~99個	
BLANK-20	20	31.9	¥329	¥280	¥266	
BLANK-25	25	39.5	¥434	¥371	¥350	
BLANK-32	32	46.2	¥609	¥518	¥490	

アルミダイキャスト

Delivery 納期

出荷日


1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

圧着コネクタ

RoHS

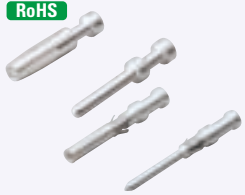

ココが特長

低価格、高信頼性圧着用コネクタ!

- 大手コネクタメーカ、ミスミオリジナルコネクタの圧着タイプにご使用いただけるコネクタです。
- Eは、Eコネクタ、DDIは、Dコネクタをご使用下さい。
- 電線サイズに合わせて、コネクタをご選定下さい
- 大手コネクタメーカーと完全互換! しかも20%コストダウン!

2D CAD 銀メッキ 圧着 UL CSA

Delivery 納期

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

¥

1パック 100個入

型式	コネクタタイプ	適用電線(mm ²)	AWGサイズ	φmm	電線むき寸法	タイプ	基準単価		スライド単価	
							1~29個	30~79個	80~99個	
ME-AWG20-P	Eコネクタ	0.5	20	1.1	7.5	オス(ピン)	¥2,163	¥1,925	¥1,809	
ME-AWG18-P		0.75~1	18	1.45	7.5		¥2,163	¥1,925	¥1,809	
ME-AWG16-P		1.5	16	1.75	7.5		¥2,163	¥1,925	¥1,809	
ME-AWG14-P		2.5	14	2.25	7.5	メス(ソケット)	¥2,163	¥1,925	¥1,809	
ME-AWG20-S		0.5	20	1.1	7.5		¥2,366	¥2,107	¥1,981	
ME-AWG18-S		0.75~1	18	1.45	7.5		¥2,366	¥2,107	¥1,981	
ME-AWG16-S	1.5	16	1.75	7.5	オス(ピン)	¥2,366	¥2,107	¥1,981		
ME-AWG14-S	2.5	14	2.25	7.5		¥2,366	¥2,107	¥1,981		
MD-AWG22-P	0.14~0.37	26~22	0.9	8		オス(ピン)	¥5,334	¥4,753	¥4,473	
MD-AWG20-P	0.5	20	1.1	8	¥5,334		¥4,753	¥4,473		
MD-AWG18-P	0.75~1	18	1.45	8	¥5,334		¥4,753	¥4,473		
MD-AWG16-P	1.5	16	1.75	8	¥5,334		¥4,753	¥4,473		
MD-AWG14-P	2.5	14	2.25	8	メス(ソケット)		¥5,334	¥4,753	¥4,473	
MD-AWG22-S	0.14~0.37	26~22	0.9	8			¥5,334	¥4,753	¥4,473	
MD-AWG20-S	0.5	20	1.1	8		¥5,334	¥4,753	¥4,473		
MD-AWG18-S	0.75~1	18	1.45	8	メス(ソケット)	¥5,334	¥4,753	¥4,473		
MD-AWG16-S	1.5	16	1.75	8		¥5,754	¥5,096	¥4,816		
MD-AWG14-S	2.5	14	2.25	8		¥5,754	¥5,096	¥4,816		