

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

ケーブルクランプ用ゴムブッシングローコスト

RoHS



MIL



Delivery
納期

ココが特長 **ローコストタイプMSケーブルクランプゴムブッシング**
 <<驚きの低価格を実現!!>>
 ●まずは価格をチェック!
 ●MIL規格準拠のケーブルクランプであれば、他メーカーへの使用も可能です。




ケーブルクランプにはゴムブッシングが付属しています。ゴムブッシングを取り替える場合は同じサイズを、重ねて使用する場合は付属品よりも一つ下のサイズからお選び下さい。


1個から注文OK!
出荷日
1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積
 当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

外形図

(単位: mm)

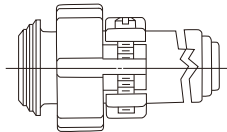

MMS3057ケーブルクランプに、
ゴムブッシングを取り付けた状態

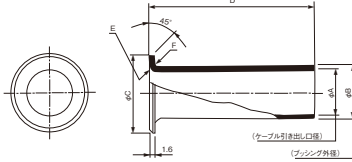

材質: NBR60(合成ゴム)



Order
注文例

型式
MMS3420-4

型式	基準単価		スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~99個	
MMS3420-4	¥70	¥63	¥60	
MMS3420-6	¥80	¥72	¥68	
MMS3420-8	¥90	¥81	¥77	
MMS3420-10	¥100	¥90	¥85	
MMS3420-12	¥120	¥108	¥102	
MMS3420-16	¥140	¥126	¥119	
MMS3420-20	¥160	¥144	¥136	
MMS3420-24	¥180	¥162	¥153	

型式	内径φA±0.4 (ケーブル引き出し口径)	外径φB±0.4	φC±0.4	全長D±0.8	Ey±0.8 Fy±0.8	重量
MMS3420-4	5.59	7.67	12.83	69.8	0.8	2.6
MMS3420-6	7.92	10.85	15.72	66.7	0.8	4.2
MMS3420-8	11.1	14.02	18.9	63.5	1.6	5.4
MMS3420-10	14.27	15.62	22.07	60.3	1.6	3.2
MMS3420-12	15.88	18.8	27.03	57.2	1.6	7
MMS3420-16	19.05	23.55	33.38	54	1.6	12.8
MMS3420-20	23.8	31.5	40.54	50.8	1.6	26.6
MMS3420-24	31.75	34.67	46.91	47.6	1.6	33.8

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/ヨネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

バネロック
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN

ケーブルクランプ用ゴムブッシング

RoHS



ココが特長 **追加ゴムブッシングでケーブル保持力アップ!**
 ●ケーブル外径とケーブルクランプの内径が合わない時に、ケーブルクランプ内に追加で取り付けて太さを調整するゴムブッシングです。



選定の際は現在使用しているケーブルクランプの内蔵ゴムブッシングよりも下のサイズのものをお選びください。




Delivery
納期


1個から注文OK!
出荷日
1~10個 翌日(当日)
11個~ 都度見積
 当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

外形図

(単位: mm)

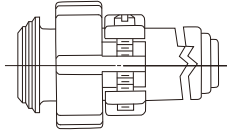

NMS3057ケーブルクランプに、
ゴムブッシングを取り付けた状態

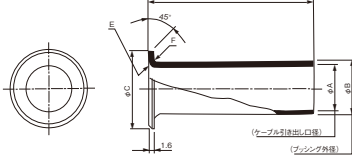

(例) NMS3057-12A で完全にクランプできない場合
 NMS3057-12AにはNMS3420-12のゴムブッシングが標準で付いています。よってこれより下のサイズのゴムブッシングを組み込めば径は細くなります。標準ゴムブッシングのサイズは前ページの表内「内蔵ブッシング品名」にてご確認ください。また製品にも刻印されています。ただし組み込む時は近接するサイズのもので行ってください。



Order
注文例

型式
NMS3420-3



型式	基準単価		スライド単価		内径 (ケーブル引き出し口径) Aφ±0.4	外径 Bφ±0.4	Cφ±0.4	全長 D±0.8	Ey,Fy±0.8	重量 g
	1~4個	5~9個	10~99個							
NMS3420-3	¥100	¥95	¥90		3.30	5.33	9.63	73.0	0.8	1.6
NMS3420-4	¥93	¥92	¥90		5.59	7.67	12.83	69.8	0.8	2.6
NMS3420-6	¥101	¥99	¥90		7.92	10.85	15.72	66.7	0.8	4.2
NMS3420-8	¥101	¥99	¥90		11.10	14.02	18.90	63.5	1.6	5.4
NMS3420-10	¥127	¥125	¥123		14.27	15.62	22.07	60.3	1.6	3.2
NMS3420-12	¥127	¥125	¥123		15.88	18.80	27.03	57.2	1.6	7.0
NMS3420-16	¥190	¥180	¥170		19.05	23.55	33.38	54.0	1.6	12.8
NMS3420-20	¥220	¥210	¥200		23.80	31.50	40.54	50.8	1.6	26.6
NMS3420-24	¥320	¥310	¥300		31.75	34.67	46.91	47.6	1.6	13.8
NMS3420-28	¥490	¥470	¥450		34.92	41.00	52.96	44.4	1.6	25.7
NMS3420-32	¥800	¥760	¥720		41.25	47.35	59.31	41.3	1.6	28.4

2012.9

2013.8

3232