

## VG95234バヨネット ストレート



コネクタ

丸型コネクタ



IP67 MIL ハンダ 信号用 電源用



Delivery 納期

**ココが特長**

- 国際規格VG95234を持ったMSコネクタ
- ストレートコネクタです。パネルタイプか中継と繋ぎます
- バヨネットVG95234は、国際的に通用する嵌合規格
- シェルサイズは、MSコネクタのMIL-DTL-5015準拠

**基本仕様**

定格電流、電圧、適応電圧は、[P.3212ページ](#)～



・嵌合相手はパネルタイプ [P.3256ページ](#)、または中継アダプタ [P.3255ページ](#)です。  
オスメスを確認し、用途に合った選択をしてください。

**1個から注文OK!**


**出荷日**

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

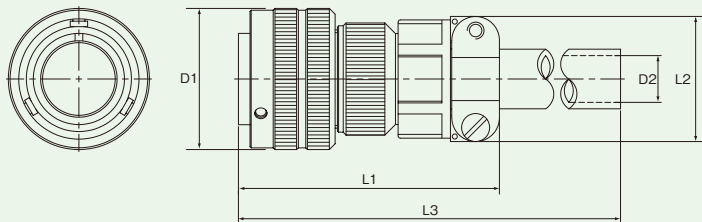

材料・仕上げ

	材質	仕上げ
シェル	アルミ合金	亜鉛コバロート(黒)
コンタクト	銅合金	銀メッキ
コンタクト		
インシュレータ	ニトリルゴム	-
ゴムブッシュ	-	-

(単位: mm max.)

シェルサイズ	D1	D2	L1	L2	L3
10SL	22.8	5.58	64	22.7	115
14S	29.2	7.92	69	27.5	115
16	32	11.09	82	30	120
18	36.5	14.27	82	33	120
22	43.1	15.87	83	37.5	120
28	53.4	19.05	93	43.3	120




Order 注文例

型式	-	シェルサイズ	-	配列、コンタクト形状
VGM3106F	-	22	-	14P

型式	シェルサイズ	配列	コンタクト形状	芯数	基準単価		スライド単価			重量(g)			
					1~4個		5~10個		11~49個		P/オス		S/メス
					P/オス	S/メス	P/オス	S/メス	P/オス	S/メス	P/オス	S/メス	
VGM3106F	10SL	3	P ピン (オス)	3	¥2,851	¥2,915	¥2,566	¥2,624	¥2,281	¥2,332	21	21	
		4		2	¥2,775	¥2,817	¥2,498	¥2,536	¥2,220	¥2,254	18	18	
		6		6	¥3,813	¥3,928	¥3,432	¥3,535	¥3,051	¥3,143	42	44	
	14S	10		3	¥4,094	¥4,200	¥3,685	¥3,780	¥3,275	¥3,360	54	60	
		1		10	¥4,606	¥4,772	¥4,145	¥4,295	¥3,685	¥3,818	74	84	
		11		5	¥4,642	¥4,819	¥4,178	¥4,337	¥3,713	¥3,855	73	83	
	22	14		19	¥5,836	¥6,158	¥5,253	¥5,542	¥4,669	¥4,926	123	138	
		22		4	¥5,363	¥5,551	¥4,827	¥4,996	¥4,291	¥4,441	120	134	
	28	21		37	¥7,830	¥8,426	¥7,047	¥7,583	¥6,264	¥6,741	204	218	

コンタクト配列表

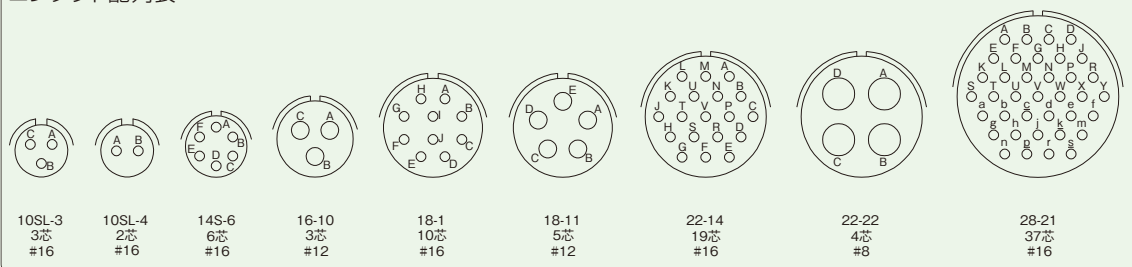

組み合わせ

ストレートコネクタ	嵌合相手		
	中継アダプタ	パネル取付レセプタクル	キャップ
VGM3106F	VGM3101F <a href="#">P.3255ページ</a>	VGM3102R <a href="#">P.3256ページ</a>	VGM95324-**P <a href="#">P.3257ページ</a>

- 丸型コネクタ  
セレクション  
ガイド
- 耐環境コネクタ  
(防水・耐候)
- 耐環境コネクタ  
(耐熱・真空)
- MSコネクタ
- MSコネクタ  
(防水)
- MSコネクタ用  
工具
- MSコネクタ  
(防水/バヨネット)
- ネジ式・  
NCS/NJC
- ネジ式(小型)・  
PLT/RO3
- ネジ式(防水)・  
NWPC/NJW
- ネジ式  
(防水・小型)・  
RO4/XS2
- ネジ式  
(欧州規格)・  
NET
- ネジ式  
(欧州規格・防水)・  
CE05/JL04V/693
- バヨネットロック  
(防水)・  
NB01/CE01/JL05
- ワンタッチロック・  
NR/PRO03/  
PRC04
- ワンタッチロック  
(小型)・  
PRC05/HR10
- ワンタッチロック  
(防水)・NRW
- ワンタッチロック  
(防水・小型)・  
CM10/JN1/XS5
- 差込型・  
DIN/ミニDIN